

工业以太网
IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M12 穿墙式, IP67

订货数据

| | |
|------------|---|
| 类型 | IE-M12-ADAP A |
| 订货号 | 8901630000 |
| 版本 | 转接器, 弯, RJ45 90°, M12, 5 类 (ISO/IEC 11801), IP 67 |
| GTIN (EAN) | 4032248653584 |
| 最小包装数 | 1 个 |

工业以太网
IE-M12-ADAP A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重 36 g

温度

工作温度 -5 °C...+60 °C 存储温度
安装温度

下载

GOST认证 POCC DE.ME25.B01411.pdf PROFINET 厂商声明 PN Manufacturer Declaration.pdf

PB47 USB /M12 I通用参数

| | | | |
|--------|---------------|------|---------------------|
| 外壳基本材料 | 聚酰胺, 全屏蔽的金属外壳 | 屏蔽 | 360° 屏蔽插针 |
| 物品描述 | 转换头, 弯 | 目录册 | 5 类 (ISO/IEC 11801) |
| 端口 2 | M12 | 端口 1 | RJ45 90° |
| 触点插孔直径 | M12 | 配置 | M12 孔式到RJ45孔式 |
| 防护等级 | IP 67 | | |

标准

连接器标准 IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101

分类

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000516 | UNSPSC | 30-21-18-14 |
| eClass 5.1 | 27-26-07-02 | eClass 6.2 | 27-25-05-04 |
| eClass 7.1 | 27-25-05-04 | | |

认证

认证




ROHS 一致

**工业以太网
IE-M12-ADAP A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

尺寸图

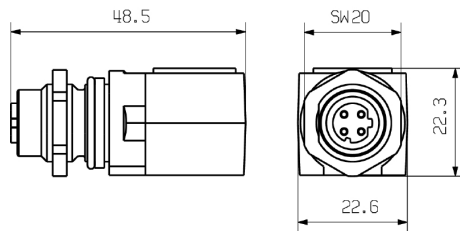

尺寸图

