

SPECIFICHE TECNICHE

Uscita luminosa	210 / 20 lumens
Fonte luminosa	LED Q5 XR-E Cree®
Tempo di funzionamento	2,5 / 24 ore
Tempo di ricarica	8 ore
Batterie	4,8 V 220 mAh
Dimensioni prodotto (mm)	Lun 170 x Lar 86 x Alt 177
Peso prodotto (kg)	0,70
Cod.comp.	NSTRIGGER

Fornito con: Adattatore, caricatore di rete, caricatore per auto e cinghia da polso

SOSTITUZIONE DEL GRUPPO LED

I diodi luminosi (LED) possono durare oltre 50.000 ore e raramente devono essere sostituiti. In caso di malfunzionamento dei LED, contattare Nightsearcher Limited o un distributore autorizzato.

RICARICA DELLA BATTERIA

NOTA: È importante collegare il caricatore come indicato sotto. La connessione del faretto prima del collegamento alla rete elettrica o all'alimentazione a 12 V impedirà l'avvio del caricatore.

Alimentare l'adattatore collegando il caricatore per rete CA OPPURE il caricatore per auto da 12 V.

L'adattatore indicherà l'accensione con un LED rosso.

Collegare il connettore dell'adattatore direttamente alla presa sul fondo della maniglia del faretto.

Se la torcia non inizia a caricarsi, scollegare il caricatore dalla torcia e dalla rete elettrica / alimentazione 12 V e ricollegare nell'ordine sopra indicato.

Un indicatore a LED di colore blu lampeggerà per un secondo e poi 4 volte al secondo durante la ricarica.

Il LED blu rimarrà costantemente acceso quando la batteria sarà completamente carica.

Scollegare l'adattatore e sostituire il cappuccio in gomma sulla presa del faretto.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Svitare la vite sul retro della torcia e abbassare il coperchio con cerniera. Estrarre il gruppo batterie per individuare il connettore della batteria.

Premere il lungo aggancio ed estrarre il connettore.

Posizionare il nuovo gruppo batterie, assicurandosi che il connettore si agganci correttamente.

Ripetere il suddetto processo in senso inverso (punti 1 e 2) per rimontare il tutto.

ON / OFF E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Interruttore ON/OFF; per illuminazione. Interruttore di selezione a 3 modalità; Alta/Bassa/Strobo. Impostare il selettore sulla modalità desiderata, come indicato sulla manopola del Trigger, quindi utilizzare l'interruttore ON/OFF per accendere il faretto.

ATTENZIONE

Ricaricare sempre il Trigger dopo l'uso.

Se la lampada non viene utilizzata, ricaricarla ogni 2-3 mesi per evitare il deterioramento della batteria.

Il caricatore per rete elettrica deve essere usato solo in ambienti chiusi.

Non utilizzare altri caricatori diversi da quelli in dotazione. Il mancato rispetto di questa regola potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

Non utilizzare il caricatore se rotto o danneggiato.


Non cercare di riparare da soli l'unità. Contattare NightSearcher o un distributore autorizzato.

Non esporre la batteria al fuoco, a temperature eccessive o a condizioni di estrema umidità o freddo.

GARANZIA

I prodotti NightSearcher sono stati accuratamente collaudati ed ispezionati prima della spedizione e sono garantiti privi di difetti nei materiali e nelle lavorazioni per un periodo di 12 mesi dalla data d'acquisto, purché vengano seguite le istruzioni qui allegate.

Nel caso di problemi con i prodotti NightSearcher, si prega di rendere l'articolo, completo degli eventuali caricatori, al punto di acquisto, oppure di contattare direttamente NightSearcher Ltd.

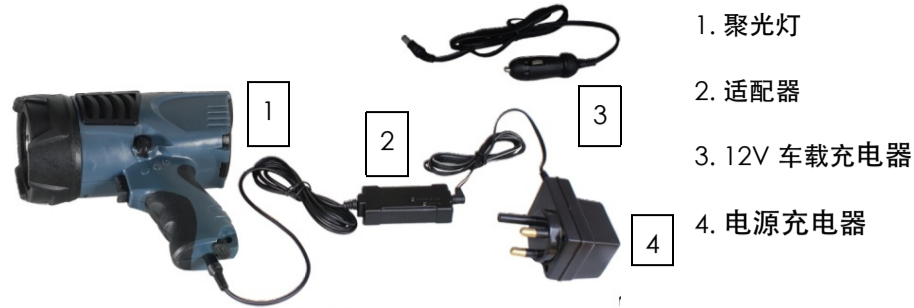

请在使用NightSearcher产品前阅读此用户手册，因为它包含重要的安全信息和操作说明。遵照本手册的建议将有助于您的产品使用最优化。

参数

光输出	210 / 20 流明
光源	Cree® XR-E Q5 LED
运行时间	2.5 / 24 小时
充电耗时	8 小时
电池	4.8V 220 mAh
尺寸(mm)	长 170 x 宽 86 x 高 177
重量(kg)	0.70
部件号	NSTRIGGER

提供的配件: 适配器, 电源充电器, 车载充电器和腕带

更换 LED 组件

发光二极管(LED)使用寿命长达50,000小时以上，很少需要更换。如果LED有任何故障，请联系Nightsearcher有限公司或授权分销商。

电池充电

注意:按下面描述来连接充电器是非常重要的。

在连接交流电源或者12V电源之前先连接聚光灯会阻止充电器启动。

- 连接适配器到交流电源充电器或者12伏车载充电器。
- 适配器上红色LED指示灯亮起，表示已接通电源。
- 直接连接适配器的连接头到聚光灯手柄底部的插口。
- 如果该电筒不能开始充电，断开充电器与电筒的连接以及充电器和交流/12伏电源的连接，然后按照上面顺序重新连接。
- 一个绿色ED指示灯会每秒钟闪一次，然后在充电的时候变成每秒钟闪4次。
- 当电池充满的时候，该绿色LED灯会一直亮着。
- 断开适配器连接，更换聚光灯插口上的胶帽。

电池更换


- 松开电筒后面的螺丝，降低盖盖。提出电池组，显出电池连接头。
- 踩下长闩，拉开连接头。
- 装上新电池，确保连接头正确地咬接住。
- 以相反的顺序装好(1 & 2点)。

开/关与模式操作

- ON/OFF 开/关触发开关; 供照明用。
- 3 模式选择器开关; 高/低/闪光。把手柄上选择器开关切换到所需的模式，然后使用开/关触发开关来打开聚光灯照明。

警告

- 切记每次使用后充电。
- 如果灯存放不用，为防止电池功能退化，电池每2-3个月应充电一次。
- 电源充电器只在室内使用。
- 不可使用任何非本公司提供的充电器。否则可能引起火灾、触电或人身伤害
- 不可使用破损或损坏的充电适配器。
- 不要试图自己修理该装置或适配器。请联系Nightsearcher有限公司或授权分销商。
- 不要将电池暴露在明火/高温、或极其潮湿/寒冷的环境下。

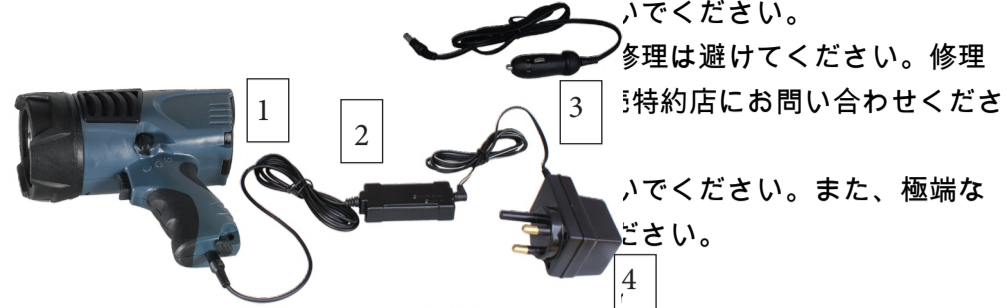

本取扱説明書には、NightSearcher 製品を安全に使用していただくための注意事項および使い方が記載されています。本製品の性能を最大限に活かし、効果的にご利用いただくため、ご使用になる前に本説明書を必ずお読みになり、説明書の指示に従ってご使用ください。

技術仕様

光出力	210 / 20 lm
光源	Cree® XR-E Q5 LED
駆動時間	2.5 / 24 時間
充電時間	8 時間
バッテリー	4.8V 220 mAh
寸法 (mm)	幅 170 x 奥行 86 x 高さ 177
質量 (kg)	0.70
品番	NSTRIGGER

付属品アダプター、AC 充電器、ソケット充電器、リストストラップ

LED アセンブリーの交換

発光ダイオード (LED) は、50,000 時間以上と長寿命なため、ほとんど交換する必要がありません。万一 LED に不具合が生じた場合は、NightSearcher または販売特約店にお問い合わせください。

バッテリーの充電方法

注意:充電器は必ず下記の説明に従って接続してください。電源または 12v 電源に接続する前にスポットライトを接続すると、充電が開始しません。

- AC 充電器または 12V ソケット充電器を接続して、アダプターの電源を入れます。
- アダプターの電源がオンになると、赤色の LED が点灯します。
- アダプターのコネクタを直接スポットライトのハンドルの下部にあるソケットに差し込みます。
- 充電が開始しない場合は、トーチ、電源または 12V 電源の順で充電器から外し、上の順序で再接続してください。
- 充電中、青色の LED インジケーターは、1 秒に一回点滅し、その後 1 秒に4回点滅します。
- バッテリーが完全に充電されると、青色の LED が点灯します。
- アダプターを取り外し、スポットライト ソケットのゴムキャップを元に戻します。

バッテリーの交換方法

- トーチ後部のローレットビスを外し、ヒンジキャップを下げます。バッテリーパックを取り出して、バッテリーのコネクタを見つけてます。
- 長いラッチを押し下げて、コネクタを引き離します。
- 新しいバッテリー パックを、コネクタがカチッというまで差込みます。
- 上記のプロセス (1 番目と 2 番目) を逆の順序で実行して元の状態に戻します。

オン/オフとモード操作

- [ON/OFF] トリガー式スイッチ (照明用)
- モード切替スイッチ ([High/Low/Strobe]) : 切り替えスイッチを、トリガーハンドル上の指示どおりのモードに合わせ、[ON/OFF] トリガースイッチを使って、スポットライトを照らします。

警告

- 使用後は必ず再充電してください。
- ランプを保管する場合は、バッテリーの劣化を防ぐため、2~3 か月に一度、充電してください。
- AC 充電器は屋内でのみ使用してください。
- 付属の充電器以外は使用しないでください。火災、感電、けがの原因となります。

T: +44 (0)23 9238 9774 • E: sales@nightsearcher.co.uk

UK

Unit 4 Applied House, Fitzherbert Spur
Farington, PORTSMOUTH
Hampshire, PO6 1TT

NightSearcher Limited

Address and contact details:



At any time, you need to dispose of this product or parts of this product: please note that waste electrical products, bulbs and batteries should not be disposed of with ordinary household waste. Recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice. Alternatively, NightSearcher is happy to take receipt of this product at end-of-life and will recycle it on your behalf.

SAFE DISPOSAL OF ELECTRICAL PRODUCTS

#1 - Rotate	9 Hours
#2 - Quad Flash	9 Hours
#3 - Single Blink	60 Hours
#4 - Alternating Blinks	9 Hours
#5 - SOS Rescue	14 Hours
#6 - Steady ON : high	5 Hours
#7 - Steady ON : low	35 Hours
#8 - 2LED Flashlight	9 Hours
#9 - 4LED Flashlight	9 Hours

POWER DURATION	
OPERATION MODE	RUN TIME
#1 - Rotate	9 Hours
#2 - Quad Flash	9 Hours
#3 - Single Blink	60 Hours
#4 - Alternating Blinks	9 Hours
#5 - SOS Rescue	14 Hours
#6 - Steady ON : high	5 Hours
#7 - Steady ON : low	35 Hours
#8 - 2LED Flashlight	9 Hours
#9 - 4LED Flashlight	9 Hours

SPECIFICATIONS	
Light source	16 colour LED
Internal rechargeable battery	Lithium Ion mAh~3.7V
Changing	Input: 100-240V AC, 50-60 Hz 0.5A Output: 5.5V, 450mA, 5.0V DC 1000 mAh
12V DC CHARGER:	Input: 12-24V DC Output: 5.5V, 1500 mA CE
Weight (kgs)	Pulsar Pod: 0.19 Pulsar Kit: 3
Dimensions (mm)	Pulsar Pod: L108x W108 x H35 Pulsar Kit: L44 x W368 x H64
Charge times	1-3 Pulsar: 2-6 hours All 6 Pulsar: 12-14 hours
Product code	NSPULSAR (B/R/Y/G)

TECHNICAL INFORMATION




TRIGGER LED SPOTLIGHT



USER INSTRUCTION MANUAL

UK

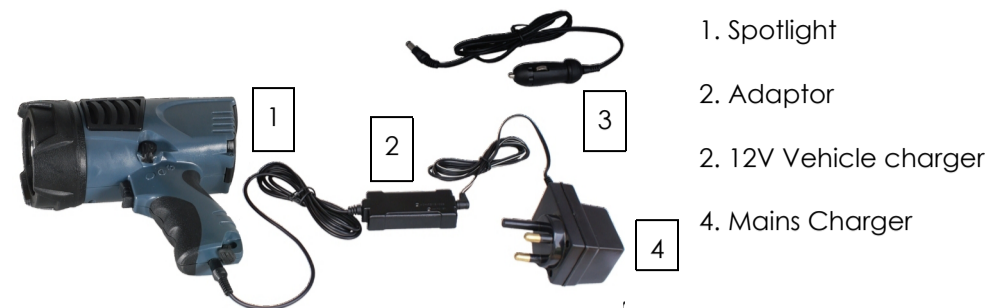

TECHNICAL SPECIFICATION

Light output	210 / 20 lumens
Light source	Cree® XR-E Q5 LED
Running time	2.5 / 24hrs
Charge time	8hrs
Battery	4.8V 220 mA/h
Product size (mm)	L170 x W86 x H177
Product weight (kg)	0.70
Part No	NSTRIGGER

Supplied with: Adaptor, mains charger, vehicle charger and wrist strap

LED ASSEMBLY REPLACEMENT

The Light Emitting Diodes (LED) can last 50,000hrs+ and seldom need to be replaced. If there is any malfunction of LED, please contact NightSearcher Limited or an authorised distributor.

BATTERY CHARGING

NOTE: It is important to connect the charger as described below. Connecting the spotlight before connecting to the mains or 12V supply will prevent the charger starting. Power the adaptor by connecting the AC mains charger OR 12v vehicle charger. The adaptor will indicate power ON with a red LED.

Plug connector from the adaptor directly into socket at the bottom of the spotlight handle.

If your torch fails to start charging disconnect the charger from the torch and the mains / 12V supply and reconnect in the above order.

A blue LED indicator will flash 1 per second and then change to 4 per second whilst charging.

The blue LED will remain constantly lit when the battery is fully charged. Disconnect the adaptor and replace the rubber cap on Spotlight socket.

BATTERY REPLACEMENT

Undo the knurled screw at the rear of the torch and lower the hinged cap. Lift out the battery pack to reveal the battery connector.

Depress the long latch and pull apart the connector.

Refit the new battery pack, ensuring that the connector snaps in correctly.

Reverse the above process (bullets 1 & 2) to re-assemble.

ON / OFF & MODE OPERATION

ON/OFF trigger switch; for illumination.

3 mode selector switch; High/Low/Strobe. Turn the selector switch to the required mode, as indicated on the Trigger handle, then use the ON/OFF trigger switch to illuminate the spotlight.

WARNING

Always recharge your Trigger after use.

If the lamp is stored, in order to prevent the degradation of battery, it should be charged every 2-3 months.

The mains charger unit should only be used indoors.

Do not use any chargers other than those provided. Failure to do so could cause fire, electrical shock or personal injury.

Do not use if charging adaptor is broken or damaged.

Do not try to repair the unit or adaptor yourself. Please contact NightSearcher or an authorised distributor.

Do not expose the battery to fire/high temperatures or extreme wet/cold conditions.

WARRANTY

NightSearcher products have been carefully tested and inspected before shipment and are guaranteed to be free from defective materials and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase, provided that the enclosed instructions have been followed.

Should you experience problems with your NightSearcher product, please return the item, complete with any chargers, to your place of purchase or contact NightSearcher Ltd direct.


T: +44 (0)23 9238 9774 | E: sales@nightsearcher.co.uk

If upon inspection it is found that the fault occurring is due to defective materials or workmanship, repairs will be carried out free of charge. This guarantee does not apply to normal wear and tear, nor does it cover any damage caused by misuse, careless / unsafe handling, alterations, accidents, or repairs attempted or made by any personnel without prior approval from NightSearcher Ltd.

Batteries are consumable items and are not covered by this guarantee. Your guarantee is not effective unless you can produce a dated receipt of purchase.

Please note that this guarantee does not affect your statutory rights.

F

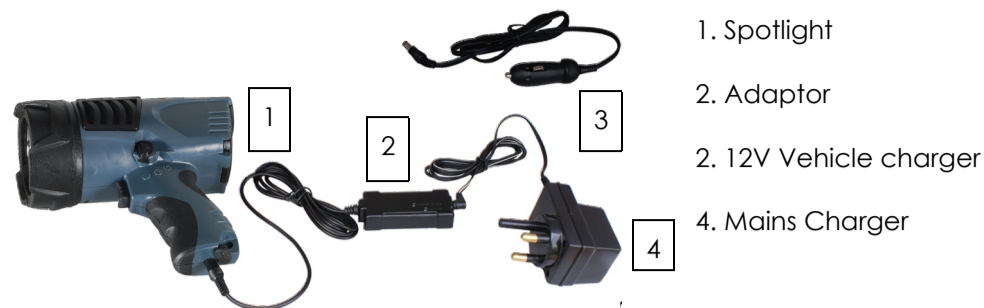

DONNEES TECHNIQUES

Sortie Lumière	210 / 20 lumens
Source de lumière	Cree® XR-E Q5 LED
Durée	2.5 / 24hrs
Temps de charge	8h
Batterie	4.8V 220 mA/h
Taille du produit	L170 x W86 x H177
Poids du produit (kg)	0.70
NS Pièce	NSTRIGGER

Livré avec: adaptateur, chargeur secteur, chargeur de véhicule et une dragonne

REPLACEMENT DU BLOC LED

Les diodes électroluminescentes (LED) peuvent durer plus de 50.000 heures et ont rarement besoin d'être remplacé. S'il y a un malfonction du bloc LED, veuillez contacter NightSearcher Ltd ou un distributeur agréé.

CHARGER LA BATTERIE

NOTE: Il est important de connecter le chargeur tel que décrit ci-dessous. Raccordement du projecteur avant de brancher l'alimentation secteur ou 12V empêchera le chargeur de démarrage.

L'alimentation de l'adaptateur se fait en branchant le chargeur au secteur AC ou en utilisant le chargeur 12V du véhicule.

L'adaptateur indique la mise sous tension avec une LED rouge.

Connecter l'adaptateur directement dans la prise au bas de la poignée de projecteurs. Si votre lampe ne parvient pas à démarrer la charge débrancher le chargeur de le réseau / alimentation 12V et recommencer dans l'ordre ci-dessus.

Un voyant bleu clignote 1 par seconde, puis changer à 4 par seconde tout en chargeant. La LED bleue s'allume et reste constamment allumé lorsque la batterie est complètement chargée.

Débranche l'adaptateur du secteur et remettez le capuchon en caoutchouc sur la prise de la lampe.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

Desserrer la vis moletée à l'arrière de la torche et abaisser le couvercle à charnière.

Soulever la batterie pour révéler le connecteur de la batterie.

Appuyer sur le loquet longue et séparez le connecteur.

Remonter la nouvelle batterie, veiller à ce que le connecteur s'enclenche correctement.

Inverser le processus ci-dessus (points 1 et 2) pour assembler la lampe à nouveau.

ON / OFF & SELECTION DE MODE

Utiliser l'interrupteur à gâchette ON / OFF, pour l'éclairage.

Sélectionner un des 3 modes disponibles : haut / bas / stroboscope.

Tourner le sélecteur au mode souhaité, comme indiqué sur la poignée de déclenchement, puis utilisez le bouton interrupteur à gâchette pour éclairer la scène.

AVERTISSEMENT

Toujours faire recharger votre lampe Trigger après l'utilisation.

Si la lampe est mise stockée, afin d'éviter la dégradation de la batterie, il devrait être chargé tous les 2-3 mois.

Le chargeur secteur ne doit être utilisé qu'à l'intérieur

Ne pas utiliser d'autres chargeurs que ceux qui sont prévus. Ne pas le faire pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

Ne pas utiliser si l'adaptateur de charge est cassé ou endommagé.

Ne pas essayer de réparer l'appareil ou l'adaptateur vous-même. Veuillez contacter NightSearcher ou un distributeur agréé.

Ne pas exposer la batterie au feu / températures élevées ou à des conditions extrêmement humides ou froides.

GARANTIE

Si, après inspection, il apparaît que le problème est dû à un défaut de matériel ou de fabrication, les réparations seront effectuées gratuitement. La présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ni ne couvre des dégâts causés par une utilisation inappropriée ou dangereuse, par la négligence, une altération, un accident ou des réparations, réussies ou non, effectuées par quiconque sans accord préalable de NightSearcher Ltd.

Les batteries sont des composants consommables et ne sont pas couvertes par cette garantie. La garantie n'est valable qu'à condition que vous puissiez produire une preuve d'achat datée.

Veuillez noter que cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

Élimination sans danger des déchets électriques, batteries et ampoules

D



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Leuchtstärke	210 / 20 Lumens
Lichtquelle	Cree® XR-E Q5 LED
Leuchtdauer	2 Std. 30 Min. / 24 Std.
Ladedauer	8 Std.
Batterie	4.8V 220 mAh
Produktmaße (mm)	L 170 x B 86 x H 177
Produktgewicht (kg)	0,70
Artikelnummer	NSTRIGGER

Lieferumfang: Adapter, Netzladegerät, Kfz-Ladegerät und Handtrageriemen

AUSTAUSCH DER LEDS

Die Leuchtdioden (LEDs) haben eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Std. und müssen nur in seltenen Fällen ausgetauscht werden. Bitte setzen Sie sich im Fall einer LED-Fehlfunktion mit NightSearcher Ltd. oder einem Vertragshändler in Verbindung.

AUFLADEN DES AKKUS

BITTE BEACHTEN SIE: Bitte das Ladegerät unbedingt wie nachfolgend beschrieben anschließen. Wird der Handstrahler zuerst angeschlossen, bevor das Ladegerät an die Stromversorgung bzw. 12V-Spannung angeschlossen wird, kann das Ladegerät nicht laden.

Schließen Sie zunächst den Adapter an das Netzladegerät ODER das 12V-Kfz-Ladegerät an.

Ein rotes LED-Licht auf dem Adapter zeigt an, dass er AN ist.

Schließen Sie nun den Adapter über das Anschlusskabel an den Ladeanschluss auf der Unterseite des Handstrahlergriffes an.

Sollte der Ladevorgang nicht einsetzen, ziehen Sie das Ladegerät von dem Handstrahler und der Stromversorgung bzw. 12V-Spannung ab, und schließen Sie erneut alles in oben genannter Reihenfolge an.

Eine blaue LED-Kontrollleuchte leuchtet zunächst einmal pro Sekunde auf. Ab Beginn des Ladevorgangs blinkt sie viermal pro Sekunde.

Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Kontrollleuchte konstant blau.

Ziehen Sie den Adapter ab und decken Sie den Ladeanschluss am Handstrahler wieder mit der Gummiabdeckung ab.

WECHSELN DES AKKUS

Drehen Sie die Griffschraube am hinteren Ende des Handstrahlers auf und öffnen Sie den Klappverschluss. Entnehmen Sie den Akkusatz, und Sie sehen dahinter den Anschluss.

Drücken Sie die Arretierung nach unten und ziehen Sie den Anschluss auseinander. Setzen Sie einen neuen Akku ein und vergewissern Sie sich, dass der Anschluss richtig sitzt.

Setzen Sie den Strahler in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

EIN / AUS & MODUSBETRIEB

EIN/AUS-Schalter: Licht

3-Modi-Auswahlschalter: Stark/Schwach/Blitzlicht. Stellen Sie mit dem Auswahlschalter den gewünschten Modus ein (siehe Handgriff) und betätigen Sie dann den EIN/AUS-Schalter, um das Licht einzuschalten.

ACHTUNG

Laden Sie das Gerät nach jeder Verwendung neu auf.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte die Batterie alle 2-3 Monate aufgeladen werden, um ihre Lebensdauer zu erhalten.

Das Netzladegerät nur in geschlossenen Räumen einsetzen.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät. Andernfalls könnten Brand, Stromschlag oder Personenschaden die Folge sein.

Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es defekt oder beschädigt ist.

Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen an Strahler oder Ladegerät vorzunehmen. Bitte setzen Sie sich hierfür mit NightSearcher oder einem Vertragshändler in Verbindung.


Setzen Sie den Akku keinem Feuer, keinen hohen Temperaturen und keinen extrem nassen/kalten Wetterbedingungen aus.

GARANTIE

NightSearcher-Produkte werden vor dem Versand sorgfältig getestet und geprüft und weisen für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab Kaufdatum garantiert keine Material- und/oder Ausführungsfehler auf, sofern die Bedienungsanleitung genauestens befolgt wird.

Sollten Sie mit Ihrem NightSearcher-Produkt Probleme haben, senden Sie es bitte komplett mit dem jeweiligen Ladegerät an Ihren Händler zurück oder wenden Sie sich direkt an NightSearcher Ltd.

SP

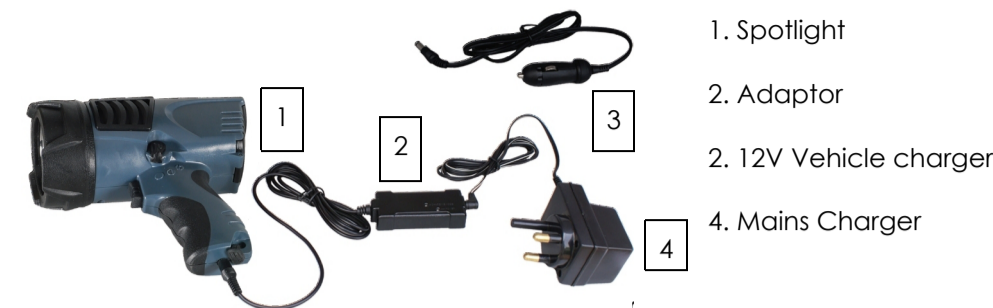

FICHA TÉCNICA

Potencia	210 / 20 lúmenes
Fuente luminosa	Cree® XR-E Q5 LED
Duración	2,5 / 24hrs
Tiempo de carga	8hrs
Batería	4,8V 220 mAh
Dimensiones (mm)	170 x 86 x 177
Peso (kg)	0,70
Referencia	NSTRIGGER

Incluye: Adaptador, cargador de red, cargador de vehículos y correa para la muñeca.

RECAMBIO DE LA PIEZA DE LED

El diodo emisor de luz (LED) puede durar más de 50.000 horas y rara vez necesita ser sustituido. En el caso de un mal funcionamiento del LED, contacte NightSearcher Limited o uno de sus distribuidores autorizados.

CARGA DE BATERÍA

NOTA: Es importante conectar el cargador tal y como se describe a continuación ya que el cargador no empezará a funcionar si se conecta el foco antes de conectar al suministro eléctrico.

Alimente el adaptador conectándolo al cargador de red o al cargador de vehículos de 12v.

El adaptador indicará que está encendido con un LED rojo.

Enchufe el conector del adaptador directamente en el enchufe colocado en la parte inferior del mango del foco.

Si no empezara a cargarse, desconecte el cargador de la linterna y el alimentador de red 12V y vuelva a reconectarlo siguiendo el orden de las instrucciones anteriores.

Un indicador LED azul parpadeará cada segundo espaciándose a un parpadeo cada cuatro segundos mientras se está cargando.

El LED azul permanecerá encendido cuando la batería está completamente cargada. Desconecte el adaptador y vuelva a colocar el tapón de goma en el enchufe del foco.

RECAMBIO DE LA BATERÍA

Afloje el tornillo estriado situado en la parte posterior de la linterna y abra la tapa. Extraiga la batería para revelar el conector.

Apriete el pestillo largo y saque el conector.

Coloque la nueva batería, asegurándose que el conector encaja correctamente.

Para volver a armar el aparato, siga los pasos anteriores en orden inverso.

INTERRUPTOR Y MODO DE FUNCIONAMIENTO

Apriete el interruptor: encendido.

Selector de tres modalidades: alta/baja/luz estroboscópica. Gire el selector hasta alcanzar la modalidad deseada como se indica en el mango del Trigger y utilice el interruptor para encender el foco.

ADVERTENCIA

Recargue siempre el Trigger después de usarlo.

Si la lámpara está guardada, cargue la batería cada dos o tres meses para evitar su deterioro.

El cargador de red debe utilizarse en el interior solamente.

Utilice sólo los cargadores suministrados con el producto. De no hacerlo, podría provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.

No utilice el producto si el adaptador del cargador está roto o dañado.

No intente reparar la unidad o el adaptador usted solo. Póngase en contacto con NightSearcher o un distribuidor autorizado.

No exponga a batería a llamas, altas temperaturas o condiciones extremas de humedad o frío.

GARANTÍA

Los productos NightSearcher están sometidos a pruebas exhaustivas y son inspeccionados antes de su envío. Están garantizados contra materiales defectuosos y problemas de fabricación durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra siempre que se hayan seguido las instrucciones adjuntas.

En el caso de que hubiera algún problema, devuelva el producto junto con todos los cargadores al establecimiento de compra o póngase en contacto directamente con NightSearcher Ltd.

Si la inspección confirma que la avería se debe a defectos de materiales o mano de obra, las reparaciones se llevarán a cabo de forma gratuita. Dicha garantía no cubre el uso habitual y desgaste del producto así como los daños causados por uso indebido, mal trato, negligencia, alteraciones, accidentes o reparaciones llevadas a cabo por personal no autorizado por NightSearcher Ltd.

Las baterías son artículos de consumo y por lo tanto no están cubiertas por la garantía. La garantía es válida solamente bajo presentación de un recibo que indique la fecha de compra.

Esta garantía no afecta sus derechos legales.