

Materialet for 136-3374;
136-3368 og 136-3380
er forsølvet messing

Printspyd - flade

Varedim. Varenr.	b2 mm	l2 mm	l3 mm	b1 mm	l1 mm	b3 mm	Fig	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
70-08254-6532	0,8	3,5	25	2,0	29	0,8	2	Ms 0,6	145
70-09029-5300 -5320 -5370	0,9	4,1	2,9	1,9	7		4	Ms 0,5	35
70-09080-1330	0,9	3,5	8	2,8	12		4	Ms 0,8	145
70-10029-5502 -5532	1	3,1	2,9	1,9	6		4	Ms 0,5	35
70-10045-5332	1	3	4,5	2,5	7,5		4	Ms 0,5	45
70-10055-5307 -5337	1	3	5,5	2,5	8,5		4	Ms 0,5	50
70-10065-1363	1	4,2	6,5	2,8	10,5		1	Ms 0,8	140
70-10090-4303 -4333	1	3,5	9	2,5	12		1	Ms 0,4	64
70-10095-3337	1	5	9,6	2,5	14,6	2,5	4	Ms 0,3	60
70-10100-1333	1		10	2,9	10		3	Ms 0,6	61
70-11088-1330 -1380	1	8	10	6,5	18	3,5	3	Ms 1,0	315
70-12040-5303 -5363 -5383	1,2	7,1	4	3	11		1	Ms 0,6	81
70-12050-6320 -6330 -6380	1,2	5	6,3	3	11,3		1	Ms 0,6	100

RS 136-3374

Fig 1

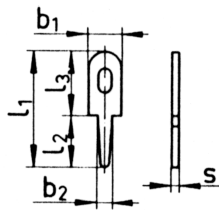


Fig 2

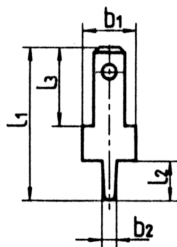


Fig 3


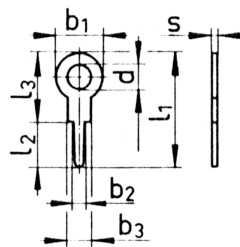


Fig 4

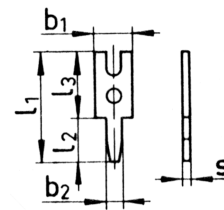

Printspyd - flade

Varedim. Varenr.	b2 mm	l2 mm	l3 mm	b1 mm	l1 mm	b3 mm	Fig	s mm	Vægt v/ 1000 stk ca. gr.
70-12055-8303 -8333	1,2	5,5	12,7	3,0	18,0	2,0	1	Ms 0,35	85
70-12085-1303 -1333	1,5	4,0	8,5	5,0	12,5	2,9	1	Ms 0,8	190
70-12085-5303 -5333	1,3	3,8	7,0	2,8	12,3			Ms 0,5	115
70-12085-5363 -5383									
70-13065-5330 -5333	1,3	3,4	6,5	4,0	10,5	2,9	2	Ms 0,5	80
70-13070-1303 -1383	1,3	3,5	7,0	2,8	10,5		2	Ms 0,8	145
70-13185-2504	1,3	3,5	18,5	4,0	22	2,0	3	Ms 0,2	68
70-14040-6320 -6360	1,4	4,0	6,0	3,5	10		4	Ms 0,6	110
70-14074-6333	1,4	3,1	4,3	3,0	7,4		1	Ms 0,6	70
70-14089-1303 -1323 -1363 -1383	1,4	7,0	7,0	3,8	16		2	Ms 0,8	210
70-14089-1324 -1326	1,4	3,5	7,0	3,8	12,5	2,8	2	Ms 0,8	180
70-15056-6333	1,5	3,1	5,6	2,8	8,7		4	Ms 0,6	70
70-15070-6303	1,5	3,0	7,0	2,8	10,0		4	Ms 0,6	85

RS 136-3368

RS 136-3380