

Kupplungen

Winkelbuchsen KBT6AR-W/...-S

mit Arretierung und Pressanschluss

Winkelbuchsen vom Typ KBT6AR-W/... und KBT6AR-W/...-S sind Buchsen mit Arretierung zum Pressen an hochflexible Cu-Leiter mit 10mm² und 16mm² Querschnitten. Mit dieser Buchse können sowohl Einbaustecker ID/S6... als auch Stecker KST6... kontaktiert werden (siehe auch Seite 8).

Das Isoliergehäuse besteht aus einem Formschrumpfteil.

NEW Die Typen der ...S-Serie sind mit erhöhtem Berührungsschutz.

Die aktiven Teile der KBT6AR-W/...-S sind im nicht gesteckten Zustand berührungssicher gemäß DIN/VDE 0470, Teil 1.

Bitte Farbcode angeben.

Montageanleitung **MA-007** auf Anfrage!

KBT6AR-W/...-S **NEW**



Couplers

Right angle sockets KBT6AR-W/...-S

with snap-in lock and crimp connection

Model KBT6AR-W/... and KBT6AR-W/...-S angled sockets are fitted with locking devices and are designed for crimping to highly flexible Cu conductor with 10mm² or 16mm² cross-section.

This socket is suitable for use with panel plugs ID/S6... and plugs KST6... (see also page 8).

The insulator body is a heat-shrinkable form.

NEW The different types of the ...S-Serie are with increased touch-proof safety.

Live parts of plugs KBT6AR-W/...-S are touch-proof safe in the unplugged condition according to DIN/VDE 0470, part 1.

Please state colour code.

Assembly instruction **MA-007** on request!

Raccords

Douilles coudées KBT6AR-W/...-S

avec verrouillage et cosse à sertir

Les douilles coudées du type KBT6AR-W/... et KBT6AR-W/...-S sont verrouillables, à sertir sur des conducteurs Cu extra-souples de section 10mm² ou 16mm².

Cette douille se connecte aussi bien sur des prises à encastrer ID/S6... que sur des broches KST6... (voir aussi page 8).


L'isolation est réalisée au moyen d'une gaine thermorétractable.

NEW Les articles de la série ...S ont une protection au toucher renforcée.

Les parties conductrices des KBT6AR-W/...-S sont protégées au toucher à l'état débroché d'après DIN/VDE 0470, part 1.

Indiquer le code couleur s.v.p.

Instructions de montage **MA-007** sur demande!

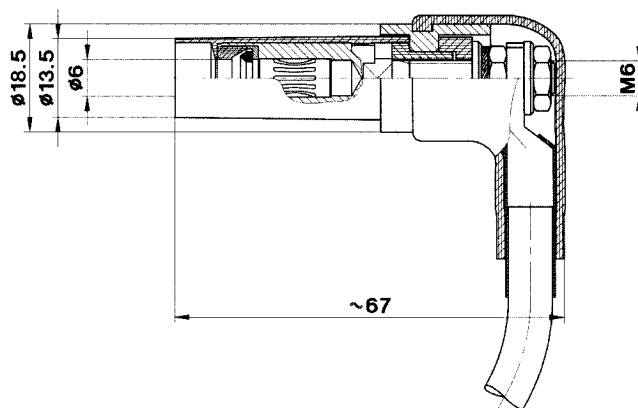


Nr. No.	Typ Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Bezeichnung	Description	Designation	Farben Colours Couleurs	Lieferform Delivered Livré
	KBT6AR-W/10-S	15.0029	Winkelbuchse	Right angle socket	Douille coudée	-4	komplett, complete, complet
	KBT6AR-W/16-S	15.0030	Winkelbuchse	Right angle socket	Douille coudée	-4	komplett, complete, complet

			Einzelteile	Individual parts	Pièces détachées		
1	B6AR-W-S		Buchse, komplett ¹⁾	Socket, complete ¹⁾	Douille, complète ¹⁾		
2a	KSCh 10-6	17.0003	Kabelschuh, 10mm ² ²⁾	Cable lug, 10mm ² ²⁾	Cosse à sertir, 10mm ² ²⁾		
2b	KSCh 16-6	17.0006	Kabelschuh, 16mm ² ²⁾	Cable lug, 16mm ² ²⁾	Cosse à sertir, 10mm ² ²⁾		
3	U/M6	08.0304	U-Scheibe ¹⁾	Washer ¹⁾	Rondelle ¹⁾		
4	Mu 0,5d/M6	08.0004	Mutter M6 ¹⁾	Nut M6 ¹⁾	Ecrou M6 ¹⁾		
5	SFT6-W	15.5005	Schrumpfformteil, PE	Heat-shrinkable form, PE	Gaine thermorétr. PE	-4	
6			Schrumpfschlauch	Shrink sleeve	Gaine rétractable	-4	

¹⁾ CuZn, Ag
²⁾ CuZn

¹⁾ CuZn, Ag
²⁾ CuZn

¹⁾ CuZn, Ag
²⁾ CuZn

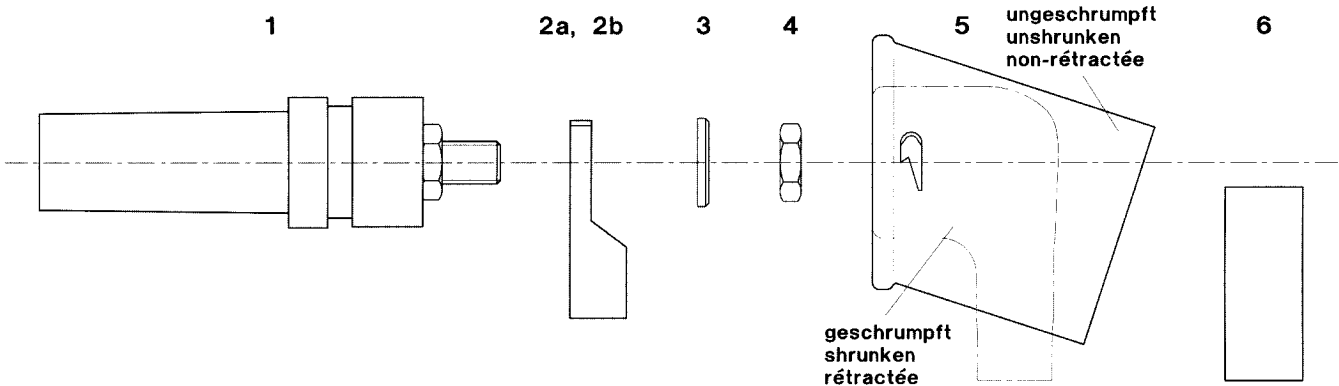

Farbcode / Colour code / Code couleurs									
- 0 grün-gelb green-yellow vert-jaune	- 1 rot red rouge	- 2 blau blue bleu	- 3 weiss white blanc	- 4 schwarz black noir	- 5 gelb yellow jaune	- 6 grün green vert	- 7 braun brown brun	- 8 grau grey gris	- 9 violett violet violet