


Stapelbare Ø 4 mm-Stecker

XL-459/30




Stapelbarer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Kabelzuführung unter 30°. **Schraubanschluss.**

Stackable Ø 4 mm Plugs

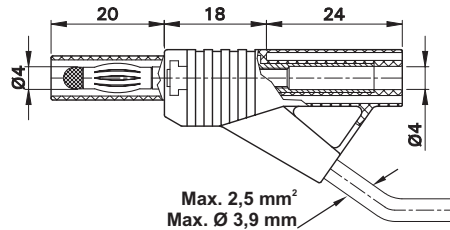

Stackable Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. With 30° cable outlet. **Screw connection.**

Fiches Ø 4 mm à reprise arrière

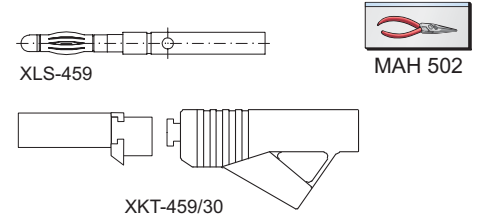

Fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide. Entrée de câble à 30°. **Raccord à visser.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

XL-459/30

66.9649-*


1000 V, CAT II / max. 32 A

XKT-459/30, 66.1006-* / XLS-459, 66.1007

Ni



SLS425-SE/M SLS425-SE SLS425-SE/N SLS425-SE/Q SLS425-SE/Q/N

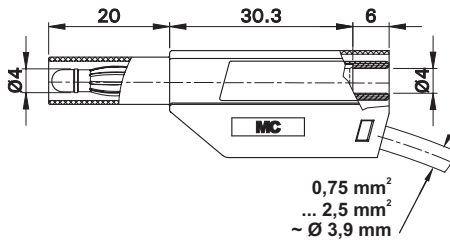

Stapelbare Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Vernickelte und vergoldete Versionen erhältlich.

Verschiedene Anschlussarten:

SLS425-SE/M: Schraubanschluss

SLS425-SE/(N): Zylindrische Lötfläche

SLS425-SE/Q/(N): Querloch für Lötanschluss

Stackable Ø 4 mm plugs with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. Nickel-plated and gold-plated versions available.


Various types of connection:

SLS425-SE/M: Screw connection

SLS425-SE/(N): Cylindrical soldering surface

SLS425-SE/Q/(N):

Cross hole for solder connection

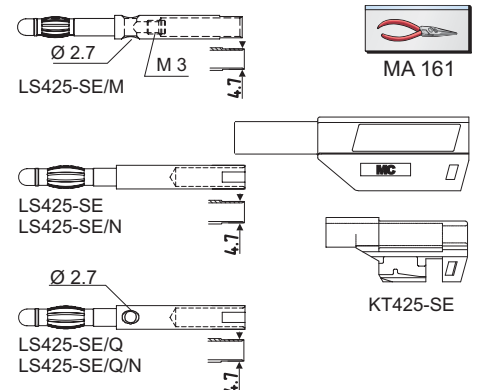

Fiches à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière destinées à la confection de cordons de mesure. Protégées par un fourreau isolant rigide. Disponibles en versions dorée et nickelée.

Différents types de raccords :

SLS425-SE/M : Raccord à visser

SLS425-SE/(N) : Plaque de soudure cylindrique

SLS425-SE/Q/(N) :

Trou transversal pour soudure

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces détachées : Capuchon isolant / Fiche	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

SLS425-SE/M

22.2656-*

1000 V, CAT II / max. 32 A

KT425-SE, 22.2380-* / LS425-SE/M, 22.1027

Au



SLS425-SE

22.2655-*

1000 V, CAT II / max. 32 A

KT425-SE, 22.2380-* / LS425-SE, 22.1047

Au



SLS425-SE/N

22.2654-*

1000 V, CAT II / max. 32 A

KT425-SE, 22.2380-* / LS425-SE/N, 22.1048

Ni



SLS425-SE/Q

22.2658-*

1000 V, CAT II / max. 32 A

KT425-SE, 22.2380-* / LS425-SE/Q, 22.1203

Au



SLS425-SE/Q/N

22.2657-*

1000 V, CAT II / max. 32 A

KT425-SE, 22.2380-* / LS425-SE/Q/N, 22.1204

Ni

