


Pos.	Stk./ pcs	Bezeichnung/ Description	Typ-Nr./ Type-No.	Bemerkung/ Remark
①	1	Kabelstecker Cable Plug	1070420	
②	1	FME-Kabelstecker FME-Cable Plug	1076151	Laenge / Length
③	1	Kabel (Ohne Beschriftung) Cable (Without inscription)	1130564 ④ ⑤	579±10
④	1	Schrumpfschlauch Heat Shrink	1130656 ⑥	25±0,2mm

Anzahl der Kabel / No. of cable

Stueck / Pcs

Kabelzuschnitt / Stripping dimension	Kabelzuschnitt / Stripping dimension	Bemerkungen / Remarks
POS. ① 	POS. ② 	Pos. 1 Aussen/outer : SW 3,25 Innen/inner : SW 0,7 Pos. 2 Aussen/outer : SW 3,25 Innen/inner : SW 1,67

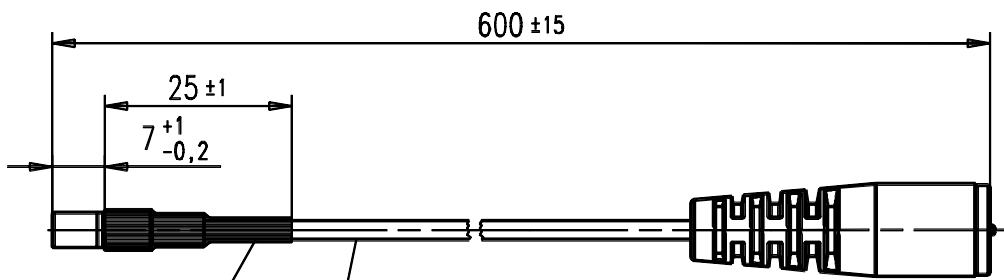

Achtung: Nur Kabel ohne Beschriftung verwenden!
Attention: Use only cable without inscription!

Schrumpfschlauch /
Heat shrink

Pruefspannung: 750Veff/50Hz
Test-voltage : 750Veff/50Hz

Der Stecker 10704420
ist nur verwendbar mit den
Schaltern 1070502 und 1073461.

The plug 10704420
is only usable with the
switches 1070502 and 1073461.

Steckkraft 10 bis 30N.
mating force 10 to 30N.

				general tolerance ISO 2768 AA-CS-12			scale:	
EC_058_06				date		name		
274/04				generate		Sarfert		
Überarbeitet				checked		HF-Leitung Flexibel		
Kabel ausgel.				Norm		RF-flexible Cable Assembly		
27.03.06 Sarfe				39719		K-1989		
28.09.04 Sarfe						Rev. b		
nr.				rev.		alteration		
date				name		Nokia 030 external antenna cable		