

Ø 4 mm-Messleitungen mit stapelbaren Steckern

Ø 4 mm Test Leads with Stackable Plugs

Cordons de mesure Ø 4 mm à reprise arrière

FSL SSL




Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit umspritztem, stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with moulded stackable Ø 4 mm Multilam plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm surmoulée à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
FSL	64.7290 -□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 30 A	2,0 mm ²	Ni PVC	0 25 0 50 1 00 1 50 2 00	21 22 23 24 25
SSL	64.7291 -□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 30 A	2,0 mm ²	Ni SIL	0 25 0 50 1 00 1 50 2 00	21 22 23 24 25

LK425

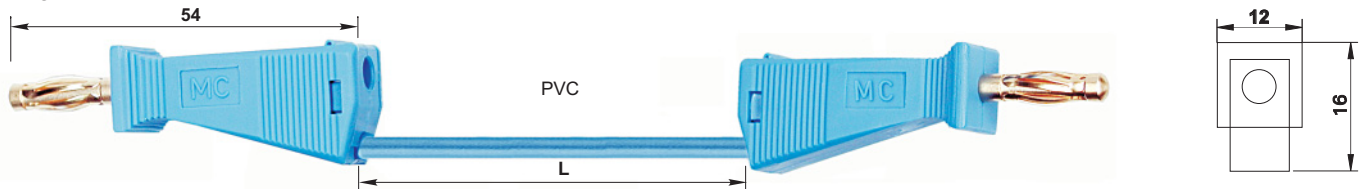


Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test lead with stackable Ø 4 mm Multilam plugs on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
LK425	28.0071 -□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A	2,5 mm ²	Au PVC	0 25 0 50 0 75 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

ZG410 ZG410/SIL ZG425 ZG425/SIL

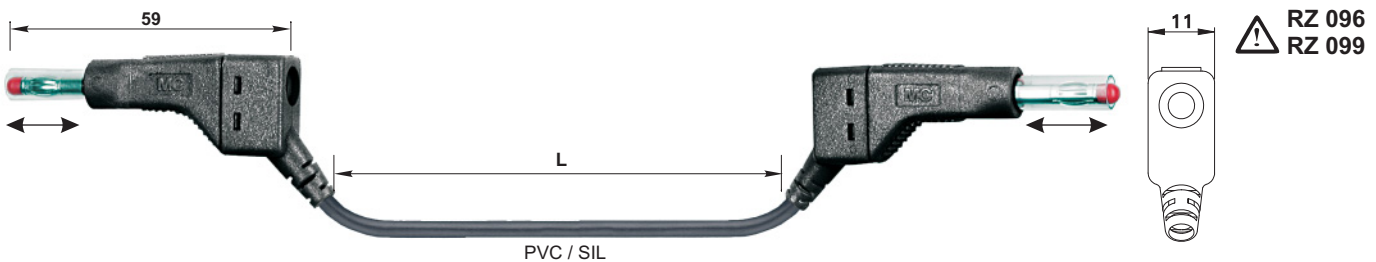

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 4 mm Multilam plugs on both ends with retractable sleeve to prevent accidental touching.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble		Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
ZG410	64.9307 -□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 19 A	1,0 mm ²	Ni PVC ⚠ RZ 096	0 25 0 50 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28
ZG410/SIL	64.9308 -□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 19 A	1,0 mm ²	Ni SIL ⚠ RZ 096	0 25 0 50 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28
ZG425	64.9309 -□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A	2,5 mm ²	Ni PVC ⚠ RZ 099	0 25 0 50 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28
ZG425/SIL	64.9310 -□*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A	2,5 mm ²	Ni SIL ⚠ RZ 099	0 25 0 50 1 00 1 50 2 00	20 21 22 23 24 25 26 27 28