

# Fiche Technique

## RS Pro

RS Stock No: 7249779




Code douane : 3921909000  
EAN : 3321369986925

Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Ouverture (mm)	Poids (kg)
750	40	20 x 8	0,1

- **Fabriqué en :** ethylène-acétate de vinyle (EVA)
- **Coloris :** noir et jaune

- **Caractéristiques :**

- Protection d'arête en mousse
- Evite les accidents et absorbe les chocs
- Résistante aux graisses et aux acides
- Classification feu M4
- Conforme Reach et RoHS

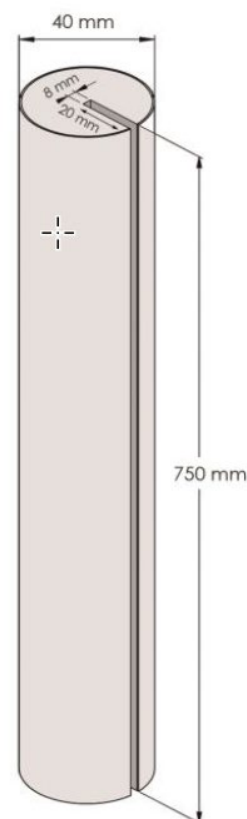



ENGLISH

## Datasheet

# RS Pro


RS Stock No: 7249779



Customs : 3921909000  
EAN : 3321369986925

Length (mm)	Diameter (mm)	Opening (mm)	Weight (kg)
750	40	20 x 8	0,1

- **Made of** ethylene vinyl acetate (EVA)
- **Color** : black and yellow
- **Specifications :**
  - Foam edge protection
  - Prevents accidents and absorbs shocks
  - Fat and acid resistant
  - Fire classification M4
  - Reach and RoHS compliant

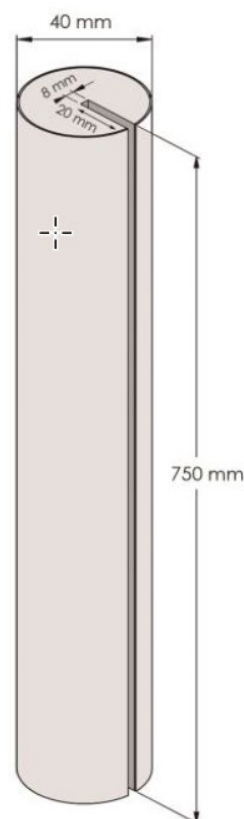



ESPAÑOL

## Ficha tecnica

# RS Pro


RS Stock No: 7249779



Aduanas : 3921909000  
EAN : 3321369986925

Largo (mm)	Diámetro (mm)	Apertura (mm)	Peso (kg)
750	40	20 x 8	0,1

- **Hecho en :** acetato de etileno y vinilo (EVA)
- **Color :** negro y amarillo
- **Características :**
  - Protección de bordes de espuma
  - Previene los accidentes y absorbe los golpes
  - Resistente a las grasas y a los ácidos
  - Clasificación al fuego M4
  - Cumple con Reach y RoHS

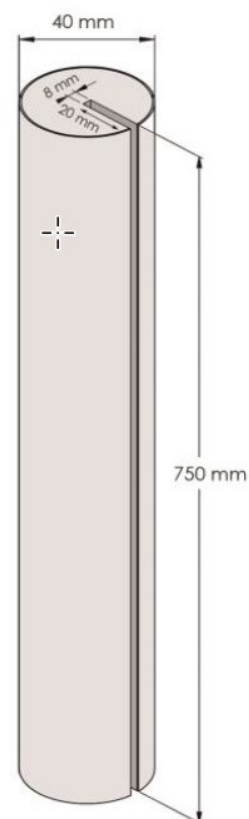



DEUTSCH

# Typenblatt RS Pro

RS Stock No: 7249779



Zoll : 3921909000  
EAN : 3321369986925

Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Öffnung (mm)	Gewicht (kg)
750	40	20 x 8	0,1

- **Material** : Ethylen-Vinylacetat (EVA)
- **Farbe**: schwarz und gelb
- **Merkmale** :
  - Schaumkantenschutz
  - Verhindert Unfälle und absorbiert Stöße.
  - Fett- und Säurebeständig
  - Brandklasse M4
  - Reach und RoHS-konform

