


Grippe-Fils pour CMS
SMD Grabber Test Clips



Ref.
6800-*
Pack = 10 pcs

* COULEURS/COLOURS : R = rouge (red) - V = vert (green) - N = noir (black) - J = jaune (yellow) - Bl = bleu (blue) - Bc = blanc (white)

Grippe-Fils pour CMS (pas de 0,5 mm)
SMD Grabber Test Clips (for 0,5 mm pitch)

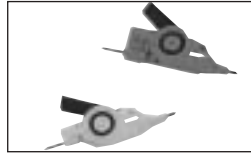



Extrémité 13 mm 0,8 mm
Long Tip
FP-5L FP-5
Pack : 2 pcs (jaune + vert / yellow + green)

Barrette de maintien
Holding rod



Ref.
6810
Pack = 10 pcs

 Cordons/ Test leads

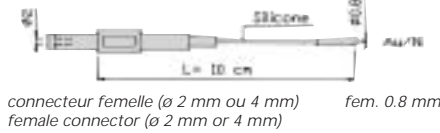

L =	Ref.
10 cm	6818-10-*
20 cm	6818-20-*
30 cm	6818-30-*

Vmax = <30 VAC/ < 60 VDC - Pack = 10 pcs

ø	Ref.
ø 2 mm	6822-10-*
ø 4 mm	6824-10-*


L = 10 cm - Vmax = <30 VAC/ < 60 VDC - Pack = 10 pcs

L	Ref.
5 cm	6828-5-*
10 cm	6828-10-*

Vmax = <30 VAC/ < 60 VDC - Pack = 10 pcs


* COULEURS/COLOURS :R = rouge (red) - N = noir (black) - V = vert (green) J = jaune (yellow) - Bl = bleu (blue) -Bc = blanc (white)

Kits CMS/ SMD Kits

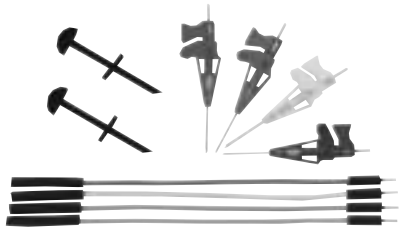

Ref.
6800-K-4


- Contient : • 8 challengers clips
• 2 barrettes de maintien
• 4 micro-cordons (10 cm; m/f ø 0,8)
- Contains : • 4 challengers clips
• 2 holding rods
• 4 micro-leads (10 cm; m/f ø 0,8)

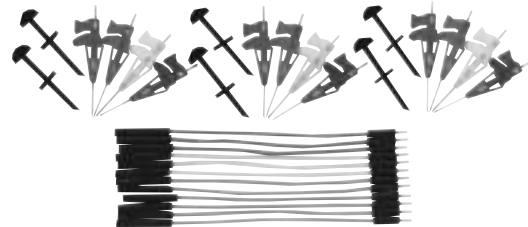

Ref.
6800-K-8

- Contient : • 8 challengers clips
• 4 barrettes de maintien
• 8 micro-cordons (10 cm; m/f ø 0,8)
- Contains : • 8 challengers clips
• 4 holding rods
• 8 micro-leads (10 cm; m/f ø 0,8)

Pinces Kelvin/ Kelvin Clips

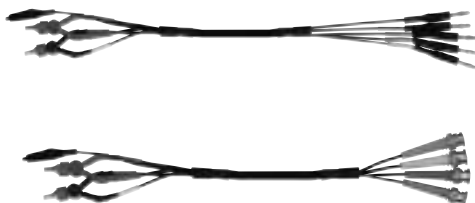

Ref.
EMK-400

Ref.
EMK-300

Pincettes CMS/SMD Test Tweezers



Ref.	Spec.
ETW.300	BNC
ETW.400	2 x ban. (ø 4 mm)

• Cet ensemble permet de compenser la résistance et capacitance des cordons de mesure
• Kelvin clips enable you to compensate resistance and capacitance of test leads