


EBI-40

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.
Gewindebolzen M6x0,75 und Lötanschluss.

EBI-40

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Machined brass. The socket can be screw-mounted in predrilled panels.
Threaded bolt M6x0.75 And solder connection.

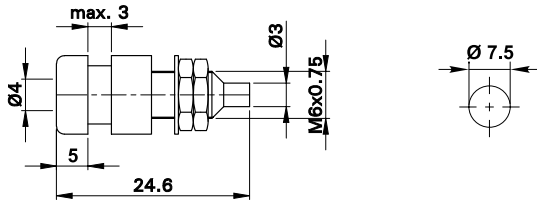

Montagebohrung
Panel drilling


| Typ Type | Bestell-Nr. Order No. | Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current | | *Farben *Colours |
|-------------|--------------------------|--|----|---------------------|
| EBI-40 | 69.8321-* | 30 VAC ~ 60 VDC / 20 A | Ni | 21 22 23 24 25 29 |

LB-I4R

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Lieferung mit Sechskant- oder Rundmutter.
Lötanschluss.

LB-I4R

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Machined brass. Metal thread jacket on the insulation. The socket can be screw-mounted in predrilled panels. Available with hexagonal or round nut. **Solder connection.**

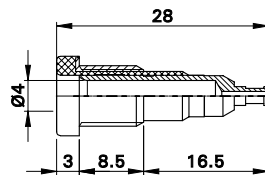

Montagebohrung
Panel drilling



| Typ Type | Bestell-Nr. Order No. | Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current | Mutter Nut | | *Farben *Colours |
|-------------|--------------------------|--|----------------------------------|-----|---------------------|
| LB-I4R | 23.0110-* | 30 VAC ~ 60 VDC / 25 A | Sechskantmutter Hexagonal nut | Opt | 20 21 22 23 24 |
| LB-I4R | 23.0100-* | 30 VAC ~ 60 VDC / 25 A | Rundmutter Round nut | Opt | 25 26 27 28 29 |

LB-I4R-B

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingblech, gerollt. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.
Lötanschluss.

LB-I4R-B

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Rolled brass sheet. The socket can be screw-mounted in predrilled panels. **Solder connection.**

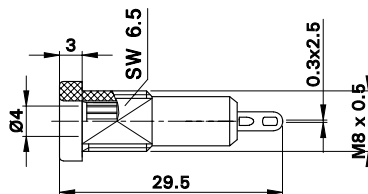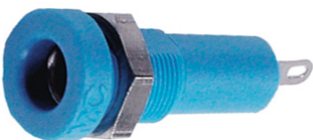

Montagebohrung
Panel drilling

| Typ Type | Bestell-Nr. Order No. | Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current | | *Farben *Colours |
|-------------|--------------------------|--|----|---------------------|
| LB-I4R-B | 23.0450-* | 30 VAC ~ 60 VDC / 25 A | Ni | 21 22 23 24 25 29 |