
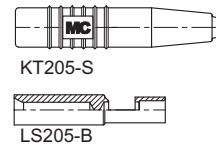


Ø 2 mm-Buchsen

Ø 2 mm Sockets

Douilles Ø 2 mm

SLS205-B

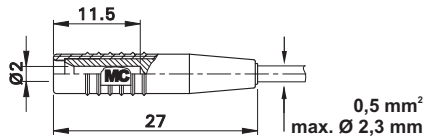

MA 138

Starre Ø 2 mm-Buchse für die Selbstmontage von Messleitungen. Weiche Isoliertülle.
Lötanschluss.



Ø 2 mm rigid socket for self-assembly of test leads. Soft insulator. **Solder connection.**

Douille rigide Ø 2 mm, destinée à la confection de cordons de mesure. Manchon isolant souple. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Capuchon isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

SLS205-B	22.2621-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 10 A	KT205-S, 22.2360-* / LS205-B, 22.1038	Au	21 22 23
----------	-----------	---	---------------------------------------	----	----------

SLS205-BF

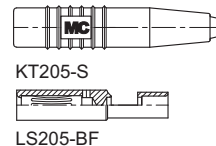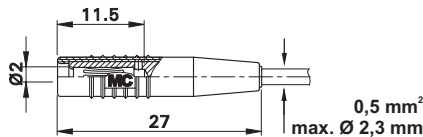

MA 138

Ø 2 mm-Buchse mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Wei-
che Isoliertülle. **Lötanschluss.**



Ø 2 mm socket with spring-loaded Multilam for self-assembly of test leads. Soft Insu-
lator. **Solder connection.**

Douille à lamelles Ø 2 mm, destinée à la confection de cordons de mesure. Manchon
isolant souple. **Raccord à souder.**


Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Capuchon isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

SLS205-BF	22.2622-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 10 A	KT205-S, 22.2360-* / LS205-BF, 22.1039	Au	21 22 23
-----------	-----------	---	--	----	----------

 SL205-BA

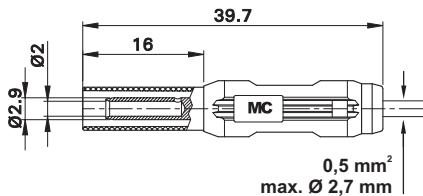

MAH 544

 

Starre axiale Ø 2 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit star-
rer Isoliertülle, für die Selbstmontage von Messleitungen. **Crimp- oder Lötanschluss.**

In-line Ø 2 mm rigid socket, accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs with rigid insulat-
ing sleeve, for self-assembly of test leads. **Crimp or solder connection.**

Douille rigide Ø 2 mm droite, adaptée à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à four-
reau isolant rigide, destinée à la confection de cordons de mesure.
Raccord à sertir ou à souder.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Capuchon isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

SL205-BA	65.3319-*	600 V, CAT II / max. 10 A	KT205-BA, 65.3315-* / LS205-BA, 65.3320	Au	21 22 23 24 25 29
----------	-----------	---------------------------	---	----	----------------------