

Product

TK PC 55-4-to



Empty enclosure - Industrial Quality -, box: glass fibre reinforced polycarbonate, grey, similar to RAL 7035, cover: polycarbonate, transparent

without knockouts

Article: TK PC 55-4-to

Technical Data

Dimensions:

Width:	52 mm
Length:	50 mm
Height:	35 mm
interior height:	24 mm

material:


Base:	Polycarbonate, glass-fibre reinforced, grey simila
Cover:	Polycarbonate, transparent
Sealing:	Polyurethane
Cover screw:	Polyamide 6, fiber-glass reinforced

Properties:

Impact resistance:	{IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100 }
Protection class:	II - isolate protection acc. VDE 0106 Protective insulation as per VDE 0106
Halogen-free:	√
Heavy metals-free:	√
PVC-free:	√
Silicone-free:	√
UV resistance:	√
Weatherproof:	√
Combustion behaviour to UL:	5VA nach UL 50 / UL 746C
Combustion behaviour to UL:	{V-2 nach UL 94}

Combustion behaviour to VDE:	960°C acc. VDE 0471/ EN 60695
Fitted for outdoor application:	√
Knockouts:	-

Drawing

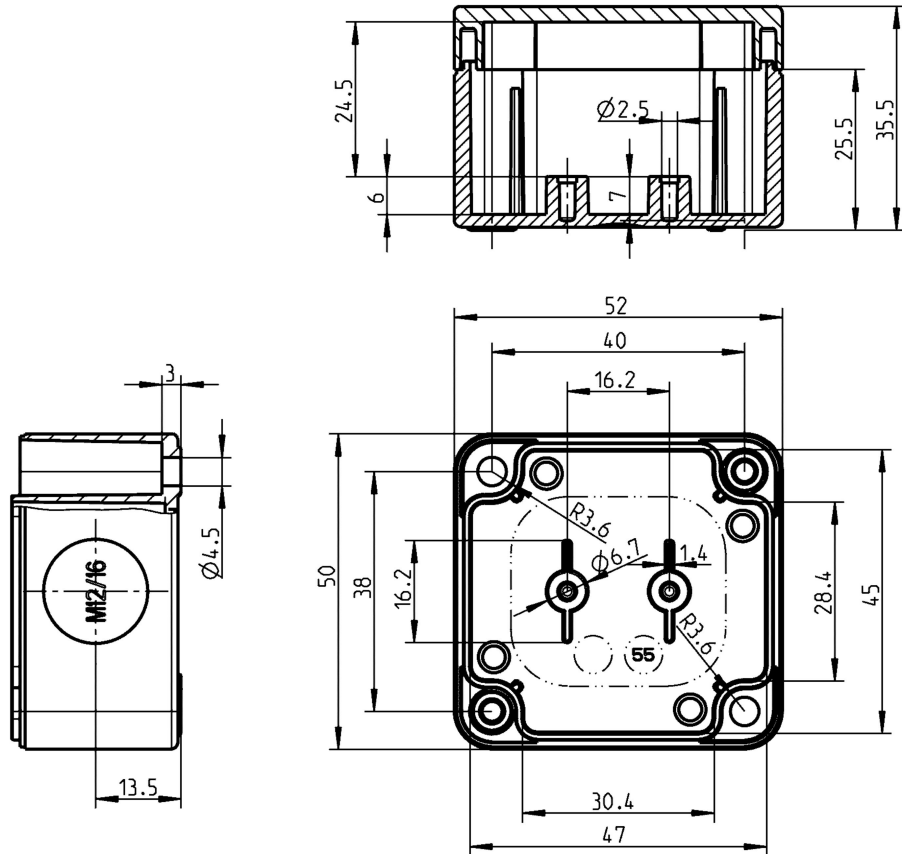

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilug ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-eintragung vorbehalten.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!	(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberflaeche)	Masstab 1:1	(Volumen in cm ³)
					(Werkstoff, Halbzeug)	
		Datum	Name	(Benennung)		
	Bearb.	23.05.02	W Ge	Massblatt		
	Gepr.		TK 55			
	Vers.		(Zeichnungsnummer)			
	Status		M-TK-55			
			spelsberg			Blatt 1
Zust.	Aenderung	Datum	Name (Urspr.)	4 / 5		Bl. Bl.
(Ersatz fuer:)						

Manufacturer

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle
+49 (0)2355/892-0
+49 (0)2355/892-299
www.spelsberg.de