 



A


☐ These dimensions will be especially checked at delivery
☐ Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

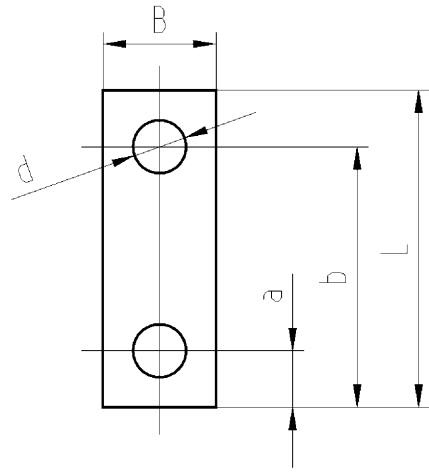

B

C

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
☐ Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

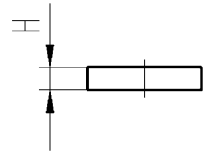

D

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

E

Teilenummer part number	Typ type	für for	L	B	H	d	a	b
07.201.1227.6	VB WRT 35/2	WRT 35	42	15	3	7	7,5	34,5
07.201.3227.6	VB WRT 70/2	WRT 70	57	20	3	9	12,5	44,5
07.201.5227.6	VB WRT 120/2	WRT 120	77	30	4	11	17,5	59,5
07.201.7227.6	VB WRT 185/2	WRT 185	95	40	4	13,5	20,0	75,0
07.201.9227.6	VB WRT 300/2	WRT 300	95	40	5	17,5	20,0	75,0

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1.Verwendung: 56.1xx.1055.0 First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

	/		Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	06.05.	Schmitt J.		
	/			geprüft checked	-	-		
	/			Normgepr. Stand. check	-	-		
	/	Maßstab/Scale		Maße in mm/Dimensions are in mm				
	/	Vol.	mm³	OfL./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -		
	/		wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/Title			
	/			VB	VERBINDUNGSSTEG			
	/			WRT .. /2	für Reihenklemmen WRT.. , 2-polig Jumper bar f. terminal blocks WRT.. , 2-poles			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision								

F