


OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

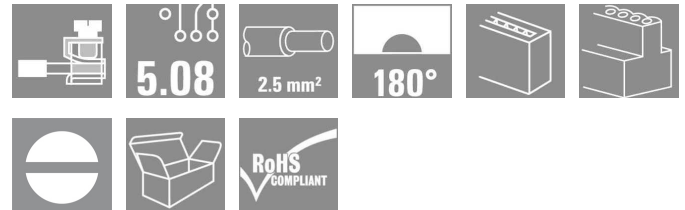

螺钉垫片接线插头。提供标记空间。

- 0.2 - 1.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| | |
|------------|---|
| 类型 | BL 5.08/05/180 SN BK BX |
| 订货号 | 1716500000 |
| 版本 | PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 压钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm ² , 盒装 |
| GTIN (EAN) | 4008190376543 |
| 最小包装数 | 50 个 |
| 产品数据 | IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm ² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 |
| 包装 | 盒装 |
| 状态文本 | 本文件在以后将不再提供。 |
| 废止日期 | 2015-12-31 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重 7.28 g

系统参数

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 产品系列 | OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 | 导线连接方式 | 压钳式连接 |
| 导线出线方向 | 180° | 间距 mm (P) | 5.08 mm |
| 间距 inch (P) | 0.2 inch | 回路数 | 5 |
| 直杆螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 | 相关标准 | DIN 5264 |
| 最小拧紧力矩 | 0.4 Nm | 最大拧紧力矩 | 0.5 Nm |
| 压接螺钉 | M 2.5 | 剥线长度 | 6 mm |
| L1 (mm) | 20.32 mm | L1 (inch) | 0.8 inch |
| 防触电保护 (按照DIN VDE 0470) | IP 00 | | |

可联接导线

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 最小压接面积 | 0.13 mm ² | 最大压接面积 | 2.08 mm ² |
| 导线最小压接面积 AWG | AWG 26 | 导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |
| 单股导线的, 最小值 H05(07) V-U | 0.2 mm ² | 单股导线的, 最大值 H05(07) V-U | 1.5 mm ² |
| 软导线, 最小压接面积 H05(07) V-K | 0.2 mm ² | 软导线, 最大压接面积 H05(07) V-K | 1.5 mm ² |
| 最小压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281 | 0.2 mm ² | 最大压接面积 带管状端头, 符合DIN46 2281 | 1.5 mm ² |
| 最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.2 mm ² | 最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 1 mm ² |
| 塞规 a x b 或 ø (EN 60999) | 2.4 mm x 1.5 mm | | |


材料

| | | | |
|----------|----------|--------------|--------|
| 绝缘材料 | PA | 颜色 | 黑色 |
| 比色表 (相似) | RAL 9011 | 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
| CTI | ≥ 600 | 触点材料 | CuSn |
| 插针镀层 | 镀锡 | 最低操作温度 | -50 °C |
| 最高操作温度 | 100 °C | 最小安装温度 | -25 °C |
| 最大安装温度范围 | 100 °C | | |

额定数据 (DIN IEC)

| | | | |
|------------------------|-------|------------------------|-------|
| 额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C) | 14 A | 额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C) | 12 A |
| 额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C) | 12 A | 额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C) | 10 A |
| 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2) | 400 V | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2) | 320 V |
| 额定电压值 (过电压等级III/污染等级3) | 250 V | 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2) | 4 kV |
| 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2) | 4 kV | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3) | 4 kV |

额定数据 (CSA)


| | | | |
|---------------|---|----------------|--------|
| 机构 |  | 额定电压 (使用组 B) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B) | 10 A | 额定电压 (使用组 D) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 D) | 10 A | 导线最小压接面积, AWG, | AWG 26 |
| 导线最大压接面积, AWG | AWG 14 | | |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

额定数据 (UL 1059)

| | | | |
|---------------|---|---------------|--------|
| 机构 |  | 额定电压 (使用组 B) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 B) | 10 A | 额定电压 (使用组 D) | 300 V |
| 额定电流 (使用组 D) | 10 A | 导线最小压接面积, AWG | AWG 26 |
| 导线最大压接面积, AWG | AWG 14 | | |

分类

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001284 | UNSPSC | 30-10-18-21 |
| eClass 5.1 | 27-26-07-04 | eClass 6.2 | 27-26-07-04 |
| eClass 7.1 | 27-44-04-02 | | |

说明

- 提示
- Additional colours on request
 - Gold-plated contact surfaces on request
 - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
 - Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
 - Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
 - P on drawing = pitch
 - Do not tighten screws in inserted condition
 - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

认证

认证







ROHS 一致

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/05/180 SN BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

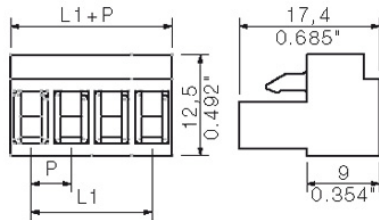

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLT 5.08B



顶部螺钉接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---|----|
| SLT 5.08/05/180B SN OR BX | 1611740000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm ² , 盒装 | 4008190192624 | 50 个 | IEC: 400 V / 16 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 14 装 | 盒装 |

SL-SMT 5.08/180F Box



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/05/180F 3.2SN BK BX | 1820770000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248317639 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/05/180F 1.5SN BK BX | 1837330000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248345922 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/180B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---|----|
| SLZF 5.08/05/180B SN OR BX | 1710240000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190319557 | 50 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

SL-SMT 5.00/90LF Box



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.00/05/90LF 1.5SN BK BX | 1797260000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248238040 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.00/05/90LF 3.2SN BK BX | 1840380000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248351220 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/90LF Tape



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/05/90LF 1.5 SN BK RL | 1775264001 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248167814 | 350 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

SL-SMT 5.08/180LF Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/05/180LF 1.5SN BK BX | 1776392001 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248159178 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/05/180LF 3.2SN BK BX | 1838470000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248348534 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/180LF Tape



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/05/180LF 1.5 SN BK RL | 1776394001 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248163618 | 250 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

SLDV-THR 5.08/180F



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLDV-THR 5.08/10/180F 3.2SN BK BX | 1828800000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 回 流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248335480 | 50 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| SLDV-THR 5.08/10/180F 1.5SN BK BX | 1828920000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 回 流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248335619 | 50 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/90B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---|----|
| SLZF 5.08/05/90B SN OR BX | 1673580000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190435295 | 50 个 | IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

SL 5.08/90B



焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL 5.08/05/90B 3.2SN OR BX | 1510660000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 5, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190121372 | 50 个 | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.00/90LF Tape



耐高温焊接插座, 提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.00/05/90LF 1.5SN BK RL | 1797780000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248239788 | 350 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

SL 5.00/90B



焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL 5.00/05/90B 3.2SN OR BX | 1580890000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, 焊连接, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190042578 | 50 个 | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL 5.08/135B



焊接插座，进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|--------|
| SL 5.08/05/135B 3.2SN OR BX | 1605560000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的 燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 5, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190089948 | 50 个 | IEC: 400 V / 17 A UL: 300 V / 15 A | 盒 装 |

SLZF 5.08/270B



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---|--------|
| SLZF 5.08/05/270B SN OR BX | 1706170000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 270°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248198030 | 50 个 | IEC: 400 V / 20.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒 装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SL-SMT 5.08/90LF Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/05/90LF 3.2SN BK BX | 1780440000 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248165766 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/05/90LF 1.5SN BK BX | 1775262001 | PCB 接插件, 插座, 焊接法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248157242 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

SL 5.08/180B



焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL 5.08/05/180B 3.2SN OR BX | 1519860000 | PCB 接插件, 插座, 固定块的燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 5, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190014094 | 50 个 | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLZF 5.08/180FI




弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---|----|
| SLZF 5.08/05/180FI SN OR BX | 1846540000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248362844 | 50 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

SLS 5.08/180B

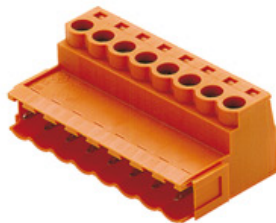

压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---|----|
| SLS 5.08/05/180B SN OR BX | 1627270000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190199784 | 50 个 | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLDV-THR 5.08/180FLF



耐高温双层闭合插座，横向偏置，可选配焊接法兰。1.5 毫米焊针适合回流焊。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLDV-THR 5.08/10/180FLF 1.5SN BK BX | 1829160000 | PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248335855 | 50 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| SLDV-THR 5.08/10/180FLF 3.2SN BK BX | 1829040000 | PCB 接插件, 插座, 法兰/焊接 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248335732 | 50 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

SL-SMT 5.08/90F Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/05/90F 3.2SN BK BX | 1837660000 | PCB 接插件, 插座, 法兰, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248347476 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLS 5.08/180F



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---|----|
| SLS 5.08/05/180F SN OR BX | 1846390000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248362097 | 50 个 | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

SLZF 5.08/180F



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---|----|
| SLZF 5.08/05/180F SN OR BX | 1846970000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248363131 | 50 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (受限插拔)

SLS 5.08/180FI



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---|----|
| SLS 5.08/05/180FI SN OR BX | 1846240000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4032248362523 | 50 个 | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SLD 5.08/180G



针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLD 5.08/10/180G 3.2SN OR BX | 1602420000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 10, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190077129 | 50 个 | IEC: 400 V / 11 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

SLD 5.08/90G



针平行的双层插座。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据


| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLD 5.08/10/90G 3.2SN OR BX | 1601820000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 10, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190091026 | 50 个 | IEC: 400 V / 11 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.08/180

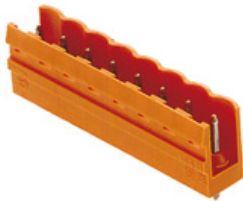

焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|--|------------|-------|---------------------------------------|--------|
| SL 5.08/05/180 3.2SN OR BX | 1517560000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190145170 50 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒 装 |

SLS 5.08/180 SN



压线框接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21.5 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---|--------|
| SLS 5.08/05/180 SN OR BX | 1627120000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 压线 框联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190199630 | 50 个 | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12 | 盒 装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/90G Tape



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/05/90G 1.5 SN BK RL | 1775034001 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248167753 | 350 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

SL-SMT 5.08/180G Tape



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/05/180G 1.5 SN BK RL | 1775954001 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248160143 | 250 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SLZF 5.08/180



弹片接线反向插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---|----|
| SLZF 5.08/05/180 SN BK BX | 1709630000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190318932 | 50 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |
| SLZF 5.08/05/180 SN OR BX | 1709400000 | PCB 接插件, 反向插头, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 弹片 联接, 最大压接面积: 3.31 mm ² , 盒装 | 4008190390167 | 50 个 | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 2.5 mm ² UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装 | 盒装 |

SL 5.08/90



焊接插座, 进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL 5.08/05/90 3.2SN OR BX | 1508360000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | 4008190131241 | 50 个 | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/90G Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/05/90G 3.2SN BK BX | 1780210000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248165537 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/05/90G 1.5SN BK BX | 1775032001 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248156092 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

SL-SMT 5.08/180G Box



耐高温焊接插座，提供盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/05/180G 3.2SN BK BX | 1838240000 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248348305 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/05/180G 1.5SN BK BX | 1775952001 | PCB 接插件, 插座, 侧面封闭, 回流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | 4032248158942 | 50 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/90 Tape




耐高温, 90° 弯针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/05/90 1.5 SN BK RL | 1774794001 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回 流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | 4032248167685 | 350 个 | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

SLDF 5.08

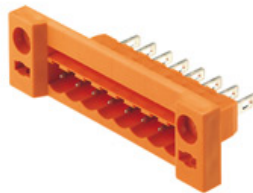

穿墙式插座带可选式锁定功能, 适合前面板安装。内部采用插片联接或焊接联接。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-----------------------------|----------------------------|--|---------------|-------|---------------------------------------|----|
| SLDF 5.08 L/F 5 SN OR BX | 1599160000 | PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装 | 4008190079970 | 50 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |
| SLDF 5.08 L/F 5 SN BK BX | 1635770000 | PCB 接插件, 插座, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 插套联接, 焊接联接, 盒装 | 4008190264208 | 50 个 | IEC: 400 V / 15 A UL: 300 V / 10 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL 5.00/90



焊接插座，进线方向为 90°。焊针长度最适合波峰焊工艺。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------|----------------------------|---|------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL 5.00/05/90 4.5SN BK BX | 1626020000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190197322 50 个 连接, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 4.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL 5.00/05/90 3.2SN OR BX | 1571160000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190128463 50 个 连接, 5.00 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

SL-SMT 5.08/180 Tape



耐高温直针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|---------------------------------------|----------------------------|---|------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/05/180 1.5 SN BK RL | 1775634001 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248159611 250 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 卷装 | | | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 卷装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/90 Box



耐高温, 90° 弯针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针, 适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|-------------------------------------|----------------------------|---|------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/05/90 1.5SN BK BX | 1774792001 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248155828 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/05/90 3.2SN BK BX | 1779980000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248165308 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

SL 5.08/135



焊接插座, 进线方向为 135°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|----------------------------------|----------------------------|--|------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL 5.08/05/135 3.2SN OR BX | 1603090000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊4008190013912 50 个 连接, 5.08 mm, 回路数: 5, 135°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 17 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列
BL 5.08/05/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

配套的接插件 (完全可插拔)

SL-SMT 5.08/180 Box



耐高温直针开口插座。盒装或卷装。卷装带 1.5 毫米焊针，适合自动装配。3.2 毫米焊针适合回流焊和波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

订货数据

| 类型 | 订货号 | 版本 | GTIN (EAN) | 最小包装数 | 产品数据 | 包装 |
|--------------------------------------|----------------------------|--|------------|-------|---------------------------------------|----|
| SL-SMT 5.08/05/180 3.2SN BK BX | 1838010000 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248348077 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |
| SL-SMT 5.08/05/180 1.5SN BK BX | 1775632001 | PCB 接插件, 插座, 开口型, 回4032248157570 50 个 流焊, 5.08 mm, 回路数: 5, 180°, 焊针长度 (l): 1.5 mm, 镀锡, 黑色, 盒装 | | | IEC: 400 V / 19 A UL: 300 V / 15 A | 盒装 |

