


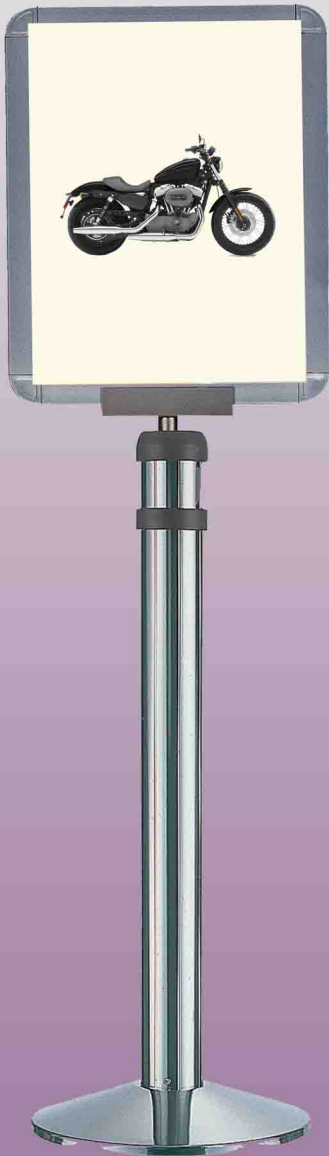

WELCOME 2012



Accueil



Welcome



Empfang



Welkom



Recepción



Recepção



Accoglienza

www.viso-cpn.com

contact@viso-cpn.com



L'original ...

Depuis plus de 10 ans,
VISO développe des solutions
de guidage et d'accueil
pour les professionnels.

For more than 10 years,
VISO develops guidance
& reception solutions
for the professionals.

Découvrez dès maintenant
toutes les nouveautés ...

Discover now all
the new products ...





13



14



15



16



17



18



19



20



21




22



24



25

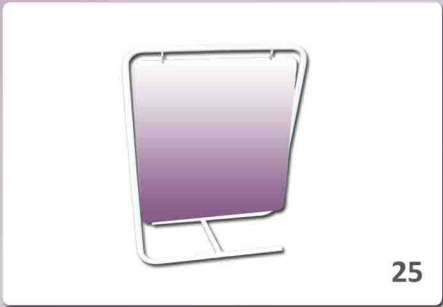

25



25



25

Poteaux de guidage - Control post - Postes de guiado
 Führungsposten - Postes de guia - Pali di guida



2 m

- RS 2 BK RE
- RS 2 BK BK
- RS 2 BK BU
- RS 2 BK GR
- RS 2 BK JA
- RS 2 BK RB
- RS 2 BK NJ
- RS 2 BK BYB
- RS 2 BK ENT
- RS 2 BK DAN

4 m

- RS 4 BK RE
- RS 4 BK BK
- RS 4 BK BU
- RS 4 BK GR
- RS 4 BK JA
- RS 4 BK RB
- RS 4 BK NJ
- RS 4 BK BYB
- RS 4 BK ENT
- RS 4 BK DAN



- Avec frein
- With brake
- Con freno
- Mit Bremse
- Con freno
- Met rem

Options →

A4
RS A4 H

A4
RS A4 V

A3
RS A3 V

Personnalisation / Customization **Minimum 5**


FISHER Dedicated to Nuclear

VISO




 






EVA AIR **EVA AIR**


Sur commande / Special order

Poteaux de guidage - Control post - Postes de guiado
 Führungsposten - Postes de guia - Pali di guida




 




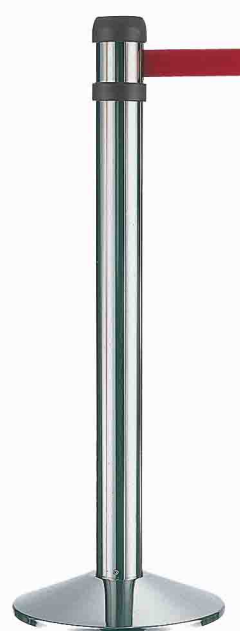




2 m

	RS 2 SR RE
	RS 2 SR BK
	RS 2 SR BU
	RS 2 SR GR
	RS 2 SR JA
	RS 2 SR RB
	RS 2 SR NJ
	RS 2 SR BYB
	RS 2 SR ENT
	RS 2 SR DAN




4 m

	RS 4 SR RE
	RS 4 SR BK
	RS 4 SR BU
	RS 4 SR GR
	RS 4 SR JA
	RS 4 SR RB
	RS 4 SR NJ
	RS 4 SR BYB
	RS 4 SR ENT
	RS 4 SR DAN




	Avec frein
	With brake
	Con freno
	Mit Bremse
	Con freno
	Met rem

Options → 



RP 31 ROT *



RP 41 LUM *


Personnalisation / Customization **Minimum 5**




Sur commande / Special order

* Pour RS2 seulement / For RS2 only

Poteaux de guidage - Control post - Postes de guiado
 Führungsposten - Postes de guia - Pali di guida

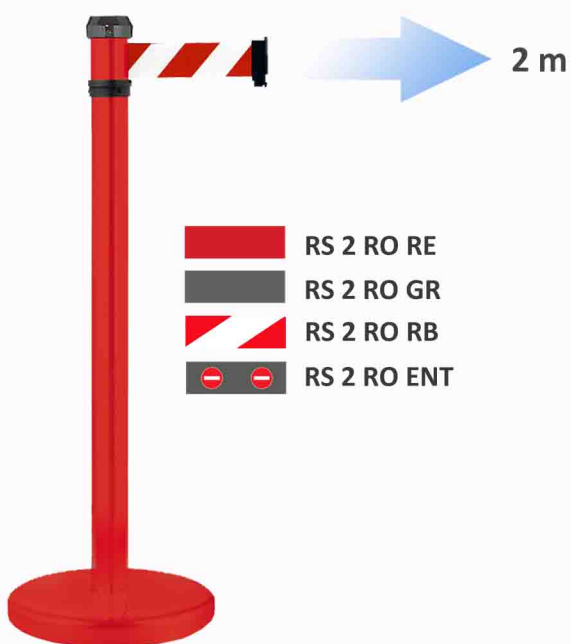

- RS 2 RO RE
- RS 2 RO GR
- RS 2 RO RB
- RS 2 RO ENT

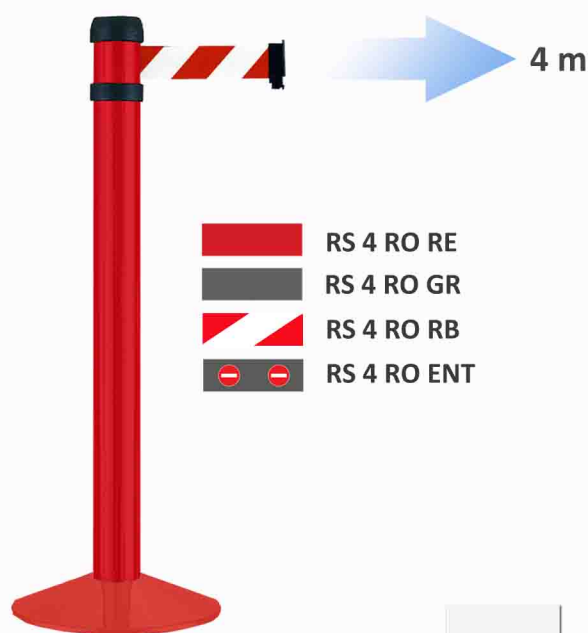

- RS 4 RO RE
- RS 4 RO GR
- RS 4 RO RB
- RS 4 RO ENT



- Avec frein
- With brake
- Con freno
- Mit Bremse
- Con freno
- Met rem




RP 41 LUM *

Personnalisation / Customization **Minimum 5**




Sur commande / Special order

Poteaux de guidage - Control post - Postes de guiado
 Führungsposten - Postes de guia - Pali di guida

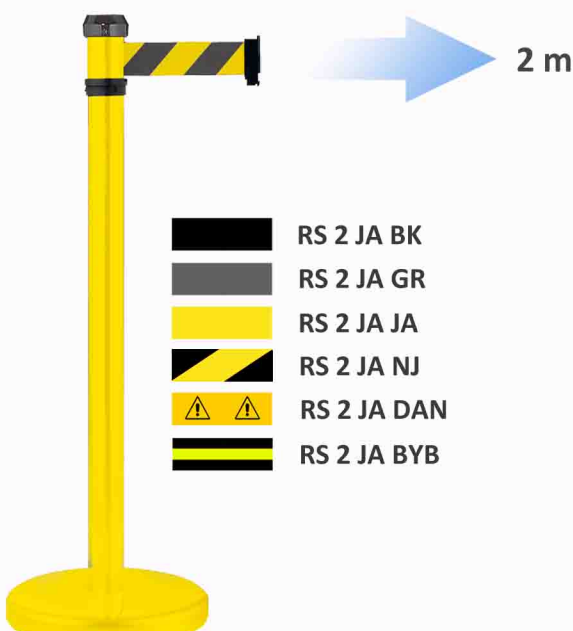

- RS 2 JA BK
- RS 2 JA GR
- RS 2 JA JA
- RS 2 JA NJ
- RS 2 JA DAN
- RS 2 JA BYB

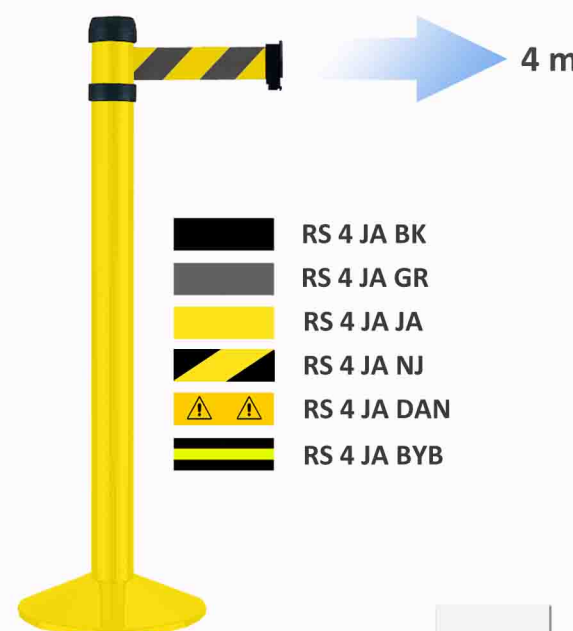

- RS 4 JA BK
- RS 4 JA GR
- RS 4 JA JA
- RS 4 JA NJ
- RS 4 JA DAN
- RS 4 JA BYB



Options 8

- Avec frein
- With brake
- Con freno
- Mit Bremse
- Con freno
- Met rem



RS 14 P

Personnalisation / Customization **Minimum 5**


www.museum.toulouse.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ROUEN



Sur commande / Special order

Enrouleur mural - Afzet band wand be vestiging - Rollo mural - Wall roller strap
 Suporte murais de correia - Supporti a muro per cinghia - Wandbefestigung

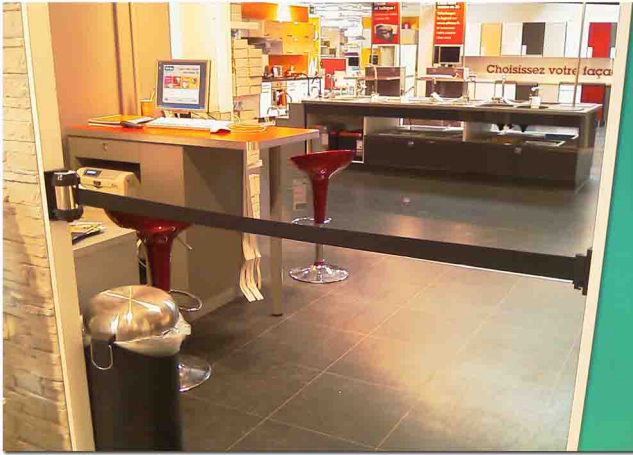

-  RW 20 RE
-  RW 20 BK
-  RW 20 BU
-  RW 20 GR
-  RW 20 JA
-  RW 20 RB
-  RW 20 NJ
-  RW 20 BYB
-  RW 20 ENT
-  RW 20 DAN



-  RW 40 RE
-  RW 40 BK
-  RW 40 BU
-  RW 40 GR
-  RW 40 JA
-  RW 40 RB
-  RW 40 NJ
-  RW 40 BYB
-  RW 40 ENT
-  RW 40 DAN



WRE SB




-  Avec frein
-  With brake
-  Con freno
-  Mit Bremse
-  Con freno
-  Met rem

-  Inclus
-  Included
-  Incluido
-  Inklusiv
-  Incluso
-  Omvatten





Personnalisation / Customization **Minimum 5**


FISHER Dedicated to Nuclear




EVAIR **EVAIR**

Sur commande / Special order

Options  




WR 10 SB

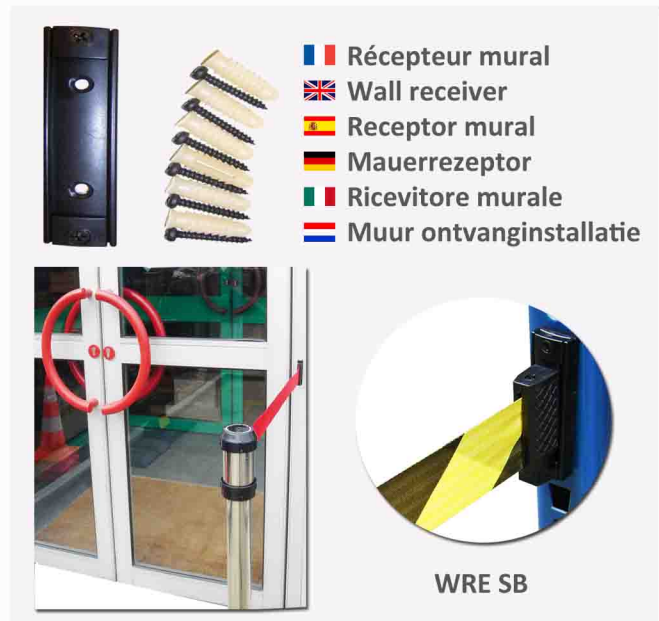


* Pour/for RS2 only/seulement

Poteaux à corde ou chaîne - Posts with rope or chain - Posten mit Seil oder Kette
 Postes con cuerda o cadena - Posti con corda o catena - Postes com corda ou cadeia

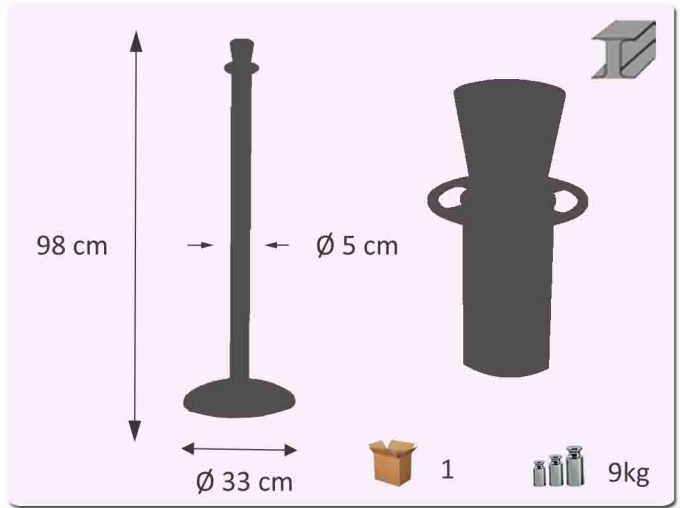


RS A4 GV

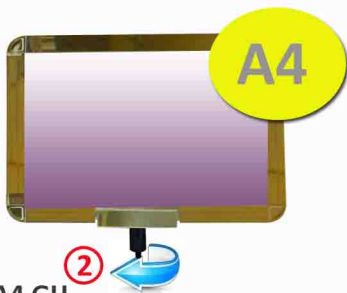

RS A4 GH





SW 2 PLC

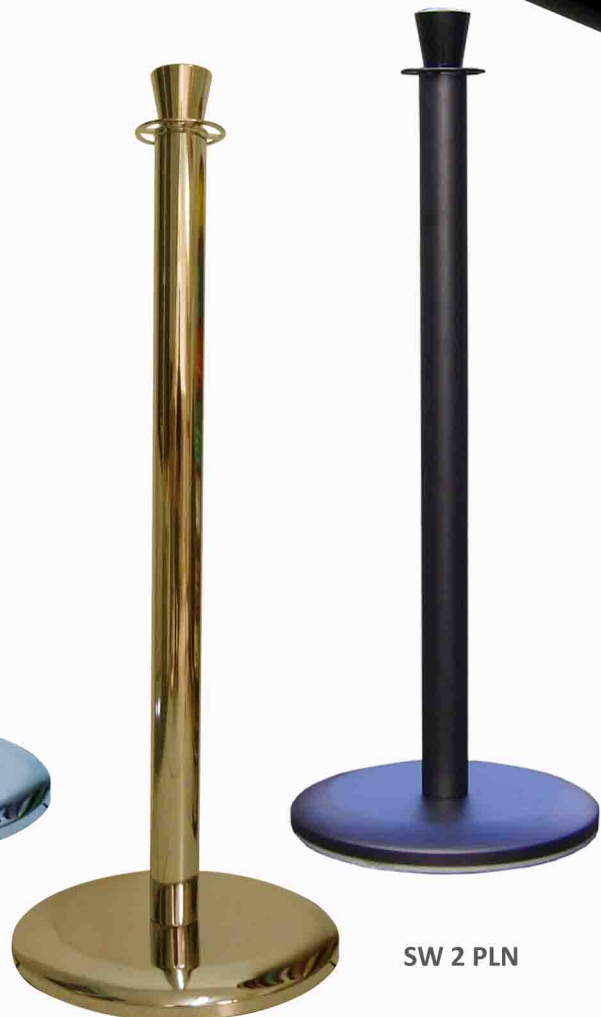


SW 2 PLA



SW 2 PLN

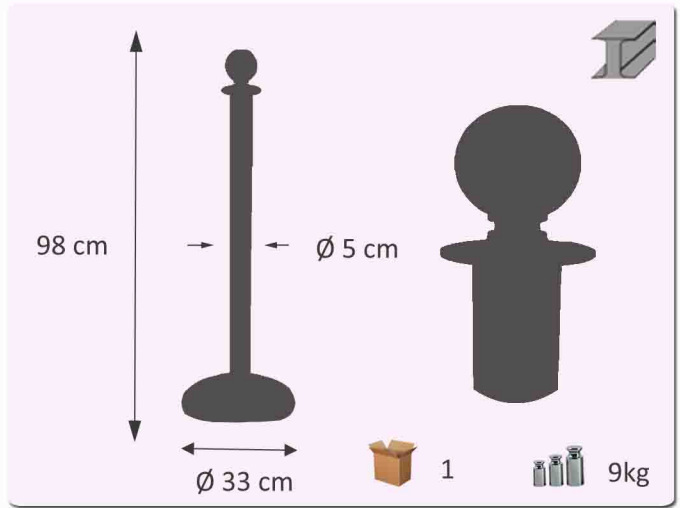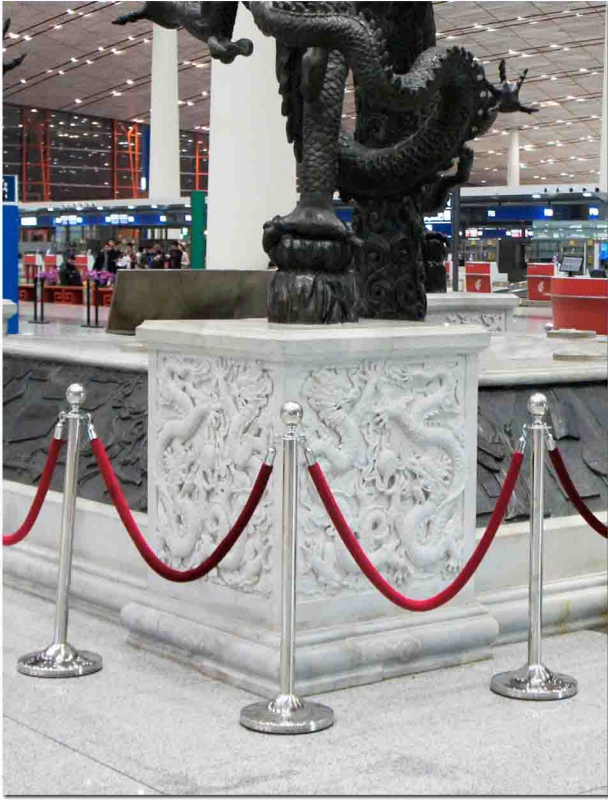

SW 2 LAI


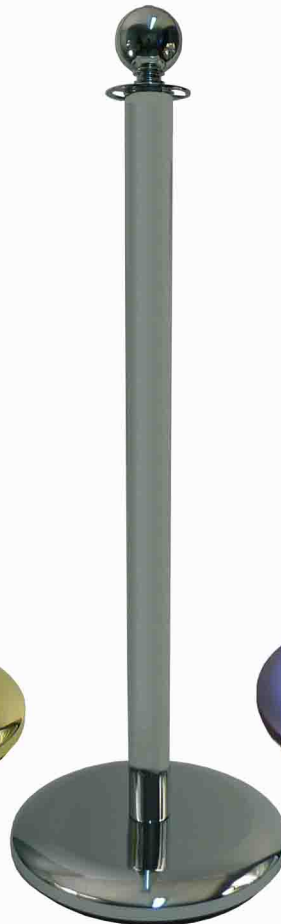


SW 2 RSL



SW 2 RDN

Poteaux à corde ou chaîne - Posts with rope or chain - Posten mit Seil oder Kette
 Postes con cuerda o cadena - Posti con corda o catena - Postes com corda ou cadeia

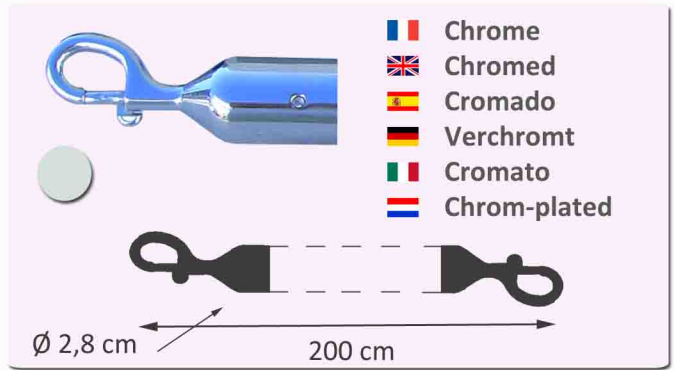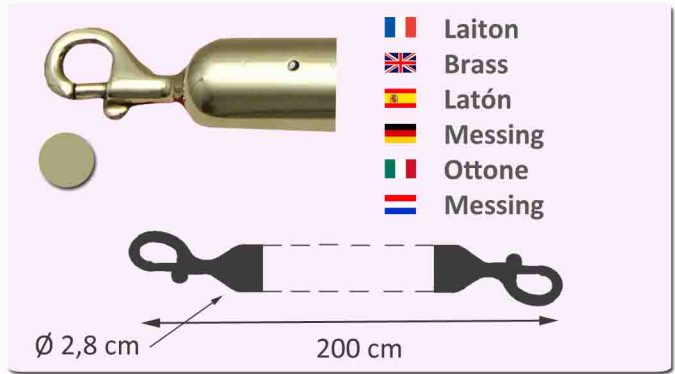

- CI 2 N
- CI 2 NL



- CI 2 R
- CI 2 RL



- CI 2 C
- CI 2 CL



- CI 2 BLE
- CI 2 BLEL




ATL 01 SB



ATC 01 SB



- CI 2 G

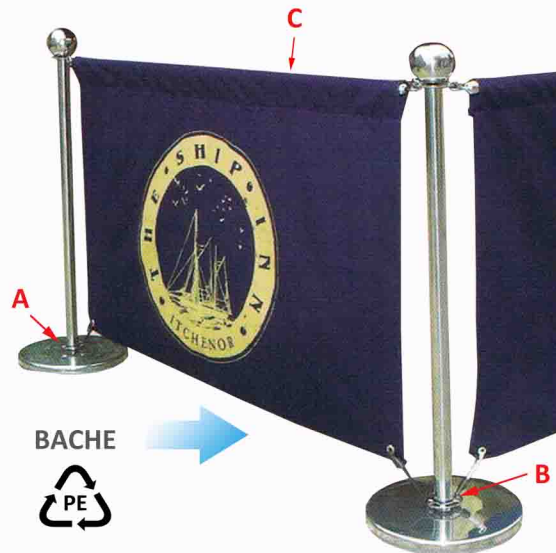

1,70 m
 BS 170


BACHE
 150 x 0,80 m
 350g/m²
 0,8mm



BS 50 SB



BZ 50 SB

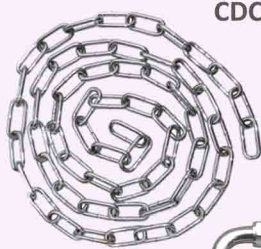

CDCH 252 SB
 Ø6 cm
 x 2 m




x 1



x 1

1,70 kg

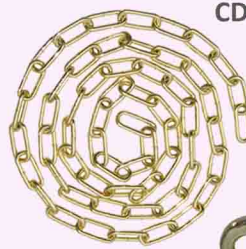

CDGO 252 SB
 Ø6 cm
 x 2 m



x 1



x 1

1,70 kg



CDN 252 SB
 Ø6 cm
 x 2 m





x 1







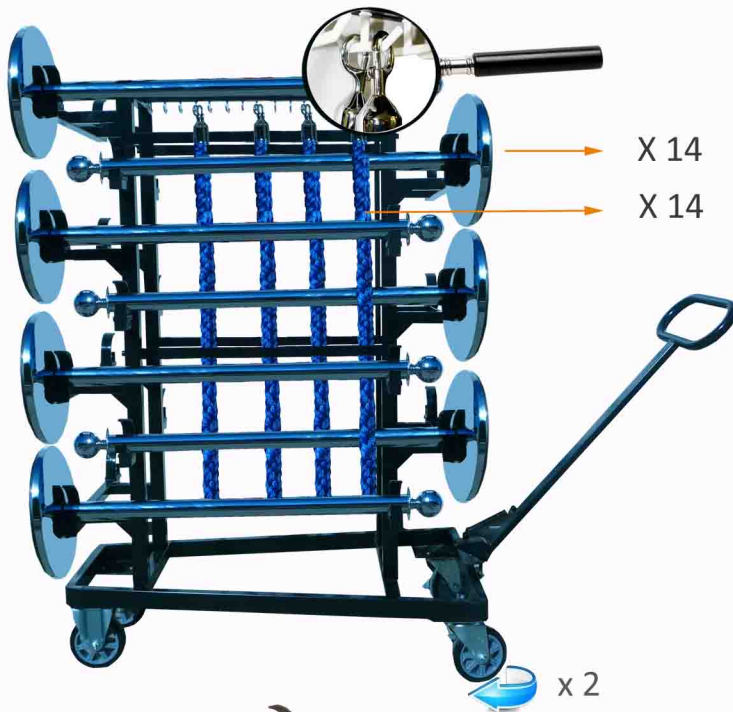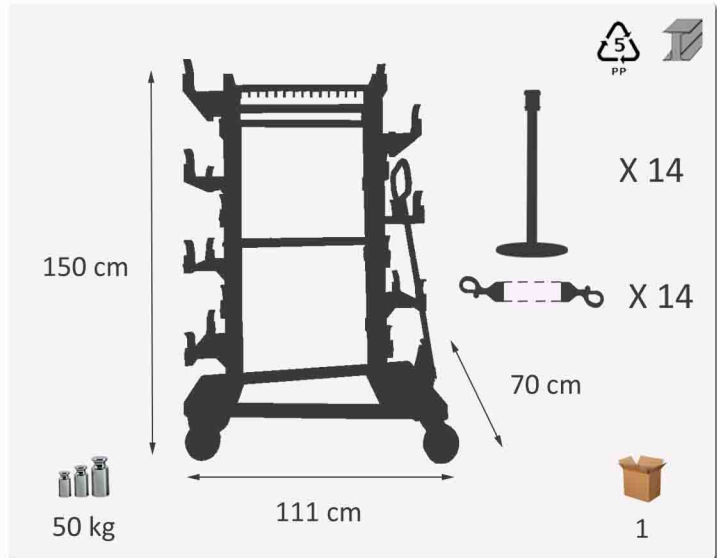


x 1

1,70 kg

Chariot de transport - Trolley for handling - Carretilla de transporte - Bonde
Beförderungswagen - Carro di trasporto - Beproevingswagen



-  Se manoeuvre facilement
-  Moves easily
-  Se desplaza fácilmente
-  Bewegt sich leicht
-  Spostati facilmente
-  Beweegt zich gemakkelijk

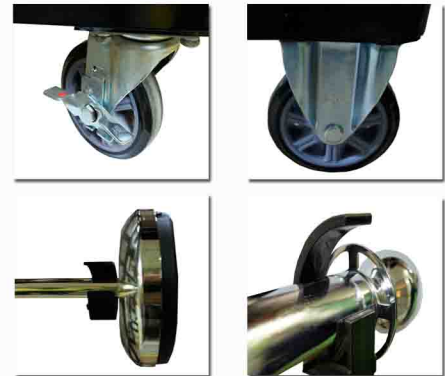

x 2

Pour/for
RS2 SERIE
SWP SERIE

Ø 5 cm



CHAR 500

Pour/for
RS4 SERIE

Ø 8 cm



CHAR 800






A4

RS A4 V
 39x25,5x1,5 cm
 0,65 kg / 1 pcs

A4

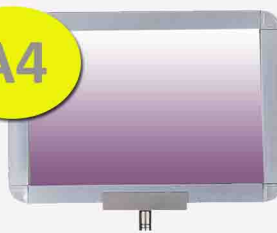

RS A4 H
 29,5x35x1,5 cm
 0,65 kg / 1 pcs

A3




RS A3 V
 50x35x1,5 cm
 1,10 kg / 1 pcs



A4


RS A4 GV
 39x25,5x1,5 cm
 1,10 kg / 1 pcs

A4

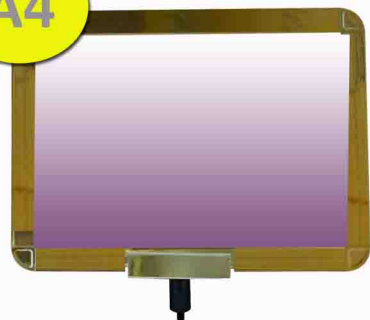

RS A4 GH
 29,5x35x1,5 cm
 1,10 kg / 1 pcs


Poteaux de guidage PVC - PVC control post - Postes de guiado PVC
 Führungsposten PVC - Pali di guida PVC - Posten van de oriëntatieprijzen PVC

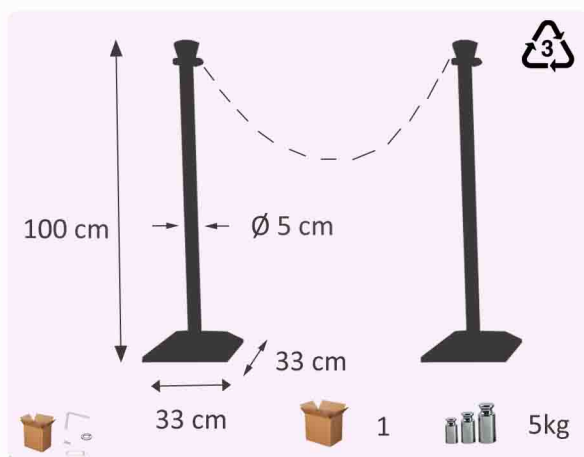

Options



 
RS A4 PN



25 m x Ø 8 mm CPN 801 SB
 2 m x Ø 8 mm CPN 820 SB



 25 m x Ø 8 mm CPB 801 SB
 2 m x Ø 8 mm CPB 820 NP



● EPN 804 SB ● MRN 804 SB
 ○ EPB 804 SB ○ MRB 804 SB



● APF 801 NSB
 ○ APF 801 BSB



● APO 801 NSB
 ○ APO 801 BSB



2m
 Ø2,5cm
 CR 2 G

Poteaux d'information - Information posts - Informationsposten
 Postes de Información - Posti di informazioni - Informatie posten



LED Technology
A4
LED
 136 cm
NEW
alu
 1
 11kg
SW P1 BK LED **SW P1 RO LED** **SW P1 CH LED**

A4
 135 cm
 Ø5 cm
 1
 6kg
 33x33 cm
PPC A4 CH **PPC A4 G** **PPC A4 N** **PPC A4 B** **PPC A4 RB**

Poteaux d'information - Information posts - Informationsposten
 Postes de Información - Posti di informazioni - Informatie posten



A4

135 cm

5 cm

10kg

1

SW P1 CHV

A4

125 cm

5 cm

10kg

1

SW P1 CHH



A4

135 cm

5 cm

10kg

1

SW P1 LAV

A4

125 cm

5 cm

10kg

1

SW P1 LAH

Poteaux d'information - Information posts - Informationsposten
 Postes de Información - Posti di informazioni - Informatie posten



12kg
 1

145 cm
 Ø 8 cm
 Ø 36 cm


SW P3 BK **SW P3 CH** **SW P3 RO**

11kg
 1

120 cm
 Ø 5 cm
 Ø 33 cm

SW P 14 BK **SW P 14 CH** **SW P 14 RO**

Poteaux d'information - Information posts - Informationsposten
 Postes de Información - Posti di informazioni - Informatie posten

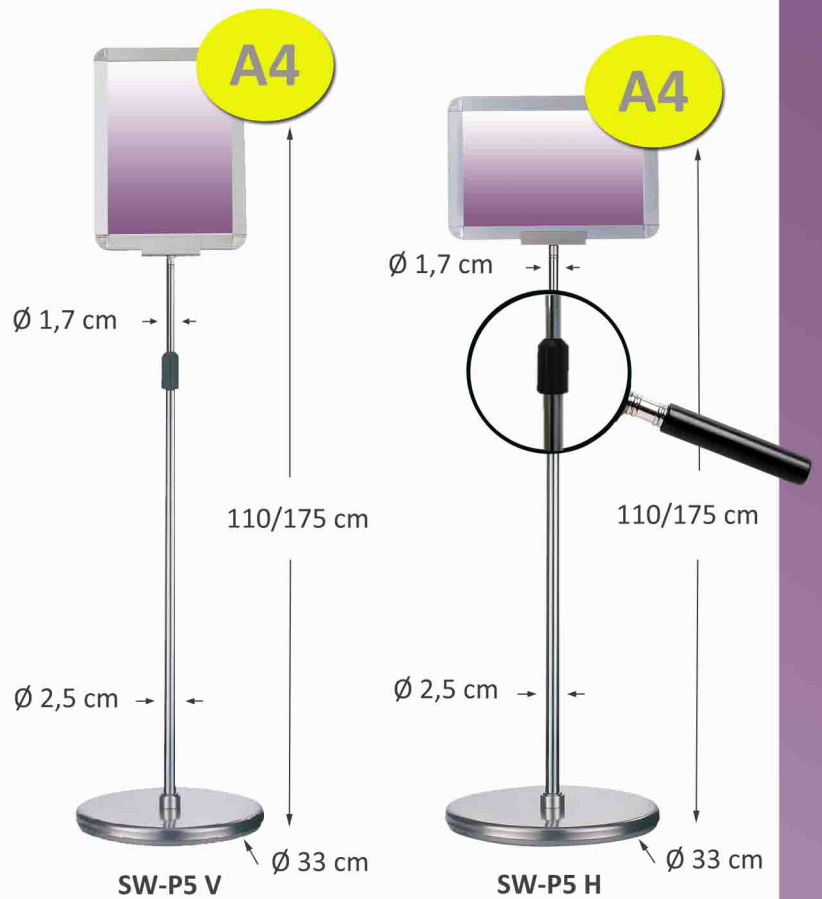

Extensible


 Stretchable


 Extensible

 Elastisch

 Estensibile

 Extensibel

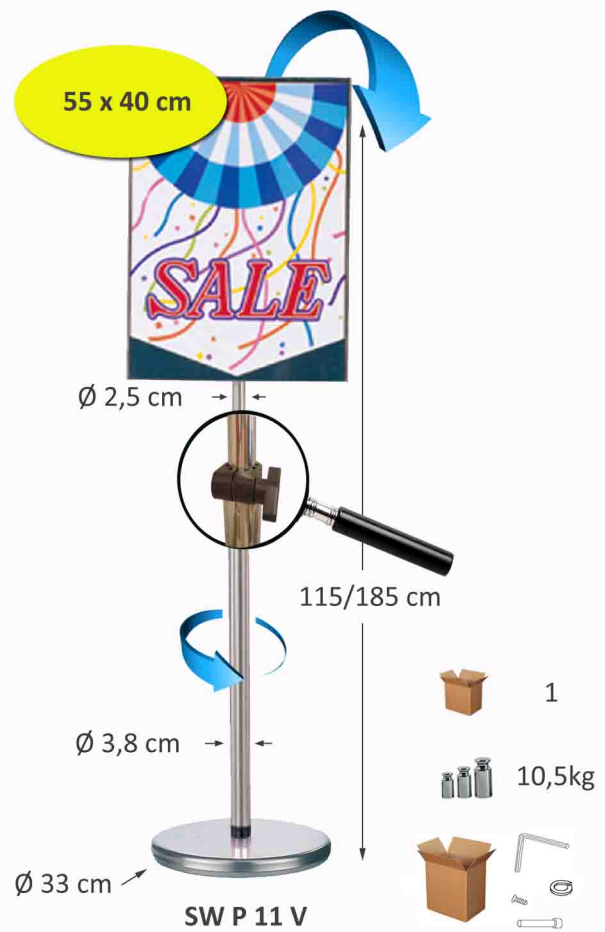

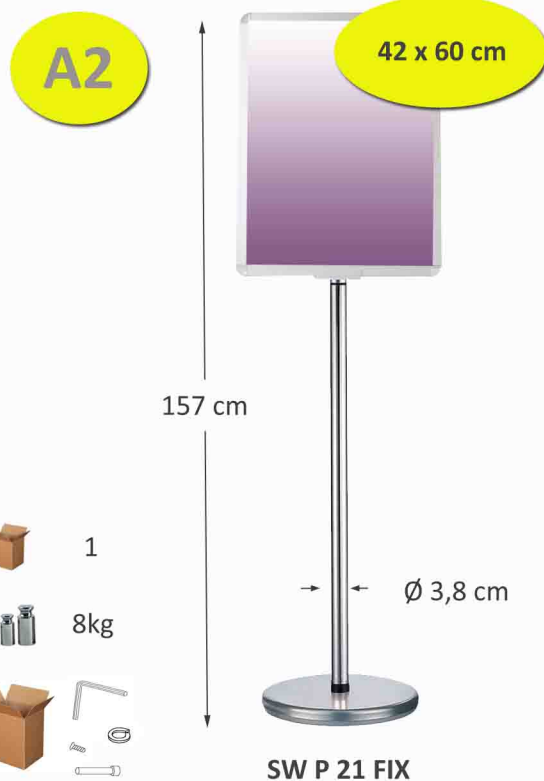


-
- Extensible
 - Stretchable
 - Extensible
 - Elastisch
 - Estensibile
 - Extensibel


- Fonctionne avec batterie
- Works with battery
- Funciona con batería
- Funktioniere mit batterie
- Funziona con batteria
- Werken met Batterijwagens





Urnes - Ballot boxes - Urnas - Urnen
Urne - Urnas - Urnen

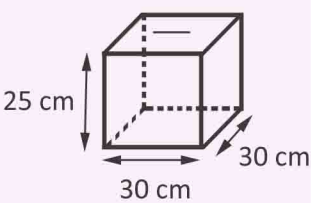


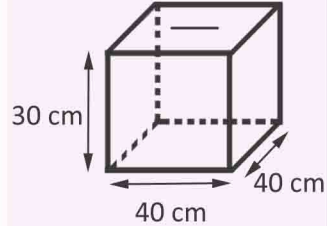
SERIE 300 





25 cm
30 cm
30 cm

 1,3kg  1

SERIE 400 



30 cm
40 cm
40 cm

 1,5kg  1

500



URN 300




x 2

11,5 x 1,5 cm




1000





URN 400

URN 250

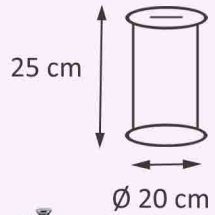400



25 cm
Ø 20 cm

 1,6kg  1





11,5 x 1,5 cm





URN 750

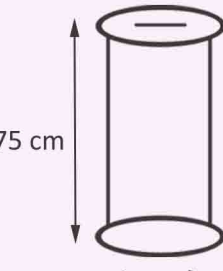1000




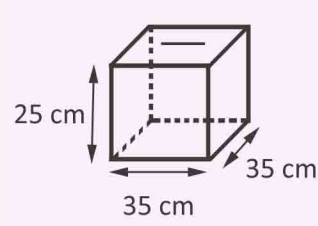
75 cm
Ø 20 cm

 3,1kg  1








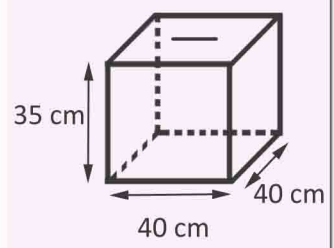
SERIE 600 





25 cm
35 cm
35 cm


 2,2kg  1




SERIE 1200 



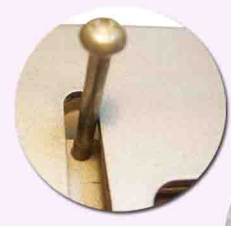


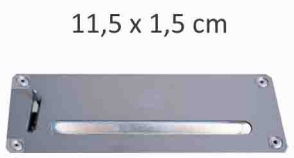
35 cm
40 cm
40 cm

 3,5kg 11,5 cm  1



-  2 serrures différentes
-  2 different locks
-  2 cerraduras diferentes


-  2 verschiedene Schlösser
-  2 serrature diverse
-  2 verschillende sluisen



URN 600



URN 1200

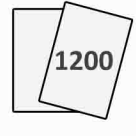

URNOF 600



URNOF 1200



Collecteurs - Collectors - Colectores - Sammelkanäle
 Collettori - Coletores - Verzamelriolen



BAT 750 3,1kg 1



BAT 250 1,6kg 1



BCC 750 3,1kg 1



BCC 250 1,6kg 1



BAP 500

2,9kg 1



-  Mural
-  Wall
-  Mural
-  Mauerartig
-  Murale
-  Muur

Divers - Miscellaneous - Verschieden
 Varios - Vari - Diversen

A1
 59,4 x 84,1 cm

CVH 01

1
 3,5 kg

PPA 433

0,5 kg

30

ESC 200

POR150N *

1
 8 kg

1
 9 kg

* Sur commande / Special order



VISO - 3/5 rue des Gardes - ZA des Godets
91370 Verrières-le-Buisson - FRANCE
Tél : 00 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax : 00 33 (0)1 69 53 46 80
contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com
www.viso-cpn.com

