


Ø 2 mm-Einbaubuchsen


Ø 2 mm Panel-mount Sockets

Douilles Ø 2 mm à visser

HLB2-G

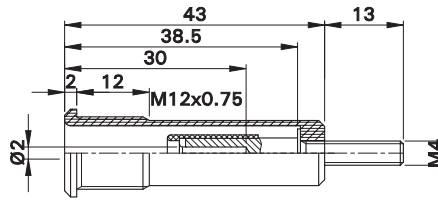

BI-HLB2-G

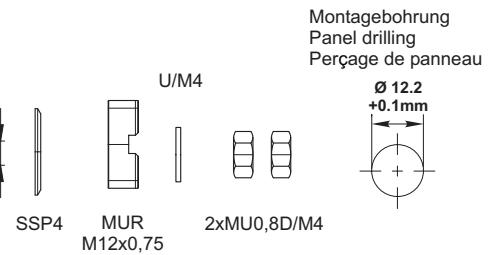

Isolierte, starre Ø 2 mm-Buchse für hohe Sekundärspannungen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker vom Typ SLS218-H. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Die Buchse ist aus Sicherheitsgründen nicht kompatibel mit allen anderen Ø 2 mm-Steckern aus unserem Programm. Anschluss: Gewindebolzen M4.**

Insulated Ø 2 mm rigid socket for high secondary voltages, accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs of type SLS218-H. Machined brass. The socket is screwed into predrilled panels of plastic, metal etc. **For safety reasons the socket is not compatible with any other Ø 2 mm sockets in our range.** Connection: Threaded bolt M4.

Douille rigide Ø 2 mm isolée, pour tensions secondaires élevées. Adaptée aux fiches élastiques Ø 2 mm du type SLS218-H. Laiton décollété. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques... **La douille est, pour des considérations de sécurité, incompatible avec les autres fiches Ø 2 mm de notre programme.** Raccord : Embout fileté M4.

Typ Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Buchse / Montagematerial Component parts: Socket / Assembly material Pièces détachées : Douille / Matériel de fixation	*Farben *Colours *Couleurs
-------------	-------------------------------------	--	---	----------------------------------

HLB2-G	23.0230-*	1500 V (Sekundärspannung) / max. 15 A 1500 V (Secondary voltage) / max. 15 A 1500 V (Tension secondaire) / max. 15 A	BI-HLB2-G, 23.7333- 1x MUR/M12x0,75, 2xMU0,8D/M4 (→ page 193), 1x U/M4, 1x SSP4 (→ page 194)	Au	21 22 23
---------------	------------------	--	--	----	----------

Zubehör	Accessories	Accessoires
Rohrschlüssel: SS425 (→ Seite 196)	Tube spanner: SS425 (→ page 196)	Clé spéciale : SS425 (→ page 196)



Ø 2 mm-Polklemmen

Ø 2 mm Binding Posts

Bornes polaires Ø 2 mm

PK2-T

1:1

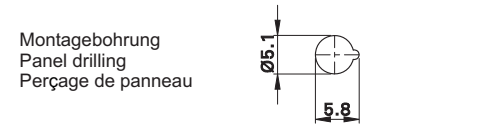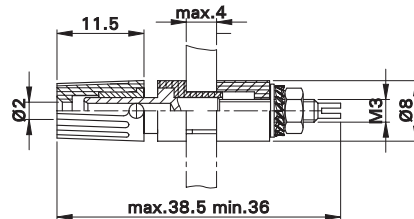

Isolierte Polklemme mit starrer Ø 2 mm-Buchse und unverlierbarem Isolierkopf, versehen mit Ø 2 mm-Querbohrung für die Schnellklemmung von Drähten. Messingdrehteil. Einbau mit Verdrehschutz in Frontplatten bis max. 4 mm Stärke. **Anschluss: Gewindebolzen M3.**

Insulated binding post with Ø 2 mm rigid socket and insulated head undetachable. With Ø 2 mm cross hole for quick wire connection. Machined brass. For mounting, with anti-rotation lug, in front panels up to 4 mm thick. **Connection: Threaded bolt M3.**

Borne polaire isolée, avec douille Ø 2 mm rigide et tête imperdable. Avec perçage radial Ø 2 mm pour le serrage rapide de fils. Laiton décollété. Montage avec blocage en rotation sur des panneaux d'épaisseur max. 4 mm. **Raccords : embout fileté M3.**

Typ Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
-------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

PK2-T	23.0290-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 15 A	Ni	21 22
--------------	------------------	--	----	-------

