

Blistergurt Verpackung

Tape and reel packaging


Blistergurt: 1010067  
 125 Stk/m  
 Gurtlänge: ca. 25m  
 Spulen Durchmesser: 330mm  
 3000 Teile pro Gurt  
 Abdeckband: 1010069  
 Vorlauf: 0,5 m  
 Nachlauf: ca. 0,5 m

Tape and reel: 1010067  
 125 pcs/m  
 tapelenght: approx. 25m  
 reeldiameter: 330mm  
 3000 parts per reel  
 Covertape: 1010069  
 forward run: 0,5 m  
 after run: approx. 0,5m

M/s 1:1



M/s 5:1

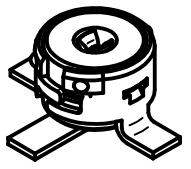

Es können nur komplette Verpackungsgrößen geliefert werden!  
 Only complete packing sizes can be supplied!

Layout laut Spezifikation.  
 Layout according data sheet.

		Beschichtung / Plating		
		Material	1645.99.2610.001 ( Standard)	1645.99.2610.007 ( only MOQ > 50k)*
1	Housing Gehaeuse	CuSn6	Ni + Au	Ni + Sel. Sn
2	Isolierung Insulator	PTFE	---	
3	Innenbuchse Contact spring	CuSn6	NiP +Au	

		IMS CONNECTOR SYSTEMS		general tolerance ISO 2768 mH angle: ± 5°		scale: 25:1	
EC_010_09	h	Layout text	23.01.09	Pölz	date	name	SMM - Buchse
EC_021_08	g	Blistergurtverp. hinzu	16.12.08	Pölz	generate	Berger	
111/01	f	Toleranzerweiterung	12.02.01	Berger	checked		
448/96	e	Masse 2,13 u.1,15 hinzu	10.10.96	Berger	Norm		SMM - Jack
369/96	d	Sicken zu Rillen verbund	23.09.96	Berger			1645.99.2610.00'
234/96	c	Zchg.-Nr. berichtigt	04.06.96	Berger			
210/96	b	Innenbuchse geändert	23.05.96	Berger			
040/96	a	4-te Sicke hinzu	02.02.96	Berger			
nr.	rev.	alteration	date	name			Rev. h

