



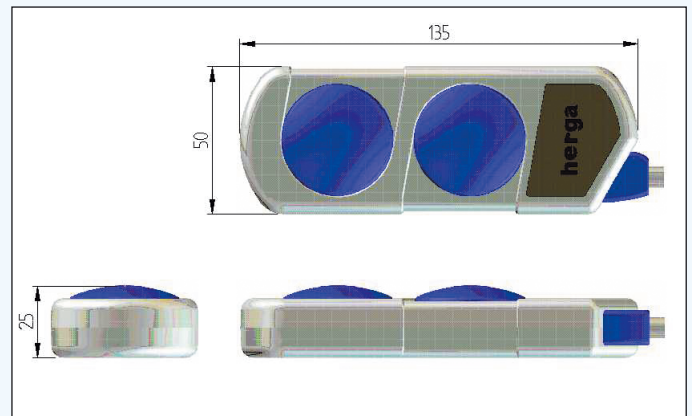


- ❖ Balgbetätigung erweitert die Auswahl elektrischer Schaltung in feuchter Umgebung
- ❖ Ergonomisch geformt für einfache Handhabung
- ❖ Geringes Gewicht
- ❖ Großer Soft-Balg
- ❖ Leichte Betätigung
- ❖ Abwaschbar




Etikettenauswahl

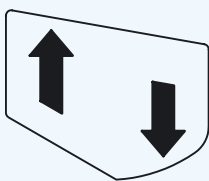


Pfeile

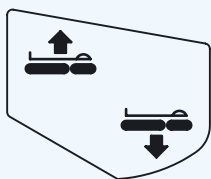

Bett auf/ab

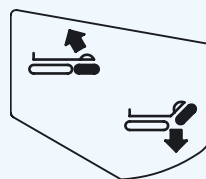

Kopf auf/ab

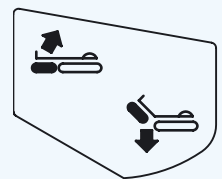

Füße auf/ab

Die Hergair-Handsteuerung erweitert den Einsatz in Niedrigenergieschaltungen und ist geeignet zum Einsatz in feuchter und gefährlicher Umgebung.

Sie ist ergonomisch geformt und ermöglicht so einfache Handhabung. Durch die weichen Softbälge ist ein leichter Druck ausreichend, um die Steuerung auszulösen.

Bei erweiterten elektrischen Anwendungen vom Patienten aus ist diese Handsteuerung speziell für medizinische Anwendungen konzipiert und ist als Ausstattung von verstellbaren Patientenbetten und Badeliften bestens geeignet.

Da die Handsteuerung komplett aus Plastik besteht ist sie robust, komfortabel in der Handhabung und leicht im Gewicht. Die Materialien und die Konstruktion sind ausgelegt für antonale und internationale Standards.

Steckverbinder sind für alle Ausführungen erhältlich. Für zubehör siehe Katalog Luftschalter, Seite LS 23, Modell 6418 und 6419 oder fragen Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Additional fixture options, ie. internal magnets can be fitted upon request (non-medical applications).



1. Modell

- 2. Einfassung - Farbe**
- A Grau
 - B Schwarz

- 3. Gehäuse**
- A Mit eingepreßtem Herga-Logo
 - B Mit eingedrucktem Herga-Logo
 - C Mit gedrucktem Betätigungslabel (siehe Punkt 4)
 - D Mit neutralem Druckknopf
 - E Ohne Label

- 4. Etiketten**
- A Bettenmotiv - Kopf auf/ab
 - B Bettenmotiv - Bett auf/ab
 - C Bettenmotiv - Füße auf/ab
 - D Pfeile auf/ab
 - Z Ohne Label
- Bem.:** Etiketten können kundenspezifisch bedruckt werden

- 5. Balg - Farbe**
- A Grau
 - B Blau
 - C Schwarz
 - D Weiß
 - E Rot
 - F Grün

- 6. Balg - Auswahl**
- A Einfacher Balg
 - B Bälge mit eingepprägten Pfeilen

- 7. Schlauch - Type**
- A Grauer PU-Doppelschlauch, 1,5mm Luftanschluß
 - B Grauer PU-Spiralschlauch (bitte Option 8F wählen)

- 8. Schlauch - Länge**
- A 2 Meter
 - B 3 Meter
 - F Spiralschlauch - ungedehnt 0,9m, gedehnt 2,4m
 - Z Ohne Schlauch
- Bem.:** Andere Schlauchlängen auf Anfrage erhältlich

- 9. Zubehör**
- A Plastikhaken grau (zur Befestigung an Betten etc.)
 - B Ansaughaken
 - Z Ohne