


Delfinklemme XDK-1033

Aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.



Dolphin Clip XDK-1033

Made of brass with all-round insulation. Toothed jaws for wide grip with surface for fine wire. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

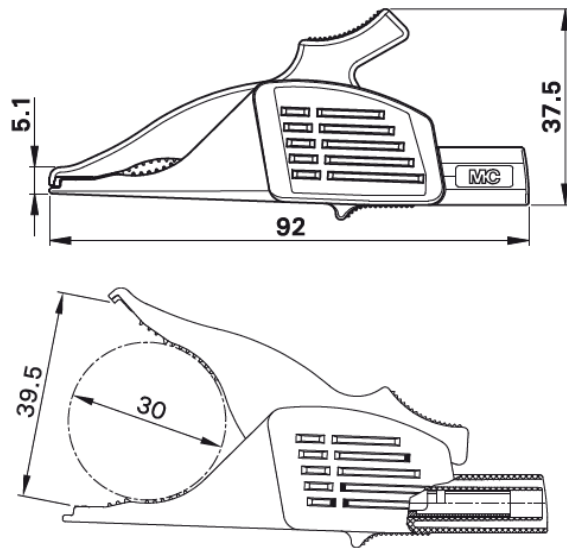

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	*Farben *Colors
XDK-1033	66.9575-*	1000 V, CAT III / 32 A	21 22


Abgreifer SKPS-4

Mit Federdrahtklammer aus Edelstahl in flexiblen Schaft für das Umfassen von Stiften und Drähten an schwer zugänglichen Stellen. Besonders geeignet für Spannungsabgriffe. Die Silikon-Isolierung des Schaftes gewährleistet gute Hitzebeständigkeit und Flexibilität auch bei extremer Kälte. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.



Test Clip SKPS-4

With flexible shaft and spring wire grabber (stainless steel) for a good contact to pins and wires in inaccessible places. Especially suitable for measuring voltages. The shaft is silicone insulated and guarantees good heat resistance and flexibility even at low temperatures. Ø 4 mm rigid socket in handle accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

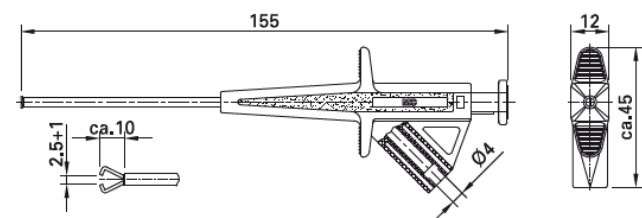

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	*Farben ¹⁾ *Colors ¹⁾
SKPS-4	24.0224-*	1000 V, CAT III / 4 A	21 22


Prüfspitze SPP4-L

Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM. Zweiseitig abgeflachter Griffschutzkragen. Starre Ø 4 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Lieferung mit Schutzkappe.



Test Probe SPP4-L

Ø 4 mm, with spring-loaded MULTILAM. Handle guard chamfered on both sides. Ø 4 mm rigid socket in handle accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Supplied with protective cap.

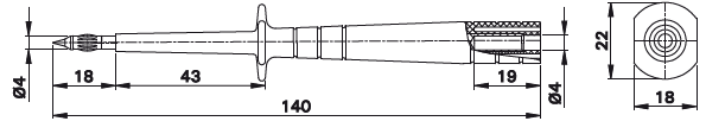


Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current		*Farben *Colors
SPP4-L	24.0232-*	1000 V, CAT II / 32 A	CE	21 22

Messleitung SLK4...-L...


Hoch flexibel, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

SLK...-L...

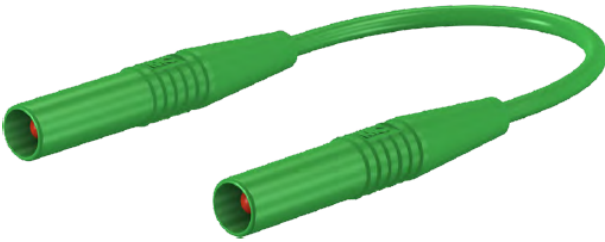

Test Lead SLK4...-L...

Highly flexible, with in-line Ø 4 mm MULTILAM plug with rigid insulating sleeve on both ends.

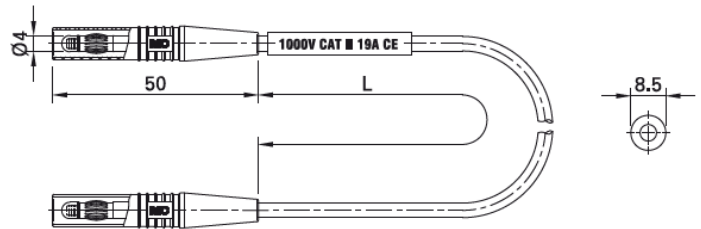

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung Lead		Längen L [cm] Lead lengths L [cm]	*Farben *Colors
SLK425-L	28.0103-□*	1000 V, CAT II / 32 A	PVC 2,5 mm ²	Au CE	100	21 22