



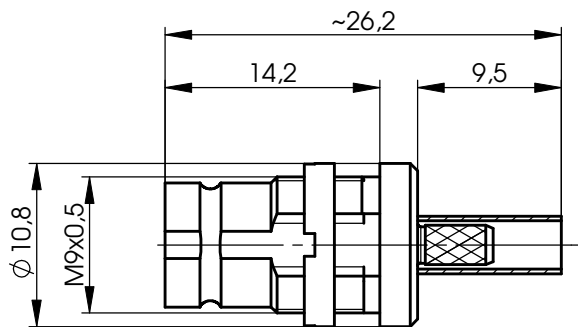

panel piercing / Montagebohrung

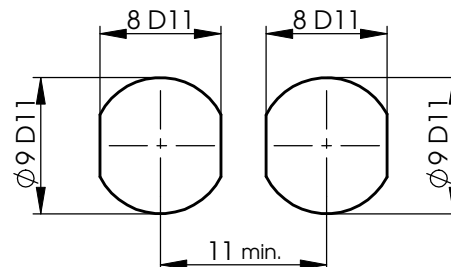

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code

centre conductor

outer conductor

mating life

panel piercing

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Innenleiter

Außenleiter

Steckzyklen

Montagebohrung

cable group / Kabelgruppe G4: RG-179B/U
0.3LS/1.7S; 1520A-, 1521A-, 1522A-, 179DT Belden
RG-187A/U

IEC 60169-13

C4625

Crimp

Crimp

>1000

Z32

Components

centre contact

outer contact

other metal parts

crimp ferrule

insulator

Bauteile

Innenkontakt

Außenkontakt

sonstige Metallteile

Crimprohr

Isolierung

Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)

CuZn39Pb3

CuZn39Pb3

Cu

Ⓐ PE

Finish / Oberfläche

NiP-Au Ⓑ

NiP-Au Ⓑ

CuSnZn3

CuSnZn3

Electrical characteristics

impedance

frequency

return loss

working voltage

voltage proof

insulation resistance

contact resistance

centre contact

outer contact

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

Frequenz

Rückflussdämpfung

Betriebsspannung

Prüfspannung

Isolationswiderstand

Durchgangswiderstand

Innenkontakt

Außenkontakt

75 Ω

0-3 GHz

typ.: 0,5 GHz -40 dB; 1,0 GHz -37 dB;
2,0 GHz -31 dB; 3,0 GHz -26 dB Ⓑ

≤ 500 V_{eff} / 50 Hz

Ⓒ 750 V_{eff} / 50 Hz

≥ 16 GΩ

≤ 4 mΩ

≤ 2 mΩ

Environmental

operating temp.

RoHS compliant

Umgebung

 
Betriebstemperatur

RoHS konform

-40°C / +80°C

2002/95/EC

Ⓑ

c b a	20450 19515 19425	02.12.08 03.01.08 28.11.07	GB GB GB	2007	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	17.07.	GB				
				gepr./ appr.	25.07.07	BJ	5.45		Oberfläche/ finish	
				Norm/ stand.						
		Maßstab/ scale	Benennung/ title						 Telegärtner	
		2:1	1.6/5.6 Bulkhead Jack							
			1.6/5.6 Kabeleinbaubuchse							
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.					 Maßße/ dimensions: mm
				K	J01073A2000					
Änd./ rev. Index		Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces					Original : DIN A4
										Blatt/ sheet 1 von/ of 1



Maße/ dimensions: mm