

Fascette stringitubo HI-GRIP STAINLESS (W4)


HI-GRIP STAINLESS hose clips

HGS

580JC

In acciaio inossidabile AISI 304 (A2)

Stainless steel AISI 304 (A2)

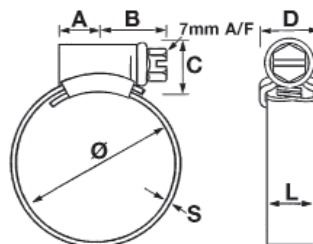

Misura	Ø mm	Ø pollici	A	B	C	D	L	S	CS	Tipo	Codice		
Size	min-max	min-max	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nm	Model	Code	pz	pz
12.0	9.5 - 12	3/8 - 1/2	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGS012RP	4490900	100	10x10
16.0	11 - 16	1/2 - 5/8	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGS016RP	4491000	100	10x10
20.0	13 - 20	1/2 - 3/4	7.0	14.0	10.0	12.0	9.0	0.7	3.0	HGS020RP	4491100	100	10x10
22.0	14 - 22	5/8 - 7/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS022RP	4491200	100	10x10
25.0	17 - 25	3/4 - 1	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS025RP	4491900	100	10x10
30.0	22 - 30	7/8 - 1 1/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS030RP	4492100	100	10x10
35.0	25 - 35	1 - 1 3/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS035RP	4492200	100	10x10
40.0	30 - 40	1 1/8 - 1 5/8	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS040RP	4492300	100	10x10
45.0	35 - 45	1 3/8 - 1 3/4	8.0	15.0	12.0	15.0	13.0	0.9	5.0	HGS045RP	4492400	100	10x10
50.0	35 - 50	1 3/8 - 2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS050RP	4492500	100	10x10
55.0	40 - 55	1 5/8 - 2 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS055RP	4492600	100	10x10
60.0	45 - 60	1 3/4 - 2 3/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS060RP	4492700	100	10x10
70.0	50 - 70	2 - 2 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS070RP	4492800	100	10x10
80.0	60 - 80	2 3/8 - 3 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS080BG	4492900	10	10x1
90.0	70 - 90	2 3/4 - 3 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS090BG	4493000	10	10x1
100.0	80 - 100	3 1/8 - 4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS100BG	4493100	10	10x1
120.0	90 - 120	3 1/2 - 4 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS120BG	4493200	10	10x1
140.0	110 - 140	4 3/8 - 5 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS140BG	4493400	10	10x1
160.0	130 - 160	5 1/8 - 6 1/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS160BG	4493500	10	10x1
180.0	150 - 180	5 7/8 - 7 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS180BP	4493600	75	75x1
200.0	170 - 200	6 5/8 - 7 7/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS200BP	4493900	75	75x1
220.0	190 - 220	7 1/2 - 8 5/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS220BP	4494000	75	75x1
240.0	210 - 240	8 1/4 - 9 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS240BP	4494100	75	75x1
260.0	230 - 260	9 - 10 1/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS260BP	4497300	75	75x1
280.0	250 - 280	9 7/8 - 11	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS280BP	4494200	50	50x1
300.0	270 - 300	10 5/8 - 11 3/4	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS300BP	4497700	50	50x1
320.0	290 - 320	11 3/8 - 12 1/2	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS320BP	4500000	50	50x1
340.0	310 - 340	12 1/4 - 13 3/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS340BP	4500100	50	50x1
360.0	330 - 360	13 - 14 1/8	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS360BP	4500200	50	50x1
380.0	350 - 380	13 3/4 - 15	13.0	20.0	12.0	16.0	13.0	0.9	6.0	HGS380BP	4500300	50	50x1

CS: Coppia di serraggio | Tightening torque

RP: Scatolina da 10 pz | Box of 10 pcs

BG: Sacchetto da 10 pz | Bag of 10 pcs

BP: Scatola | Box

Fino a misura 160 in confezioni da 10 pz.

Up to 160 mm packaged in boxes of 10 pcs.



Per applicazioni generali. Norme BS 5315.

Torretta e vite in acciaio zincato lucido.

Vite esagonale 7 mm con intaglio.

Bordi arrotondati a protezione del tubo di gomma.
Banda rigorosamente fresata.

For general applications. Standards BS 5315.

Zinc plated steel screw.

7 mm hex screw with cut screwdriver slot.

Rounded edges to protect the rubber hose.

Pressed band.