


Ø 4 mm-Stecker-Adapter

Ø 4 mm Plug Adapters

Adaptateurs à enficher Ø 4 mm

A4/4-Z

⚠ RZ 002

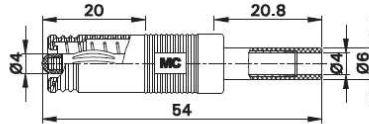

Ø 4 mm-Stecker aus Messing mit federnder Kontaktflamme und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Ø 4 mm plug, made of brass, with spring-loaded Multilam and retractable sleeve to prevent accidental contact. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

Fiche à lamelles Ø 4 mm, en laiton, protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable. Avec douille rigide Ø 4 mm dans le corps isolant pour la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Farbe Colour Couleur
---------------------	-------------------------------------	--	----------------------------

A4/4-Z

24.0116-22

30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 25 A

Ni

22