
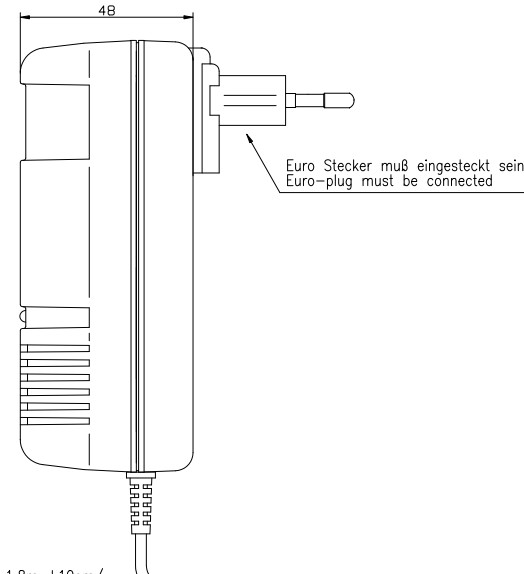
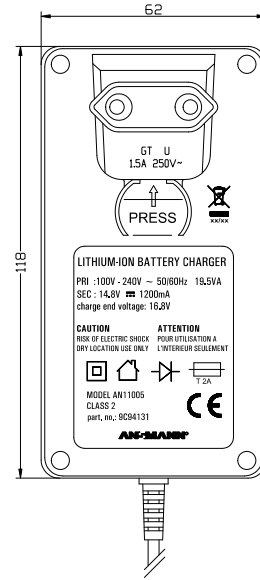
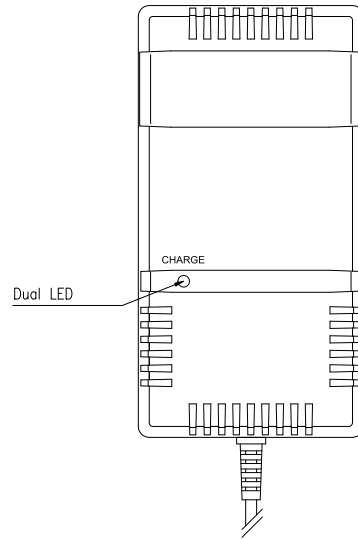
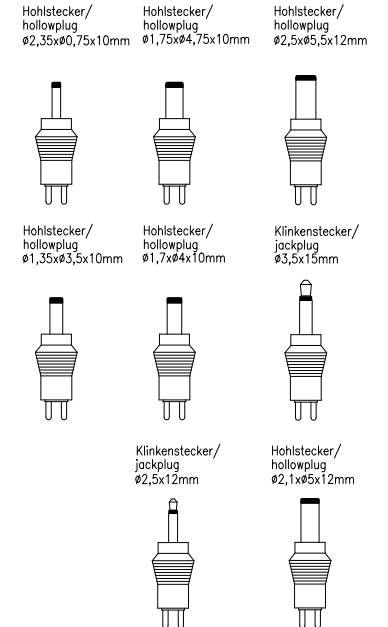


Rundleitung schwarz geschirmt Länge 1,8m ±10cm/
round cable black with shield length 1.8m ±10cm

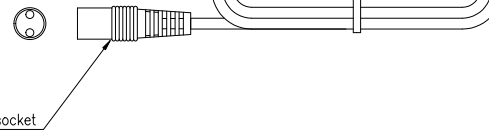

Technische Daten/
technical data
Chemie/
chemistry
Zellenzahl/
no. of cells
ladbare Kapazität/
loadable capacity
Eingangsspannung/
input voltage
Eingangs-Schutz/
primary electrical protection
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand-by power consumption
Nenn-Leistungsaufnahme/
nominal power consumption
Ausgangsspannung im Leerlauf/
no load output voltage
Nennausgangsspannung/
nominal output voltage
Ladestrom/
charge current
Ladeschlußspannung/
charge end voltage
Ladeschlußstrom/
final charge current
Nachladeschwelle/
recharge start voltage
Unterspannungsschwelle/
low voltage level
Ausgangs-Schutz/
secondary electrical protection
Akku-Vollerkennung/
battery full detection
Sicherheitstimer/
safety timer
Spannungsfestigkeit/
electric strength
Schutzklasse/
protection class
Betriebstemperatur/
operating temperature
Lagertemperatur/
storage temperature

: Steckerladegerät/
plug-in charger
: Li-Ion
: 4 Zellen/ cells
: min. 1200mAh
max. XXXXmAh
: 100-240VAC ±10% / 50/60Hz
switch-mode
: Glassicherung T2A/
glas fuse T2A
: ca./ approx. 1.5W
: ca./ approx. 23W
: max. 17VDC - pulsed
: 14.8VDC (4 Zellen/ cells)
: 1200mA ±10% - continuous
: 16.8VDC ±1%
: 130mA...170mA
: 16VDC -5%
: 12VDC ±10% (pulsed pre charging)
: gegen Kurzschluß/
against short circuit
: CCCV
: ---
: 4 kV Eingang/Ausgang
primary/secondary
: II
: 0°C...+25°C
: -25°C...+70°C

Nettogewicht/
gross weight
Gehäuse/
case material
Schutzart/
case protection
Typenschild Vorderseite/
rating plate front
Typenschild Rückseite/
rating plate back
Anleitungen/
instructions
Approbationen/
approvals
Normen/
standards
Anzeigen/
indicators
kein Akku/
no Battery
niedrige Batteriespannung/
Battery low voltage
Laden/
charge
Batterie voll/
Battery full
Kurzschluss/
short circuit

: xxxg
: Steckergehäuse, schwarz/ AH410GT
plug-in housing, black
: ABS plastic
: IP 20
: ---
: schwarzer Aufkleber mit weißer Bedruckung/
black label with white printing
: Bedienungsanleitung Deutsch/Englisch/
user manual German/English
: CE
: EN60335-1, EN60335-2-29
: Dual LED
: LED aus
LED off
: LED blinkt rot 1 Hz/
LED flashing red 1 Hz
: LED leuchtet rot/
LED lights red
: LED leuchtet grün
LED lights green
: LED aus
LED off

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN11005			Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
					Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX	
			2012	Datum/Date Name	Zeichnungsname/Drawing name	
			Revised/ Drawn by	03.05. JE	Steckerladegerät/ plug-in charger	
					Li. Ion. 4 cells/1200mA	
					Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	Blatt/ Sheet
					9C94131-01	1
VO	---	XX.XX.XX	JE			
Version	Änderung/Change	Datum/Date Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX	Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through