


**K-41**

Starre Ø 4 mm-Buchse für die Selbstmontage von Messleitungen.  
**Lötanschluss.**

**K-41**

Ø 4 mm rigid socket for self-assembly of test leads. **Solder connection.**

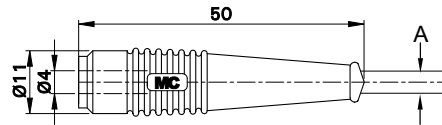

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung (A) Cable (A)	*Farben *Colours
K-41	64.9201-*	30 VAC ~ 60 VDC / max. 32 A	max. Ø 3,9 mm max. 2,5 mm <sup>2</sup>	Ni <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-right: 2px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black; margin-right: 2px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: blue; border: 1px solid black; margin-right: 2px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black; margin-right: 2px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black; margin-right: 2px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: purple; border: 1px solid black; margin-right: 2px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: brown; border: 1px solid black; margin-right: 2px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: white; border: 1px solid black; margin-right: 2px;"></span>

**Ø 4 mm-Klemmstecker**



**Ø 4 mm Clip-on Plugs**

**KLS4**

Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für das direkte Anklemmen abisolierter Litzen. **Klemmanschluss.**

**KLS4**

Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam for clamp-connecting stranded wires. **Clamp connection.**

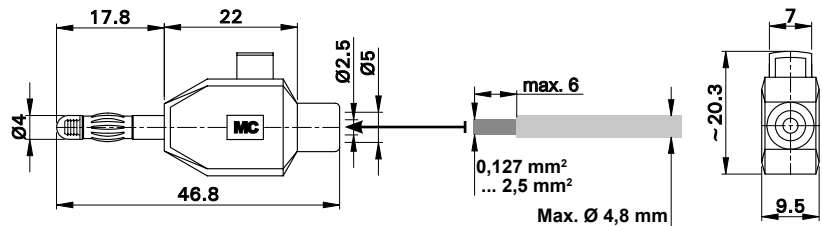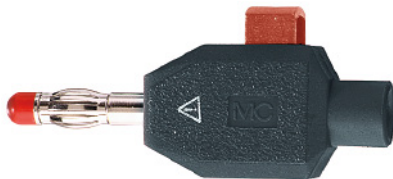

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	*Farben *Colours
KLS4	22.3006-*	30 VAC ~ 60 VDC / max. 10 A	Ni <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black; margin-right: 2px;"></span> <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: red; border: 1px solid black;"></span>

Beilegezettel **RZ023**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)

RZ Sheet **RZ023**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)