



Die laminierten Brother P-touch Etiketten wurden unter verschiedenen, teilweise extremen Bedingungen getestet, die beweisen, dass unsere Bänder enormen Anforderungen gerecht werden.



Laminiert

Laminiert – Aufgrund unserer einzigartigen Schriftbandtechnologie schützt eine Schicht aus dünnem Polyethylene-Laminat Ihre Beschriftung.



Temperaturbeständig

Temperaturbeständig – P-touch Etiketten halten extremen Temperaturen von -80°C bis 150°C stand.



Stark haftend

Stark haftend – Aufgrund Ihrer starken Klebkraft, können Brother TZ-Bänder auf unterschiedlichsten Untergründen angebracht werden.



Abriebfest

Abriebfest – In dem Abriebfestigkeitstest wurden Brother P-touch Schriftbänder mit einer beschwerten (1 kg), sandbeschichteten Abriebvorrichtung getestet. Die Schrift war völlig unversehrt – lediglich die Beschichtung war leicht zerkratzt.



Resistent gegen die meisten Chemikalien

Resistent gegen die meisten Chemikalien – Die Schriftbänder wurden für zwei Stunden in verschiedene Chemikalien getaucht. Es traten keine Veränderungen in Struktur oder Aussehen der Bänder auf.



Wasserfest

Wasserfest – Nach dem Eintauchen von P-touch Bändern für eine längere Zeit in Wasser konnten keine Veränderung in Bezug auf Klebkraft oder Struktur der Bänder festgestellt werden.



Lichtbeständig

Lichtbeständig – Nach einem Jahr in einer simulierten sonnigen Umgebung waren Veränderungen der P-touch Etiketten mit bloßem Auge kaum sichtbar.



Rückenschlitz für leichtes Ablösen

Einfach Ablösbar – Dank der geschlitzten Trägerfolie kann das Band leicht von der Trägerfolie getrennt werden.

Technische Spezifikationen

Hardware

Maße	179,5 mm (B) x 247,9 mm (T) x 71,8 mm (H)
Gewicht	850g
Farbe	Silber & Schwarz
Tastatur	QWERTZ
Anzahl der Tasten	67
Schnittvorrichtung	Automatisch
Energiezufuhr	8 AA Alkaline-Batterien oder Netzadapter (Modell H)
LC-Display	3 Zeilen à 16 Zeichen, hintergrundbeleuchtet
Lieferumfang	Benutzerhandbuch, Software-Installationsanleitung (Windows/Mac) CD-Rom: Druckertreiber und P-touch Editor 4.2 (Win) & 3.2.9 (Mac), P-touch Quick Editor 2.0 (Win) & 1.2.9 (Mac) TZ Schriftbandkassette (24mm x 8m, schwarz auf weiß) Netzadapter (Modell H) USB Kabel Aufbewahrungskoffer
Schriftband-Typ	TZ-Schriftband
Bandbreite	3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
Druckauflösung	180 dpi
Druckgeschwindigkeit	10mm / Sekunde

Software

Integrierte Schriften	8 (Helsinki, Brussels, US, Florida, Belgium, San Diego, Los Angeles, Calgary)
Zeichen	329
Symbole	120
Max. Druckhöhe	18.1mm
Zeichengröße in Punkt	8 verschiedene Größen (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 und 48)
Etikettenlänge	30mm - 300mm
Mehrzeiliger Ausdruck	7 Zeilen
Multi - Block	ja
Tabulator	ja
Arbeitsspeicher	280 Zeichen
Speicher	2800 Zeichen (99 Gruppen)
Schriftstile	Aus, Fett, Umriss, Schatten 1, Schatten 2, Kursiv, Kusiv + Fett, Kursiv + Umriss, Kursiv + Schatten 1, Kursiv + Schatten 2, Vertikal
Rahmen und Hintergrundmuster	17 Rahmen, 3 Hintergrundmuster
Barcode	CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, I-2/5(ITF), CODABAR
Mehrfachdruck	1- bis 99-mal
Spiegeldruck	ja
Vertikaldruck	ja
Nummerierung	1-99
Auto Formate	24 Blocklayouts 17 Vorlagen
Sprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Holländisch, Portugiesisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch
Automatische Stromabschaltung	ja
Druckvorschau	ja

Systemvoraussetzungen (für PC-/Mac-Anschluss)

PC	Betriebssystem Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000 Professional/XP Bildschirm SVGA High-Colour oder höhere Grafikkarte Schnittstelle USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0)
Mac	Betriebssystem Mac OS® X 10.1-10.4.4, Mac OS® 9.1-9X* (*für Mac OS® 9.1-9.X, siehe http://solutions.brother.com) Display SVGA High-Colour oder höhere Grafikkarte Schnittstelle USB-Anschluss (USB 1.1 oder 2.0)

Contact:



www.brother.de
Änderungen vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller.



Professionelle Beschriftungslösung



Always at your side



Merkmale

- Nutzung mit und ohne angeschlossenen PC möglich
- Bedruckt 3,5, 6, 9, 12, 18 und 24mm breite TZ-Bänder
- Großes hintergrundbeleuchtetes LC-Display
- Zeit- und Datumsfunktion
- Bis zu 7-zeiliger Ausdruck
- 8 Schriftarten und 10 Schriftstile
- 17 Rahmen und 120 Symbole
- 9 verschiedene Barcodes
- 99 Speicherplätze für häufig benötigte Etiketten
- Energieversorgung über 8 AA-Batterien oder Netzadapter
- Lieferumfang: eine TZ-Schriftbandkassette (24mm x 8m, schwarz auf weiß), Netzadapter und Aufbewahrungskoffer

Zeit- und Datumsfunktion – Per Knopfdruck kann die aktuelle Uhrzeit und das Datum ausgedruckt werden – ideal zur Erstellung von Etiketten für Lebensmittelverpackungen oder Posteingängen.

Großes hintergrundbeleuchtetes Display – 3 Zeilen à 16 Zeichen sowie die Möglichkeit, die Hintergrundbeleuchtung ein- bzw. auszuschalten sind Merkmale eines äußerst komfortablen Displays.

Textspeicher und Formatvorlagen – Speichern Sie einfach häufig benötigte Etiketten ab oder nutzen Sie eines der vielen bereits im Gerät gespeicherten Layouts.


Barcodes – Die gängigsten Barcodes sind bereits im Gerät integriert. Weitere können problemlos über die P-touch Editor Software auf das Etikett gebracht werden.

Automatische Schnittrichtung – Erhöht die Effizienz und hält den Verschnitt beim Ausdruck größerer Volumina so gering wie möglich.

PC/Mac Anschluss – Ist das P-touch 2700 an den PC/Mac angeschlossen, können über die P-touch Editor Software auch eigene Logos oder Grafiken in das Etikett integriert werden.



Inklusive TZ-Schriftbandkassette, Netzadapter und Aufbewahrungskoffer

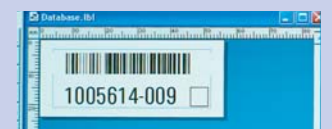

Das P-touch 2700 von Brother – komfortables Beschriften!



In einem geschäftigen Arbeitsumfeld ist es wichtig, die richtigen Geräte zur Hand zu haben. Das Brother P-touch 2700 ist ein professionelles Beschriftungsgerät, das nahezu allen Anforderungen gerecht wird und Ihnen hilft, Ordnung und Übersicht in Ihren Alltag zu bringen.


Das P-touch druckt bis zu 7 Zeilen auf ein Etikett. Eine Vielzahl integrierter Rahmen, Schriftstile und Symbole ermöglicht eine individuelle Gestaltung des Etiketts. Dank der USB-Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit, das Gerät an den PC oder Mac anzuschließen und Barcodes, Grafiken oder Logos zu importieren.

Warum sind die laminierten Brother TZ-Schriftbänder so beständig?

Anders als bei gewöhnlichen Schriftbändern, schützt eine Schicht aus dünnem Polyethylene-Laminat Ihre Beschriftung. Die patentierten Brother P-touch TZ-Bänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes, aber extrem festes und strapazierfähiges Band ergeben.

Die Schrift wird durch ein Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt und von zwei Schichten eines Polyester-Filmes (PET) eingeschlossen.

Die patentierten Schriftbänder sind dadurch wisch-, kratz- und wetterfest.

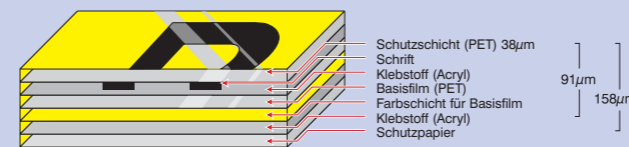

Laminierte TZ-Schriftbänder

Bandvielfalt

TZ-Schriftbänder haben eine Standard-Schriftbandlänge von 8 Metern und sind in verschiedenen Farbkombinationen und Breiten erhältlich. Die komplette Schriftbandauswahl finden Sie in unserem TZ-Schriftbandkatalog. Neben unseren Standard-Bändern bieten wir auch spezielle Lösungen an:



Extra-Stark-Klebendes Band – Diese Bänder verfügen für spezielle Einsatzbereiche über eine noch stärkere Klebekraft als die laminierten Standard-TZ-Schriftbänder.

Sicherheits- und Siegelband – Diese Schriftbänder sind fälschungssicher, da sie mit einem speziellen Klebstoff versehen wurden, der beim Abziehen der Bänder ein Schachbrettmuster hinterlässt.

Textil-Aufbügelband – Diese Textil-Etiketten können mit einem Bügeleisen auf unterschiedliche Stoffarten aufgebracht werden. Ideal zur Kennzeichnung von Uniformen, Arbeitskleidung, sowie Bett- und Tischwäsche. Textilien mit aufgebügelten Textilbändern können gewaschen und sogar chemisch gereinigt werden.

Flexi Tape – Ideal für die Beschriftung scharfer Kanten oder zylindrischer Oberflächen.

