



FONTE + POLYURETHANE COULÉ


- Bandage en polyuréthane coulé, dureté 95±3 Shore A.
- Corps en fonte nervuré, peinte.
- Pour charges très lourdes; très faible résistance au roulement; silencieuse; très élevée résistance à l'usure, aux déchirures, aux huiles et aux graisses.
- Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Moyeu avec: roulements à billes de précision, protégés; roulement à rouleaux trempés et rectifiés avec tube trempé, entretoise cimentée trempée.

HIERRO FUNDIDO + POLIURETANO COLADO


- Revestimiento en poliuretano colado, dureza 95±3 Shore A.
- Núcleo en hierro fundido, estructurado para cargas extra elevadas, pintado.
- Óptima facilidad de rodadura y silenciosidad; elevada resistencia a la abrasión, al desgarramiento, a los aceites y grasas.
- Temperatura de empleo : -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).
- Cubo con: cojinetes a bolas de precisión, protegidos; cojinete a rodillos templados y rectificadas con pista de rodadura en acero templado, casquillo en acero cementado y templado.

175	200	200	200	200	250	250	250	250	250	300	300	400	400	500	500
40	40	50	50	60	50	50	60	80	80	70	100	100	100	100	100

7025	7028	7030	7031	7033	-	7035	7037	7038	7039	7041	7044	7047	7048	7053●	7054●
154	177	177	177	161	-	225	224	214	214	273	250	350	350	432	432
20	20	20	25	30	-	25	25	30	35	35	40	40	50	40	50
47	47	47	52	62	-	52	52	62	62	72	80	90	90	90	90
17	17	17	17	16,1	-	17	16	16,1	16,1	16,4	19	23	23	23	23
44	44	54	56	60	-	56	71	90	87	70	119	120	114	120	114
50	50	60	60	60	-	60	72,5	90	90	72,5	120	120	120	120	120
60	61	61	66	64	-	66	78	92	92	102	113	132	132	114	114
650	800	1000	1000	1400	-	1200	1400	1800	1800	2200	2800	3200	3200	3700	3700

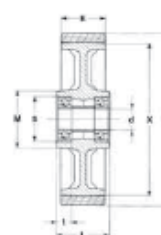


7525★	7528★	7530★	7531★	-	7534★	7535★	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	178	177	177	-	225	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20	20	25	-	20	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	60	60	60	-	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	53	53	53	-	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	800	1000	1000	-	1200	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-

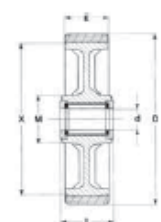

Serie

Z**ZETA + G80**

GEMELLATI - TWIN WHEELS - ZWILLINGSRÄDER - ROUES JUMELÉES - RUEDAS GEMELAS

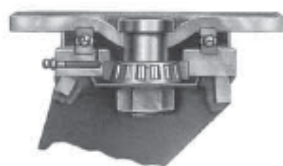LAG

	D	100	100	125	150	150	200	250	250	300	300	400	
	E	30+30	50+50	40+40	40+40	50+50	50+50	60+60	80+80	70+70	100+100	100+100	

SUPPORTI GIREVOLI - SWIVEL CASTORS - LENKROLLEN - ROULETTES PIVOTANTES - CONJUNTOS GIRATORIOS


Art.	N.	7470	7450●	7471○	7472□	7473○	7474□	7476○	7477□	7478○	7479□	7452□		
	d	15	20	20	20	20	25	25	35	35	40	50		

SUPPORTI FISSI - FIXED CASTORS - BOCKROLLEN - ROULETTES FIXES - CONJUNTOS FIJOS

Art.	N.	7480	7460●	7481	7482	7483	7484	7486	7487□	7488	37489▲	7462◆		
	d	15	20	20	20	20	25	25	35	35	40	50		

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TECNICOS

	H	140	147	197	210	210	270	323	356	380	400	564		
	AxB	135x110	135x110	200x160	200x160	200x160	255x205	255x205	255x205	255x205	255x205	255x205		
	axb	105x80	105x80	160x120	160x120	160x120	210x160	210x160	210x160	210x160	210x160	210x160		
	g	12	12	14	14	14	16	16	16	16	18	20		
	F	55	55	60	60	60	70	82	90	90	90	90		
	U	73	105	105	105	105	126	153	100+100	153	132+132	132+132		
	N	66	102	92	91	102	111	135	192	146	247	252		
	Kg.	600	900	800	1000	1400	2000	2600	3500	3500	4500	6200		

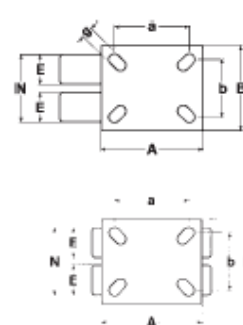

○ Bloccaggio direzionale a richiesta - Directional lock on request - Richtungsfeststeller auf Anfrage - Blocage directionnel sur demande - Bloqueo direccional sobre demanda.

□ AxB = 255x245 ▲ AxB = 255x310 ◆ AxB = 255x340 / ● Nucleo in acciaio - Steel wheel centre - Stahlradkörper - Corps de roue en acier - Núcleo en acero.