



boutons compte-tours de précision

turns counting dials

ATOMS MONACO

modèle CT 50

TYPE	DIAMETRE A	SHAFT A
CT 50 - 6 M	6.00 mm	
CT 50 - 6 M	6.35 mm	1/4"

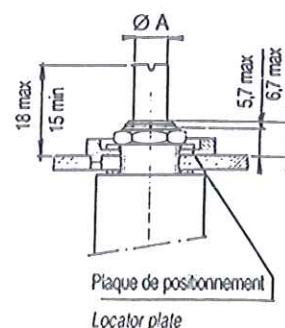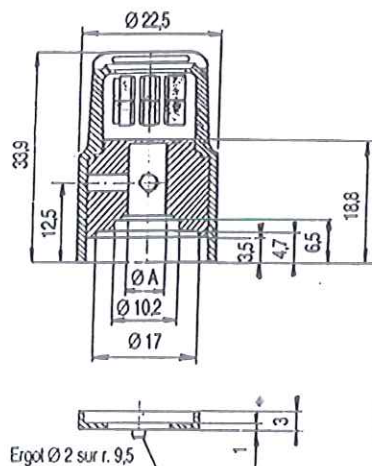

2 vis de serrage
2 set screws


CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS

Nombre de tours	10
Number of turns	10
Précision de lecture	1/500
Readout accuracy	1/500
Poids	11g
Weight	11g
Avec frein	(3)
With brake	(3)
Graduations et chiffres blancs sur fond noir	
White scale and figures on black background	
Bouton en matière plastique (1)	
Black plastic knob (1)	
2 vis de serrage	
2 set screws	

ACCESSOIRES

MOUNTING HARDWARE

1 clé hexagonale mâle en option	
1 Allen wrench in option	
1 plaque de positionnement (2)	
1 locator plate (2)	

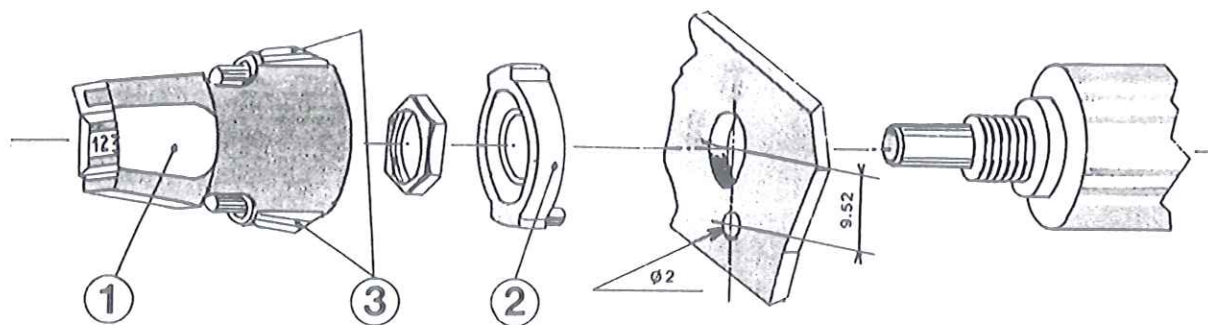

ATOMS MONACO

BP 642

Tel : + 377 97 98 60 30

MC 98013 MONACO CEDEX

Fax : + 377 97 98 60 31