

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Dauerlicht multicolour

LED Perm. light multicolour

843 450 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn} 24V DC

operating voltage

Einschaltstrom: < 0,5A bei 24V

starting current < 0,5A at 24V

Stromaufnahme: max. 120mA

current consumption

Lebensdauer: max. 50.000 Std

life duration max. 50.000 h

Bestell-Nr.:

order no.:

843 450 55 24 V DC

Funktion:

function

PIN			Farbe colour
1=RD	2=GN	3=BU	
1	1	1	WH
1	1	0	YE
1	0	1	VT
1	0	0	RD
0	1	1	TQ
0	1	0	GN
0	0	1	BU
0	0	0	AUS OFF

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material: Polycarbonat

material

Masse ca.: 86 g

weight approx.

Dichtung: bei jedem Element vor-

montiert

Temperatur: -20° ... +50 °C

temperature

Schutzart: IP 54 in montiertem Zustand

protection rating

IP 54 when mounted


Vorschriften:

regulations

Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt / UL-Listung vorhanden

conforms to current

EU regulations / UL listed

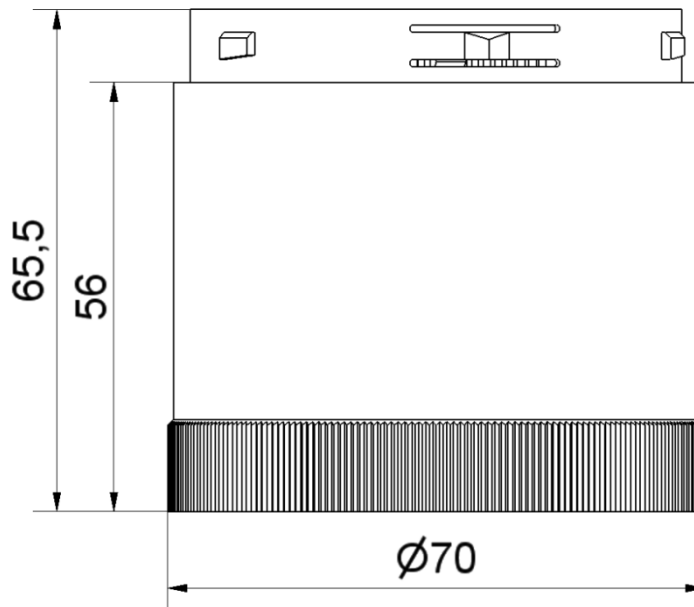

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Angelegt created	Bearbeitet edited	Geprüft checked	Freigegeben approved	Datenblatt-Nr. data sheet no. 312.843.007-01
Name name	JBE	JBE	Rapp	Hö	
Datum date	03.04.13	09.01.14	09.01.14	10.01.14	Seite 1 - 1 page 1 - 1