

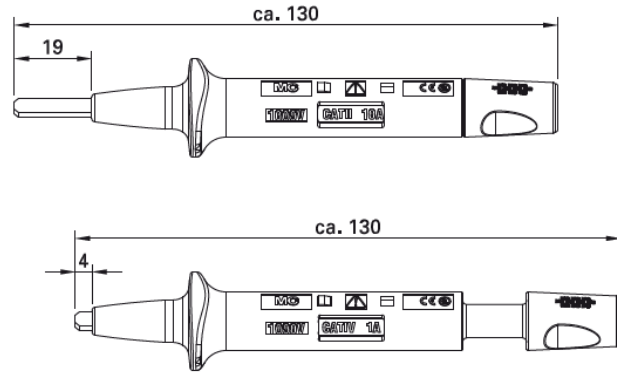
XSAP-2F

Flache 1,6 mm × 5 mm-Prüfspitze aus vernickeltem Messing für US-Netzsteckdosen etc., verstellbar für den Einsatz in verschiedenen Messkategorien. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.





XSAP-2F

Test probe with flat tip 1,6 mm × 5 mm, made of nickel-plated brass, for contact to US mains sockets etc., adjustable for use in different measurement categories. Fixed Ø 4 mm socket in insulator, to fit spring-loaded Ø 4 mm plug with rigid insulating sleeve.



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung Rated voltage	Bemessungsstrom Rated current		* Farben * Colors
XSAP-2F	66.9332-*	1000 V, CAT II 1000 V, CAT IV	CAT II: 10 A CAT III / IV: ≤ 1 A	Ni CE	21 22 23

 Beilegezettel **RZ106**
www.multi-contact.com

 RZ Sheet **RZ106**
www.multi-contact.com