

 


boutons compte-tours de précision

turns counting dials

ATOMS MONACO

modèle CT 50

TYPE	DIAMETRE A	SHAFT A
CT 50 - 6 M	6.00 mm	
CT 50 - 6 M	6.35 mm	1/4"

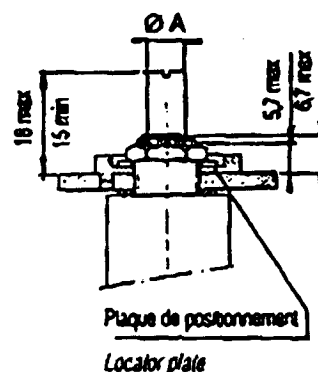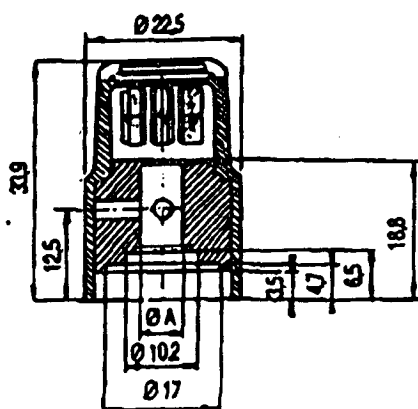

2 vis de serrage
2 set screws

CARACTERISTIQUES CHARACTERISTICS

Nombre de tours	10
Number of turns	10
Précision de lecture	1/500
Readout accuracy	1/500
Poids	11g
Weight	11g
Avec frein	(3)
With brake	(3)
Graduations et chiffres blancs sur fond noir	
White scale and figures on black background	
Bouton en matière plastique (1)	
Black plastic knob (1)	
2 vis de serrage	
2 set screws	

ACCESSOIRES MOUNTING HARDWARE

1 clé hexagonale mâle en option	
1 Allen wrench in option	
1 plaque de positionnement (2)	
1 locator plate (2)	

