

410系列 - 标准品及开口安全型

CEJN独创的标准, 欧洲标准10.4

全球

- 超高流量
- 全自动操作
- 功能强大并持久耐用

410系列接头是CEJN独创设计的, 它已成为欧洲标准品。该系列可单手操作, 使用寿命长。提供了各种类型的接头, 包括防反冲公接头。

410系列开口安全型产品分两步拆卸, 先让母接头卸压, 这就将部件突然分离的危险性降至最低, 不然对操作者存在潜在的伤害。开口安全型产品遵循ISO国际标准

4414和EN983, 并且标准配置有钢质前部件。参考CEJN流体产品目录, 了解410系列特殊型号的产品, 有带铜质公接头的(411系列), 高压流体设计的(412系列), 双路止阀(414系列), 以及不锈钢结构的(416系列)。



水接

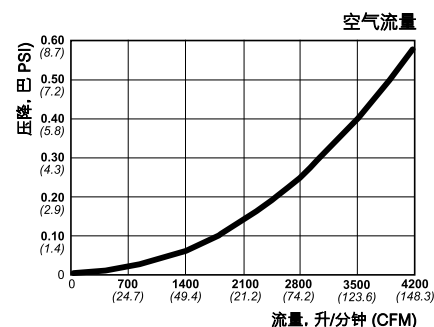


27

标准品

技术资料

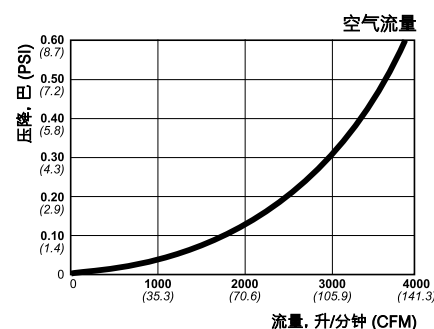
有效通径	10.4 毫米 (13/32")
流量	3900 升/分钟 (137.7 CFM)
最大工作压力	16 巴 (232 PSI)
最小爆破压力	140 巴 (2030 PSI)
温度范围	-20° C 至 +100° C (-4° F 至 +212° F)
母接头材料	黄铜/钢 镀锌
公接头	镀锌淬硬钢
连接力	105.2 N
可替换	Rectus 27, Tema 1700/1727



 
开口安全型

技术资料

有效通径	10.4 毫米 (13/32")
流量	3700 升/分钟 (130.7 CFM)
最大工作压力	16 巴 (232 PSI)
最小爆破压力	140 巴 (2030 PSI)
温度范围	-20° C 至 +80° C (-4° F 至 +176° F)
母接头材料	黄铜/钢 镀锌
连接力	145.0 N
可替换	Rectus 27, Tema 1700/1727



在入口压力6巴 (87 PSI), 以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。



 
 
 
410系列 - 标准品及开口安全型

 
 
 
CEJN独创的标准, 欧洲标准 10.4

 
接水

 


28

母接头	零配件编号	连接尺寸
	10 410 1003	8 mm (5/16")
	10 410 1004	10 mm (3/8")
	10 410 1005	13 mm (1/2")
	10 410 1006	16 mm (5/8")
	10 410 1007	19 mm (3/4")
	10 410 1154	R 3/8"
	10 410 1155	R 1/2"
	10 410 1157	R 3/4"
	10 410 1454	NPT 3/8"
	10 410 1455	NPT 1/2"
	10 410 1457	NPT 3/4"
	10 410 1204	G 3/8"
	10 410 1205	G 1/2"
	10 410 1207	G 3/4"
	10 410 1404	NPT 3/8"
	10 410 1405	NPT 1/2"
	10 410 1407	NPT 3/4"
	10 410 1066	11 x 16 mm
	10 410 1068	13 x 18 mm

开口安全型接头	零配件编号	连接尺寸
	10 410 3005	13 mm (1/2")
	10 410 3006	16 mm (5/8")
	10 410 3007	19 mm (3/4")
	10 410 3155	R 1/2"
	10 410 3157	R 3/4"
	10 410 3204	G 3/8"
	10 410 3205	G 1/2"
	10 410 3066	11 x 16 mm
	10 410 3068	13 x 18 mm

公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 410 5002	6.3 mm (1/4")
	10 410 5003	8 mm (5/16")
	10 410 5004	10 mm (3/8")
	10 410 5005	13 mm (1/2")
	10 410 5006	16 mm (5/8")
	10 410 5007	19 mm (3/4")
	10 410 5152	R 1/4"
	10 410 5154	R 3/8"
	10 410 5155	R 1/2"
	10 410 5157	R 3/4"
	10 410 5454	NPT 3/8"
	10 410 5455	NPT 1/2"
	10 410 5457	NPT 3/4"
	10 410 5202	G 1/4"
	10 410 5204	G 3/8"
	10 410 5205	G 1/2"
	10 410 5207	G 3/4"
	10 410 5404	NPT 3/8"
	10 410 5405	NPT 1/2"
	10 410 5407	NPT 3/4"
	10 410 5066	11 x 16 mm
	10 410 5068	13 x 18 mm

防止反冲的公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 410 8004	10 mm (3/8")
	10 410 8005	13 mm (1/2")
	10 410 8006	16 mm (5/8")
	10 410 8007	19 mm (3/4")

在入口压力6巴 (87 PSI), 以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。