



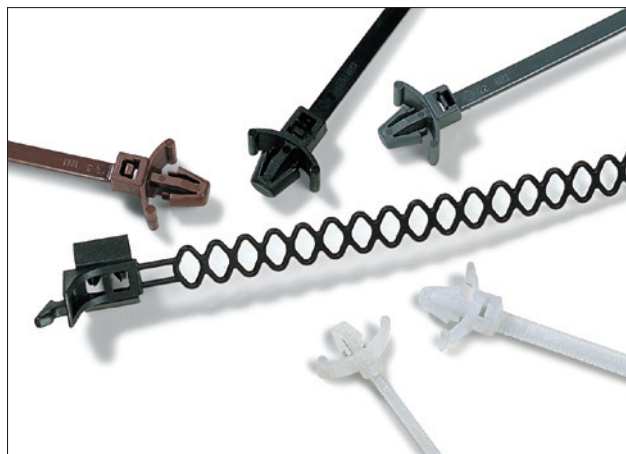
1-delige bevestigingsbanden met spreidanker en vleugels

- 1-delige bevestigingsbanden met spreidanker en vleugels, voor ronde gaten

Eenvoudig fixeren van bekabeling, leidingwerk en slangen in de automobiellindustrie, vliegtuigen, witgoed, machines, schakel- en besturingskasten, werktuigen enzovoort.

 
 
 
Hoofdkenmerken

- eenvoudig te monteren zonder gereedschap
- sluitkop altijd in vaste positie
- spreidanker klikt eenvoudig op zijn plaats
- vleugels zorgen voor goede fixatie in toepassingen met beperkte ruimte



Bevestigingsbanden met spreidanker zijn geschikt voor diverse plaatdiktes en gatdiameters.

Gereedschappen vindt u vanaf pagina 442.

TYPE	Tekening	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Montagegat Ø (FH)	Plaatdikte	Materiaal	Kleur	Artikelnr.	
T18RSF		2,5	100,0	16,0	80	4,6 - 4,8	1,0 - 3,0	PA66	naturel (NA)	111-85519	
		2,5	100,0	16,0	80	4,6 - 4,8	1,0 - 3,0	PA66W	zwart (BK)	111-85560	
T50SSL5		4,6	135,0	27,0	225	6,1 - 6,5	0,5 - 2,7	PA46	grijs (GY)	111-85395	
		4,6	135,0	27,0	225	6,1 - 6,5	0,5 - 2,7	PA66	naturel (NA)	111-85339	
		4,6	135,0	27,0	225	6,1 - 6,5	0,5 - 2,7	PA66HS	zwart (BK)	126-02204	
T50SL5		4,6	165,0	34,0	225	6,1 - 6,5	0,8 - 2,7	PA66	naturel (NA)	111-85369	
		4,6	165,0	34,0	225	6,1 - 6,5	0,8 - 2,7	PA66HIRHS	zwart (BK)	126-00005	
		4,6	165,0	34,0	225	6,1 - 6,5	0,8 - 2,7	PA66HS	zwart (BK)	126-00001	
T50SL6		4,6	165,0	34,0	225	6,3 - 7,5	0,5 - 2,5	PA66	zwart (BK)	111-85460	
T50SL7		4,6	165,0	34,0	225	6,9 - 7,1	0,8 - 2,5	PA66	naturel (NA)	111-85479	
T50SSFM			4,6	160,0	35,0	225	6,0 - 6,6	0,7 - 3,0	PA66	naturel (NA)	111-85739
			4,6	160,0	35,0	225	6,0 - 6,6	0,7 - 3,0	PA66HS	zwart (BK)	126-00032
			4,6	160,0	35,0	225	6,0 - 6,6	0,7 - 3,0	PA66HS	naturel (NA)	126-01104
T50RSFM			4,7	205,0	45,0	225	6,0 - 6,6	0,7 - 3,0	PA66	naturel (NA)	111-85729
T50SAH		4,6	160,0	25,0	225	6,0 - 6,6	0,7 - 3,0	PA66HS	naturel (NA)	155-41102	

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



1-delige bevestigingsbanden met spreidanker en vleugels

- 1-delige bevestigingsbanden met spreidanker en vleugels, hersluitbaar

Materiaalspecificatie zie pagina 30.

TYPE	Tekening	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Montagegat Ø (FH)	Plaatdikte	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
RT50RSF		4,6	215,0	50,0	225	7,8 - 8,2	0,8 - 2,5	PA66	zwart (BK)	115-07010
RT50SFK		5,0	225,0	50,0	225	6,4 - 7,0	0,8 - 3,0	PA66	zwart (BK)	115-06960

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

- 1-delige bevestigingsbanden met spreidanker en vleugels, voor ovale gaten

TYPE	Tekening	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Montagegat Ø (FH)	Plaatdikte	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
T80RFT6X12		4,6	228,0	45,0	225	6,3 x 12,3	0,6 - 3,0	PA46	grijs (GY)	150-48397
		4,6	228,0	45,0	225	6,3 x 12,3	0,6 - 3,0	PA66	zwart (BK)	150-48396

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.