


X M/scale 2:1

Technische Daten/  
technical data : Tischladegerät/  
desktop charger  
Chemie/  
chemistry : Lead Acid  
Zellenzahl/  
no. of cells : 6 Zellen/ cells  
ladbare Kapazität/  
loadable capacity : min. 4000mAh  
max. ---mAh  
Eingangsspannung/  
input voltage : 100-240VAC ±10% / 50/60Hz  
switch-mode  
Eingangs-Schutz/  
primary electrical protection : Glassicherung T2,5A/  
glas fuse T2,5A  
Leistungsaufnahme im Leerlauf/  
stand-by power consumption : ca./ approx. 1W  
Nenn-Leistungsaufnahme/  
nominal power consumption : ca./ approx. 58W  
Ausgangsspannung im Leerlauf/  
no load output voltage : ca./ approx. 15VDC  
Nennausgangsspannung/  
nominal output voltage : 12VDC (6 Zellen/ cells)  
Ladestrom/  
charge current : 4000mA ±10% - (continuous charge current)  
Ladeschlussspannung/  
charge end voltage : 14.7VDC ±2%  
Pufferspannung/  
floating voltage : 13.8VDC ±3%  
Ausgangs-Schutz/  
secondary electrical protection : gegen Kurzschluß- und Falschpolung  
against short circuit and wrong polarity  
Akku-Vollerennung/  
battery full detection : 2 Stufen Ladung/  
2 step charge  
Sicherheitslüfter/  
safety timer : ---  
Spannungsfestigkeit/  
electric strength : 4 kV Eingang/Ausgang  
primary/secondary  
Schutzklasse/  
protection class : II  
Betriebstemperatur/  
operating temperature : 0°C...+25°C  
Lagertemperatur/  
storage temperature : -25°C...+70°C

Gewicht/  
weight : 800g inkl. Verpackung und Zubehör/  
800g incl. packaging and accessories  
Gehäuse/  
case : Tischgehäuse, schwarz, Typ 12/  
desktop housing, black, type 12  
Gehäusmaterial/  
case material : ABS plastic  
Schutzart/  
case protection : IP 20  
Typenschild Vorderseite/  
ratingplate front : weiße Bedruckung/  
white printing  
Typenschild Rückseite/  
ratingplate back : weiß/rot Aufdruck  
white/red printing  
Verpackung/  
packaging : Einzelverpackung weiße Fallschachtel, ca. 134x109x219mm (LxBxH) - VE: 10 Stück/  
individual package, white folding box, approx. 134x109x219mm (LxWxH) - PU: 10 pcs.  
Anleitungen/  
instructions : mehrsprachige Bedienungsanleitung GB, D, F, I /  
multilingual operating instruction GB, D, F, I /  
Approbationen/  
approvals : CE  
Normen/  
standards : IEC/EN 60335-1, IEC/EN60335-2-29  
Anzeigen/  
indicators : LED gelb (POWER) leuchtet bei Netzkontakt  
LED yellow (POWER) lights at mains connected  
LED rot (Charging) leuchtet während des ladens  
LED red (Charging) lights during charging  
LED grün (Ready) leuchtet bei geladenem Akku  
LED green (Ready) lights if battery is fully charged

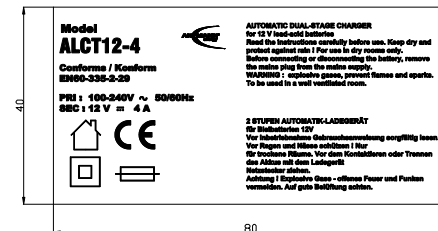

Werkbereich/teilname resp. für Anfrage/for inquiry AN2360A		Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Übertr./Datei Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
				Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX	
		2006	Daten/Date Name 02.03. JE	Zeichnungsname/Drawing name Tischladegerät/ desktop charger ALCT 12-4 UK	
VO	label updated	16.11.2006	CE	Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 9294037	
VO	cable exchanged	20.10.2006	TST	Blatt/Sheet 1	
VO	---	02.03.06	JE	Erstellt/Prepared by Erst-/Nachgeprüft/Inspekt.	
Version		Dateiname		Ursprung/Origin/Proj/IDNO	