

# 数据表

## IEC 微型热电偶连接器线插头

K、J、T、E、N、R/S、B 及铜  
(IEC 颜色代码)



- 全系列微型热电偶连接器扁平插头，可以适合各种热电偶类型
- 普遍用途的理想选择
- 所有触点极化，以确保正确的连接
- 插接可以接受直径达 4 毫米的热电偶电缆
- 电缆夹确保电缆可靠连接
- 可用于 K、J、T、E、N、R/S、B 及铜类型热电偶
- K、J、T、E 和 N 类型具有真正热电偶合金触点
- R/S 型具有铜/铜镍合金补偿触点（R 或 S 型热电偶）
- B 型具有铜/铜补偿触点（B 型热电偶）
- 彩色编码符合 IEC 规范
- 最大连续工作温度 220 °C


T/C 类型	颜色代码 (IEC)	+ 正极触点 (合金类型)	- 负极触点 (合金类型)	Allied 订购代码	RS 订购代码
K	绿色	+ 镍铬	- 镍合金	70644391	455-9764
J	黑色	+ 铁	- 铜/镍	70644387	455-9714
T	棕色	+ 铜	- 铜/镍	70644402	455-9922
E	紫色	+ 镍铬	- 铜/镍	70652488	774-7185
N	粉色	+ 镍/铬/硅	- 镍/硅	70644396	455-9843
R/S	橙色	+ 铜	- 铜合金	70644399	455-9887
B	灰色	+ 铜	- 铜	70652487	774-7181
铜	白色	+ 铜	- 铜	70644384	455-9679

## 配件

- 微型连接器 — 电缆夹  
Allied 订购代码 70641746  
RS 订购代码 **236 4104**



- 微型连接器 — 橡胶垫圈  
Allied 订购代码 70646835  
RS 订购代码 **666-7365** (每包 25)

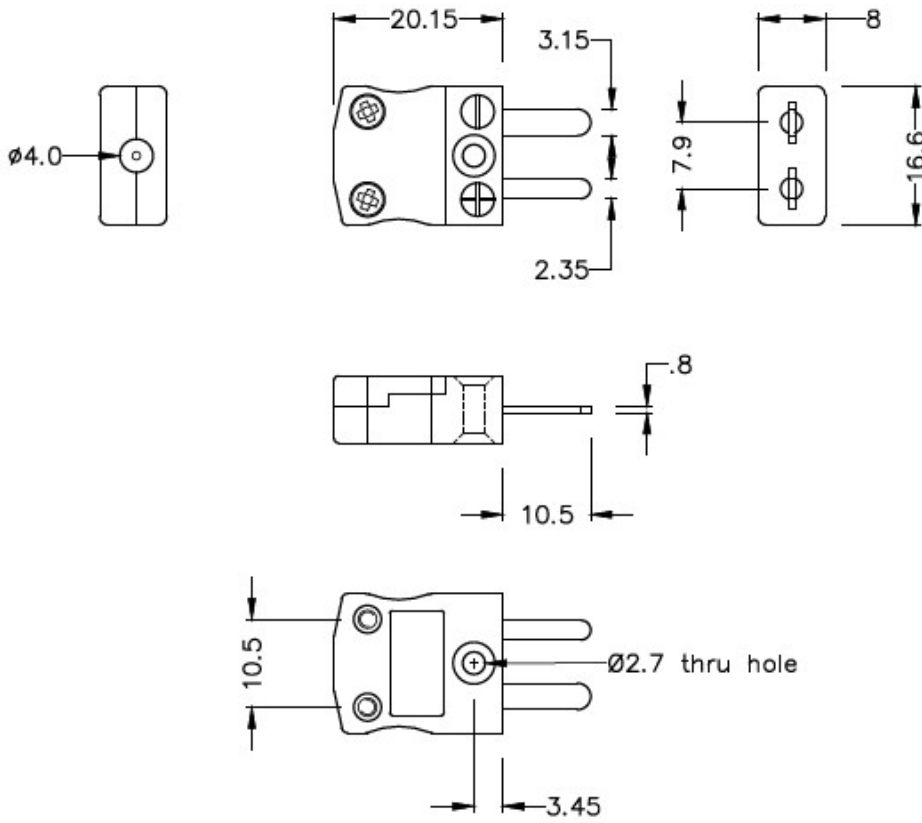

**Miniature in-line Plug**  
(dimensions in mm)