

HyFlex® 11-600 11-601 11-605




MEHRZWECK-HANDSCHUHE



LIGHT

MECHANIKSCHUTZ

ART. NR. #	MODELL	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	STULPENART	FARBE	LÄNGE MM	EN-GRÖßE	VERPACKUNG
11-600 ★	Innenhandbeschichtet	Nylon	Polyurethan	Elastischer Strickbund	Weißer Beschichtung auf weißem Träger	210 - 260	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
11-601	Innenhandbeschichtet	Nylon	Polyurethan	Elastischer Strickbund	Graue Beschichtung auf schwarzem Träger	210 - 260	6, 7, 8, 9, 10	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
11-605	Fingerspitzen beschichtet	Nylon	Polyurethan	Elastischer Strickbund	Weißer Beschichtung auf weißem Träger	195 - 235	6, 7, 8, 9, 10	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton

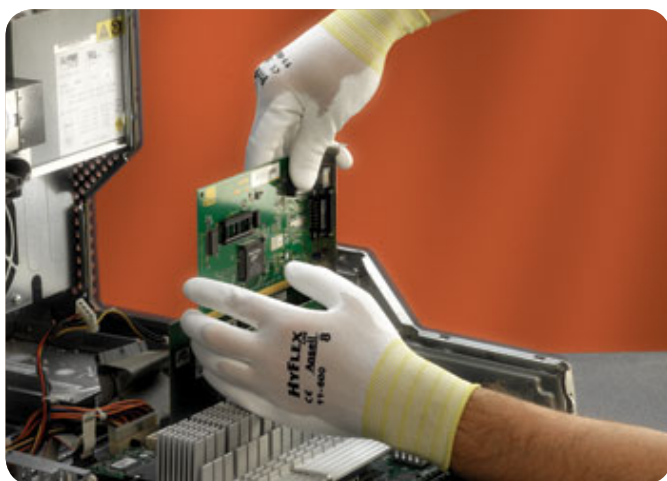

Maximale Beweglichkeit und Tastempfindlichkeit bei Feinarbeiten

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Federn



BESCHREIBUNG

- Die HyFlex®-Modelle 11-600, 11-601 und 11-605 von Ansell wurden für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern.
- Sie passen wie eine zweite Haut. Dadurch ermöglichen sie eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten.
- Darüber hinaus schützen sie Produkte vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung.
- Für alle Einsatzgebiete, die von Ihren Mitarbeitern eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordern, sind die Handschuhmodelle HyFlex® 11-600 und 11-605 die ideale Lösung.

11-600:3131
11-601:3131
11-605:003X



KATEGORIE II

Für Spezialanwendungen geeignet

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu