



Benennung/Description

LED-Dauerleuchte
LED Perm. Beacon

Artikel-Nummer

Material number


816 X80 55

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.
816 480 55 24 V DC 120 mA 100 g

816 780 55 24 V DC 120 mA 100 g


4 = CL 7 = Milchig/Milky

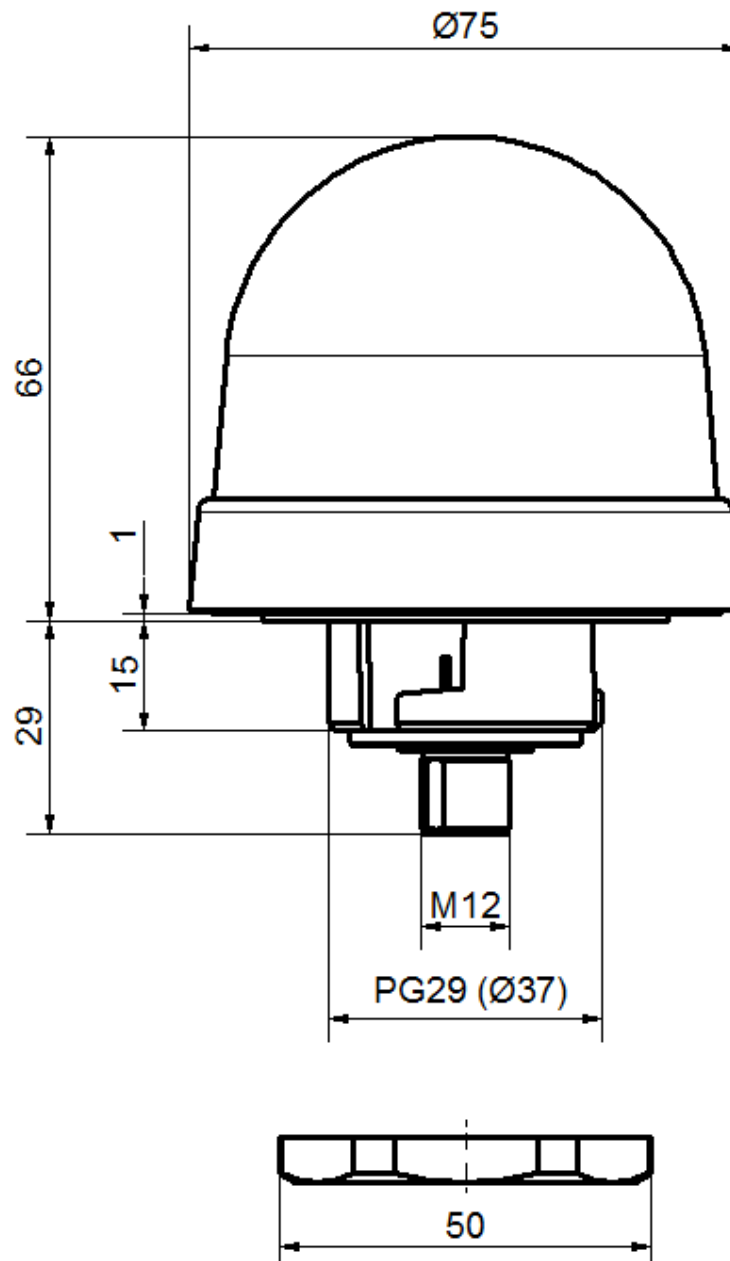

Elektrische Daten		Electrical specifications	
Betriebsspannung	$U_{nenn} = 24VDC$	Operating voltage	$U_{nenn} = 24VDC$
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100
Lebensdauer	Max. 50.000 h	Life duration	Max. 50.000 h
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Anschluss	M12 Stecker	Connection	M12 Plug
Befestigung	Einbaumontage	Fixing	Installation mounting
Dichtung	Bei jedem Element vormontiert	Seal	Premounted with each element
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Kabeleinführung	Nach unten	Cable entry	Downwards
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 2 od. 3 , $U_i = 1.500V$, $U_{imp} = 2.500V$, Überspannungskategorie II	Environmental conditions	Pollution degree 2 or 3 , $U_i = 1.500V$, $U_{imp} = 2.500V$, Overvoltage category II
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Werkstoff Sockel	ABS/PC-Blend, schwarz	Material base	ABS/PC-Blend, black
Sonstige Daten		Other specifications	
Besonderheiten	7 Farben einstellbar RD/GN/YE mit 3-pol. Anschluss einstellbar	Characteristics	7 colors adjustable RD/GN/YE with 3 pole. Connection adjustable
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!	Note	All specifications refer to U_{nenn} and room temperature!
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zubehör		Accessories	
975 812 01	Rohradapter	975 812 01	Tube adapter
975 812 02	Fuß für Bodenmontage	975 812 02	Base for surface mounting
975 840 10	Fuß mit integriertem Rohr	975 840 10	Base w. integrated tube
975 840 10	Rohr D25mm 100mm lang	975 840 10	Tube D25mm 100mm long
975 840 25	Rohr D25mm 250mm lang	975 840 25	Tube D25mm 250mm long
975 840 40	Rohr D25mm 400mm lang	975 840 40	Tube D25mm 400mm long
975 840 91	Fuß für Rohr D25mm, Metall	975 840 91	Base for tube D25mm, metal
975 815 22	Verdrehsicherung	975 815 22	Anti-twist device
Zulassung		Approval	

