

Ausgabe / Release	Oktober / October 2013	Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	Erstausgabe / First release
Änderung / Changes			

Nennleistung (W)	15	Nominal wattage (W)
Nennlänge (mm)	438	Nominal length (mm)
IEC	60081 Blatt / Sheet 2120	IEC

Lichtfarbe	UVC	Light colour
maximaler Quecksilbergehalt (mg)	3,5	Maximum mercury content (mg)
Sockel	G 13	Cap

Elektrische Daten

Electrical Data

Bemessungsleistung (W)	15,0	Rated wattage (W)
Brennspannung	55,0	Operating voltage (V)
Brennstrom (A)	0,310	Operating current (A)
Vorheizstrom (A)	0,440	Preheat current (A)

Bemessungswerte

Rated values

Strahlungsleistung UVC (W)	4,0	Irradiance UVC (W)
Strahlungsleistungserhalt nach 2.000 h	85,0%	Radiation mainten. factor after 2.000 hrs.
Lampenüberlebensfaktor nach 8.000 h	50,0%	Lamp survival factor after 8.000 hrs.

*) ohne Hilfgeräte wie Vorschaltgeräte
Alle Werte für Betrieb an Warmstart - EVG
nach IEC 60929, 3 h - Zyklus

*) without auxiliary equipment such as ballasts
All values for operation at preheat electronic ballast
according IEC 60929, 3 hrs. cycle

Hinweis:

Lampen sind nicht zur Allgemeinbeleuchtung bestimmt

Note:

Lamps intended for use in other applications than general lighting

Bestelldaten

Ordering data

Bestellnummer 15015T8C ...	0001	Order number 15015T8C ...
EAN Einzelverpackung 4 014501 ...	006801	EAN code single pack 4 014501 ...
Inhalt Verpackungseinheit	25 Stück / pieces	Content of packaging unit
EAN Verpackungseinheit 4 014501 ...	020661	EAN code packaging unit 4 014501 ...

Versanddaten


Shipping data

Gewicht Lampe netto (g)	75	Lamp weight net (g)
Gewicht Lampe brutto (g)	85	Lamp weight gross (g)
Gewicht Verpackungseinheit (kg)	2,4	Weight of packaging unit (kg)
Maße Verpackungseinheit (m)	0,46 x 0,15 x 0,15	Sizes of packaging unit (m)
Volumen Verpackungseinheit (m³)	0,0104	Volume of packaging unit (m³)

Ausgabe / Release	Oktober / October 2013	Ersatz f. Ausgabe / Replaces release	Erstausgabe / First release
Änderung / Changes			

Lampenzeichnung

Lamp drawing

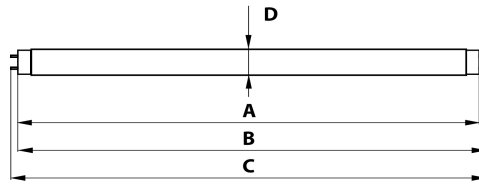

Maß A (max., mm)
 Maß B (min., mm)
 Maß B (max., mm)
 Maß C (max., mm)
 Maß D (max. mm)

437,4
442,1
444,5
451,6
28,0

Size A (max., mm)
 Size B (min., mm)
 Size B (max., mm)
 Size C (max., mm)
 Size D (max., mm)

Spektren

Spectrums

