



www.bradyidpal.com



Instructions

Instructies

Instruktionen


Instrucciones

Instruções

PRODUCT REGISTRATION

Register on-line at
www.bradyidpal.com

POWER

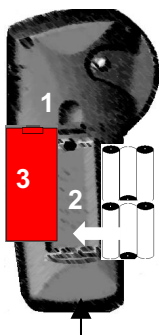

Batteries


1. Open battery compartment.
2. Insert six AA alkaline batteries.
3. Close battery compartment.

-or-

A/C Power

Plug in *optional*
A/C Power
Supply.

DISPLAY

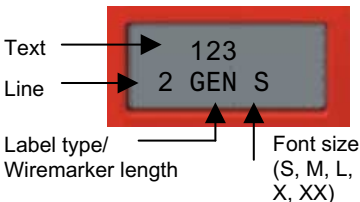

CREATE LABELS

1. Press



2. *Press



General, Banner,
or Wire/Length
(0.75", 1.0", 1.2",
1.5", 2.0", 2.5", 3.0",
4.0", 5.0", 6.0")

*Use multiple
presses to scroll
through selections.
FUNCTION + key
scrolls backwards.



3. *Press



7 pt (S) 10 pt (M), 14 pt (L),
20 pt (X), 28 pt (XX)

4. Enter Text

Max. Printable Lines=

General & Wire: 4 Lines

Banner: 2 Lines

5. Press

 


Locking Lever must be
locked to print. See
Change Label Cartridge.

6. Cut Label—slide cut lever up

SERIALIZATION

1. Use arrows ◀ ▶ to place cursor under serial character.
2. Press **SERIAL** for each consecutive serialization.



To produce multiple copies of the same legend, press **PRINT** before **SERIAL**.

CHANGE LABEL CARTRIDGE



1. Unlock Lever
2. Push Release Button (on back)
3. Remove Old Cartridge
4. Insert New Cartridge
5. Lock Lever



KEYPAD

FUNCTION	PRESS
Uppercase	FUNCTION + ▲
Lowercase	FUNCTION + ▼
New Line	ENTER
Space	SPACE
Font Size	FONT SIZE
Delete Character	CLEAR DELETE
Clear Legend	FUNCTION + CLEAR DELETE
Feed	FUNCTION + 1 FEED

SYMBOLS

Press **FUNCTION** + Character


CHAR	SYMB	CHAR	SYMB	CHAR	SYMB
A	!	K	'	U	~
B	@	L	.	V	²
C	#	M	"	W	φ
D	\$	N	/	X	≡
E	%	O	\	4	ℓ
F	&	P	°	5	ℓ ^F
G	*	Q	—	6	ℓ ^D
H	(	R	±	7	-
I	)	S	'	8	+
J	:	T	Ω	9	=

Prints as 

REGISTREMENT DU PRODUIT

Enregistrez on-line sur
www.bradyidpal.com

ALIMENTATION *Batteries*

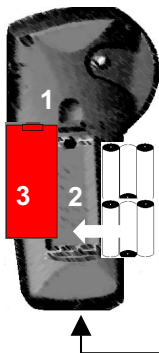

1. Ouvrez le compartiment pour des batteries.

2. Insérez les six batteries alkaline AA.


3. Fermez le compartiment pour des batteries.

-ou-

Alimentation A/C

Connectez l'adaptateur A/C (en option)

ECRAN

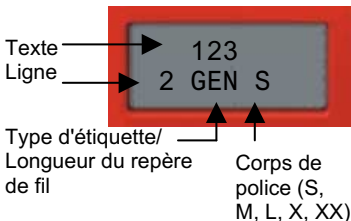

Créez des étiquettes

1. Appuyez



2. *Appuyez

LABEL TYPE

Général, Bannière,
ou Fil /Longueur
(19,05 mm, 25,4 mm,
30,48 mm, 38,1 mm, 50,8 mm,
63,5 mm, 76,2 mm, 101,6 mm,
127 mm, 152,4 mm)

*Appuyez
plusieurs fois
pour parcourir
les sélections.
FUNCTION +
touche pour
revenir en
arrière.



3. *Appuyez

FONT
SIZE

7 pt (S) 10 pt (M), 14 pt (L),
20 pt (X), 28 pt (XX)

4. Taper le texte

Nombre de lignes max. à imprimer=

Général & fils: 4 lignes

Bannière: 2 lignes

5. Appuyez

 


Le levier de bloquage
doit être fermé pour
imprimer. Voir
changer la cartouche
d'étiquettes.

6. Coupez l'étiquette-poussez le
levier du cutter vers le haut.

Incrémentation

1. Utilisez les flèches ◀ ▶ pour placer le curseur en dessous du caractère à sérialiser.
2. Appuyez **SERIAL** pour sérialiser incrémentation.



Pour obtenir des copies multiple de la même légende, appuyez sur PRINT avant SERIAL.

CHANGER LA CARTOUCHE



1. Débloquez le levier.
2. Poussez le bouton poussoir (situé à l'arrière).
3. Enlevez l'ancienne cartouche.
4. Insérez nouvelle cartouche.
5. Bloquez le levier.



CLAVIER

FONCTION	APPUYEZ
Majuscule	FUNCTION + ▲
Minuscule	FUNCTION + ▼
Nouvelle Ligne	ENTER
ESPACE	SPACE
Tailles de police	FONT SIZE
Supprimer le caractère	CLEAR DELETE
Effacez la légende	FUNCTION + CLEAR DELETE
Avance rapide	FUNCTION + 1 FEED

SYMBOLS

Appuyez **FUNCTION** + Caractère

CAR	SYMB	CAR	SYMB	CAR	SYMB
A	!	K	'	U	~
B	@	L	.	V	²
C	#	M	“	W	φ
D	\$	N	/	X	±
E	%	O	\	4	{
F	&	P	°	5	{ ^F
G	*	Q	—	6	{ ^D
H	(	R	±	7	-
I	)	S	'	8	+
J	:	T	Ω	9	=


Imprime comme 

PRODUKT REGISTRATIE

Registreer on-line op
www.bradyidpal.com

VOEDING

Batterijen

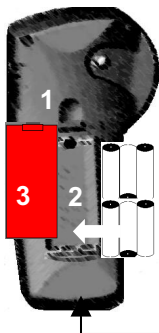


1. Open het compartiment voor de batterijen.
 2. 6 AA alkaline batterijen insteken
 3. Sluit het compartiment voor de batterijen
- of-

A/C voeding

Steek de optionele A/C voeding in

SCHERM

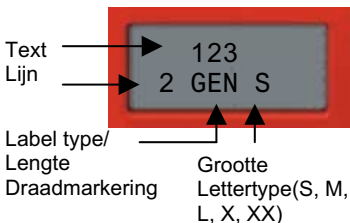

CREEER ETIKETTEN

1. Druk



2. *Druk



Algemeen, Banner,
of Draad/lengte
(19,05 mm, 25,4 mm,
30,48 mm, 38,1 mm, 50,8 mm,
63,5 mm, 76,2 mm, 101,6 mm,
127 mm, 152,4 mm)



*Druk meerdere malen om door de selecties te lopen.
FUNCTION + toets doorloopt selectie achterwaarts.

3. *Druk



7 pt (S) 10 pt (M), 14 pt (L),
20 pt (X), 28 pt (XX)

4. Typ in text

Max. aantal te beprinten lijnen=
Algemeen & Draad : 4 lijnen
Banner : 2 lijnen

5. Drukken

 


De grendel in de gesloten positie zetten om te printen. Zie selectie tabel voor Tape cassettes.

6. Snijdt het etiket-duw de hendel naar boven

Serialisatie

1. ◀ ▶ Gebruik de pijltjes om de cursor onder het te serialiseren karakter te plaatsen.
2. Druk **SERIAL** voor elke serialisatie.



Om meerdere kopijen met dezelfde legende te bekomen, druk op PRINT daarna SERIAL.

VERWISSEL TAPE CASSETTE



1. Ontgrendel de hendel.
2. Druk op de release knop Knop (achteraan).
3. Verwijder de oude tape cassette.
4. Steek de nieuwe cassette in.
5. Vergrendel de hendel.



TOETSENBORD

FUNCTION	DRUKKEN
Hoofdletters	FUNCTION + ▲
Kleine letters	FUNCTION + ▼
Nieuwe lijn	ENTER
Spatie	SPACE
Leertaste	FONT SIZE
Verwijder het karakter	CLEAR DELETE
Wis de legende	FUNCTION + CLEAR DELETE
Lettergrootte	FUNCTION + 1 FEED

SYMBOLEN

Druk **FUNCTION** + Karakter

CHAR	SYMB	CHAR	SYMB	CHAR	SYMB
A	!	K	'	U	~
B	@	L	.	V	²
C	#	M	"	W	φ
D	\$	N	/	X	±
E	%	O	\	4	ℓ
F	&	P	°	5	ℓ ^F
G	*	Q	—	6	ℓ ^D
H	(	R	±	7	-
I	)	S	'	8	+
J	:	T	Ω	9	=

Print zoals 




PRODUKTREGISTRIERUNG

Registrieren sie on-line bei
www.bradyidpal.com

STROMVERSORGUNG

Batterien

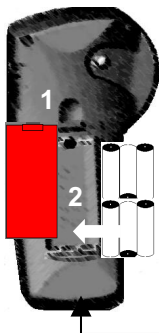


1. Öffnen Sie das Batterieladefach.
2. Legen Sie 6 AA Alkaline Batterien in das Ladefach.
3. Schliessen Sie das Batteriegehäuse.

-oder-

A/C Netzteil

Schliessen Sie das optionale Netzteil an.

DISPLAY

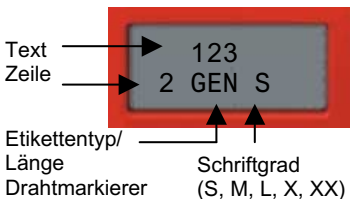

ERSTELLEN VON ETIKETTEN

1. Drücken Sie



2. *Drücken Sie



Allgemein, Banner,
oder Draht/Länge
(19,05 mm, 25,4 mm,
30,48 mm, 38,1 mm, 50,8 mm,
63,5 mm, 76,2 mm, 101,6 mm,
127 mm, 152,4 mm)

*Drücken Sie
mehrmals
LABELTYPE,
um durch die
Wahlmöglichkei-
ten zu scrollen.
Mit FUNCTION
+ Taste kehren
Sie zurück.



3. *Drücken Sie



7 pt (S) 10 pt (M), 14 pt (L),
20 pt (X), 28 pt (XX)

4. Geben Sie den Text ein
Max. Anzahl bedruckbarer Zeilen=
Allgemein & Draht: 4 Zeilen
Banner: 2 Zeilen

5. Drücken Sie

 


Der Blockierhebel
muss während des
Druckens
geschlossen sein.
Siehe Wechsel der
Etikettenkassette.

6. Schneiden des
Etiketts -
Schieben
Sie den Schneidehebel
nach oben.

Serialisierung

1. ‹ › Gebrauchen Sie die Pfeiltasten, um den Cursor unter das Zeichen SERIAL zu bewegen.
2. Drücken Sie **SERIAL**, um mit der Serialisierung fortzufahren.



Um die gleiche Beschriftung mehrmals zu drucken, drücken Sie PRINT, dann SERIAL.

WECHSEL DER ETIKETTENKASSETTE



1. Öffnen Sie den Blockierhebel.
2. Drücken Sie den Entriegelungshebel (umseitig).
3. Entfernen Sie die alte Kassette.
4. Legen Sie die neue Kassette ein.
5. Schliessen Sie den Blockierhebel.



TASTATUR

FUNKTION	Drücken Sie
Grossbuchstabe	FUNCTION + ▲
Kleinbuchstabe	FUNCTION + ▼
Neue Zeile	ENTER
Spatie	SPACE
Schriftgrad	FONT SIZE
Löschen Zeichen	CLEAR DELETE
Zeichen löschen	FUNCTION + CLEAR DELETE
Beschriftung löschen	FUNCTION + 1 FLD

SYMBOLE

Drücken Sie **FUNCTION** + Zeichen


CHAR	SYMB	CHAR	SYMB	CHAR	SYMB
A	!	K	'	U	~
B	@	L	.	V	²
C	#	M	"	W	φ
D	\$	N	/	X	±
E	%	O	\	4	ℓ
F	&	P	°	5	ℱ
G	*	Q	—	6	ℙ
H	(	R	±	7	-
I	)	S	'	8	+
J	:	T	Ω	9	=

Ausgabe 

INSCRIPCION DEL PRODUCTO

Registre en
www.bradyidpal.com

ALIMENTACION

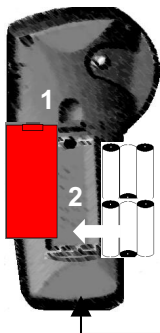

Baterías


1. Abre el compartimiento de la batería.
2. Ponga 6 baterías AA alcalina.
3. Cierre el compartimiento de baterías.

-o-

Alimentación A/C

Enchufe
alimentación A/C
opcional.

PANTALLA

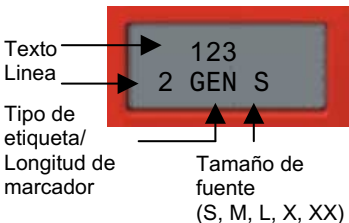

CREAR ETIQUETAS

1. Pulse



2. *Pulse



General, bandera,
o Hilo/Longitud
(19,05 mm, 25,4 mm,
30,48 mm, 38,1 mm, 50,8 mm,
63,5 mm, 76,2 mm, 101,6 mm,
127 mm, 152,4 mm)



* Presione el
boton hasta la
seleccion
deseada.
FUNCION +
boton seleccion
retrocede en la
lista hacia
atrás.

3. *Pulse



7 pt (S) 10 pt (M), 14 pt (L),
20 pt (X), 28 pt (XX)

4. Edite texto

Max. de lineas para imprimir=
General & Hilo : 4 lineas
Banner: 2 lineas

5. Pulse

 


Para imprimir
la palanca de
cierre debe
de estar en
posicion de
cerrado.

6. Para cortar etiqueta,
deslizar la palanca
de corte hacia arriba

SERIALIZACION

1. ◀ ▶ Utilice flechas para posicionar el cursor debajo del caracter a serializar.
2. Pulse **SERIAL** para cada serialización consecutiva.



Para producir varias copias de la misma leyenda, pulse IMPRIMIR antes de SERIE.

CAMBIAR CARTUCHO



1. Abra palanca.
2. Pulse "soltar" Botón (de atrás).
3. Libere cartucho antiguo.
4. Inserte el nuevo cartucho.
5. Cierre palanca.



TECLADO NUMERICO

FUNCTION	PULSE
Mayúscula	FUNCTION + ▲
Minúscula	FUNCTION + ▼
Nueva linea	ENTER
Space	SPACE
Tamaño de fuente	FONT SIZE
Borrar caracter	CLEAR DELETE
Borrar leyenda	FUNCTION + CLEAR DELETE
Avance etiqueta	FUNCTION + 1 FEED

SIMBOLOS

Pulse **FUNCTION** + Caracter


CHAR	SYMB	CHAR	SYMB	CHAR	SYMB
A	!	K	'	U	~
B	@	L	.	V	²
C	#	M	"	W	φ
D	\$	N	/	X	≡
E	%	O	\	4	ℓ
F	&	P	°	5	ℱ
G	*	Q	—	6	ℙ
H	(	R	±	7	-
I	)	S	'	8	+
J	:	T	Ω	9	=

Imprime como 

PARA REGISTRAR O PRODUTO

Registre on-line no site
www.bradyidpal.com

ALIMENTAÇÃO

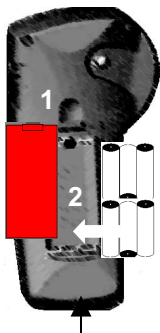

Baterias

1. Abra o compartimento das baterias.
2. Insira seis pilhas alcalinas AA.
3. Feche o compartimento.

-ou-

ALIMENTAÇÃO A/C

Ligue o acessório
opcional de
corrente A/C.

VISOR

Texto —→
Linha —→

Tipo de
etiqueta/
Comprimento da
etiqueta de fio



Tamanho da
fonte
(S, M, L, X, XX)

CRIAR ETIQUETAS

 
1. Pressione



2. *Pressione



Geral, Banner,
ou comprimento de
etiqueta de fio
(19,05 mm, 25,4 mm,
30,48 mm, 38,1 mm, 50,8 mm,
63,5 mm, 76,2 mm, 101,6 mm,
127 mm, 152,4 mm)



3. *Pressione



7 pt (S) 10 pt (M), 14 pt (L),
20 pt (X), 28 pt (XX)

4. Entrar com texto

Máximo numero de linhas para
imprimir=

GENERAL & WIRE: 4 Linha

Banner: 2 Linhas

5. Pressione



 
Travar a
lingueta para
fixar o
cartucho
para imprimir
veja a seção
de trocar
cartucho.

6. Para cortar deslize
o cortador para
cima



SERIALIZAÇÃO

1. ◀ ▶ Use setas para posicionar o cursor em baixo do caracter a ser serializado.
2. Pressione **SERIAL** para múltiplas serializações.



Para produzir múltiplas cópias de mesma legenda, pressione "PRINT" antes de "SERIAL".

TROCAR CARTUCHO DE ETIQUETAS



1. Destravar a lingueta.
2. Pressione para soltar botão no verso.
3. Retire o cartucho antigo cartucho.
4. Insira o novo cartucho.
5. Trave a lingueta.



Teclado

Função	Pressione
Letras maiúsculas	FUNCTION + ▲
Letras minúsculas	FUNCTION + ▼
Nova Linha	ENTER
Espaço	SPACE
Tamanho da fonte	FONT SIZE
Deletar caracter	CLEAR DELETE
Limpar Legenda	FUNCTION + CLEAR DELETE
Alimentar	FUNCTION + 1 FEED

Simbolos

Pressione **FUNCTION** + Caracter

CHAR	SYMB	CHAR	SYMB	CHAR	SYMB
A	!	K	'	U	~
B	@	L	.	V	²
C	#	M	“	W	φ
D	\$	N	/	X	±
E	%	O	\	4	ℓ
F	&	P	°	5	ℓ ^F
G	*	Q	—	6	ℓ ^D
H	(	R	±	7	-
I	)	S	'	8	+
J	:	T	Ω	9	=

Imprima Como 

GLOBAL CHARACTERS

CARACTERES INTERNATIONALES

INTERNATIONALE KARAKTERS

INTERNATIONALE ZEICHEN

CARACTERES GLOBALES

CARACTERES GLOBAIS

Press

Appuyez / Druk

Drücken Sie

Pulse / Pressione

FUNCTION

+ Z

à	â	ä	Ä	á	Á
Å	å	Æ	æ	ß	Ç
ç	é	è	ê	ë	É
Í	í	Ñ	ñ	ô	ö
Ö	ó	Ó	Ø	ø	Ü
Ú	ù	û	ü		

REV. A 10/01
Y92843 INTL



IDENTIFICATION SOLUTIONS & SPECIALTY TAPES
P.O. Box 2131 • Milwaukee, Wisconsin 53201-2131 U.S.A.
Phone 1-800-537-8791 • www.bradyidpal.com