


限位开关

Osiswitch® 经典型

金属，符合 CENELEC EN 50041，XCKJ 型

固定或插入式本体

标准组件

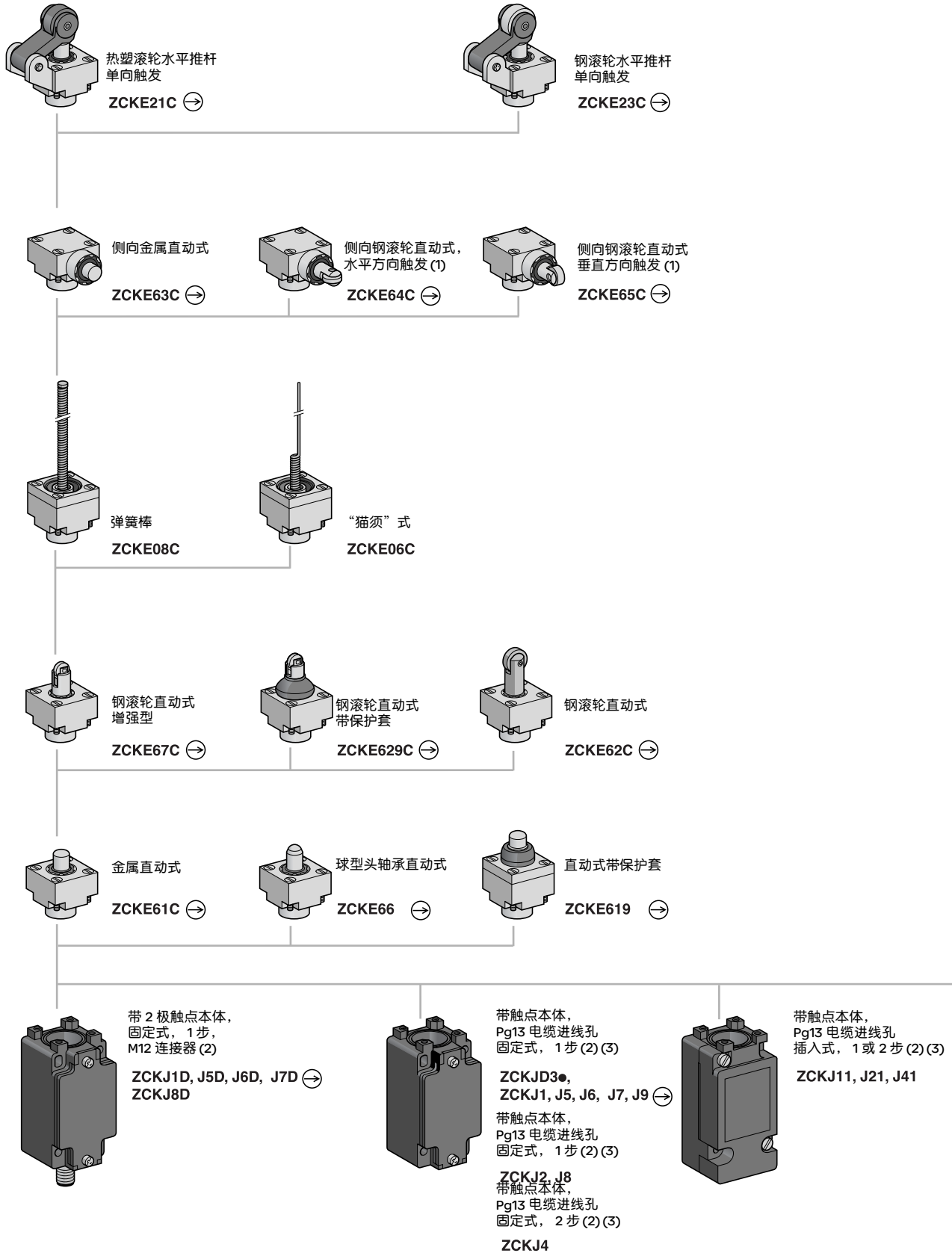

(1) 不能用于 ZCKJ4 和 ZCKJ41 本体。

(2) 详细资料请看 96 页

(3) 对于 ISO M20 × 1.5 电缆进线孔，可在型号后加上后缀 H29。例如：ZCKJ1 变成 ZCKJ1H29。

对于 1/2 NPT 导管电缆进线孔，可在型号后加上 H7。例如：ZCKJ1 变成 ZCKJ1H7。