

HD CLASSIC

CLASSIC HEAVY DUTY SCREWDRIVERS

KLASSISCHE SCHWERLASTSCHRAUBENDREHER
TOURNEVIS HAUTES PERFORMANCES CLASSIQUES
DESTORNILLADORES CLASSIC PARA TRABAJOS PESADOS



- 1 Shatter resistant acetate handle - wipe clean, oil & acid resistant**
Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest
Manche en acétate incassable - facile à nettoyer et résistant aux huiles et aux attaques acides
Mango de acetato resistente a los choques, de fácil limpieza y resistentes al aceite y ácido
- 2 Large square shape handle design for maximum torque**
Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment
Manche de forme carrée de grandes dimensions pour un couple maximum
Diseño de mango grande y cuadrado para conseguir una máxima torsión
- 3 Handle injection moulded directly to blade giving the ultimate bond for increased reliability & durability**
Direkter Spritzguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
Manche moulé par injection directement sur la lame, gage de la meilleure des adhérences pour une fiabilité et une durabilité accrues
Mango de inyección moldeado directamente en la varilla proporcionando el refuerzo fundamental para una mayor fiabilidad y durabilidad
- 4 Anti roll flats to prevent the screwdriver rolling off sloping surfaces**
Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von rutschigen Oberflächen
Facettes anti-roulis pour empêcher le tournevis de rouler sur les plans inclinés
Plataformas antideslizantes para evitar que el destornillador se desplace en superficies inclinadas
- 5 Chrome plated toughened alloy steel blade for increased strength & durability**
Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit
Lames en acier allié durci chromé pour une résistance et une durabilité accrues
Varilla de aleación de acero endurecida, cromada para mayor resistencia y durabilidad
- 6 Precision machined tip for an exact screw fit & damage free screwdriving**
Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
Pointe à usinage de précision pour un logement exact dans la tête de vis et un vissage sans dommages
Punta mecanizada de precisión para el ajuste exacto del tornillo y sin causar daños al atornillar



HDclassic

HD CLASSIC



Screwdrivers - Slotted flared

DIN 5264, ISO 2380-2

Item Number	Blade Width	Blade Length	Blade Thickness	Blade Diameter	Blade Tip Length	Quantity
T4810 03	5mm 3/16"	75mm 3"	0.8mm 0.03"	90mm 3 1/2"	6	
T4810 04	6mm 1/8"	100mm 4"	1.0mm 0.04"	100mm 4"	6	
T4810 05	7mm 9/32"	125mm 5"	1.0mm 0.04"	100mm 4"	6	
T4810 06	8mm 5/16"	150mm 6"	1.2mm 0.05"	110mm 4 1/4"	6	
T4810 08	9mm 11/32"	200mm 8"	1.2mm 0.05"	120mm 4 3/4"	6	
T4810 10	10mm 3/8"	250mm 10"	1.6mm 0.06"	130mm 5 1/8"	6	
T4810 12	12mm 1/2"	300mm 12"	2.0mm 0.08"	130mm 5 1/8"	6	



Screwdrivers - Slotted parallel

DIN 5264, ISO 2380-2


Item Number	Blade Width	Blade Length	Blade Thickness	Blade Diameter	Blade Tip Length	Quantity
T4965 03	3mm 1/8"	75mm 3"	0.5mm 0.02"	70mm 2 3/4"	6	
T4975 06	3mm 1/8"	150mm 6"	0.5mm 0.02"	80mm 3 1/8"	6	
T4975 08	3mm 1/8"	200mm 8"	0.5mm 0.02"	80mm 3 1/8"	6	
T4965 04	4mm 5/32"	100mm 4"	0.8mm 0.03"	80mm 3 1/8"	6	
T4975 10	4mm 5/32"	250mm 10"	0.8mm 0.03"	80mm 3 1/8"	6	
T4965 05	4.5mm 11/64"	125mm 5"	0.8mm 0.03"	80mm 3 1/8"	6	
T4965 06	5mm 3/16"	150mm 6"	0.8mm 0.03"	90mm 3 1/2"	6	
T4965 08	6mm 1/8"	300mm 12"	0.8mm 0.03"	90mm 3 1/2"	6	
T4965 12	6mm 1/8"	300mm 12"	0.8mm 0.03"	90mm 3 1/2"	6	



Screwdrivers - PZ

ISO 8764

Item Number	Blade Width	Blade Length	Blade Thickness	Blade Diameter	Blade Tip Length	Quantity
T4813 0	PZ0 3.5mm 3/16"	60mm 2 1/2"	70mm 2 3/4"	6		
T4813 1	PZ1 5mm 3/16"	80mm 3 1/8"	90mm 3 1/2"	6		
T4987 1	PZ1 5mm 3/16"	250mm 10"	100mm 4"	6		
T4813 2	PZ2 6mm 1/8"	100mm 4"	100mm 4"	6		
T4987 2	PZ2 6mm 1/8"	250mm 10"	110mm 4 1/4"	6		
T4813 3	PZ3 8mm 5/16"	150mm 6"	110mm 4 1/4"	6		
T4813 4	PZ4 10mm 3/8"	200mm 8"	120mm 4 3/4"	6		

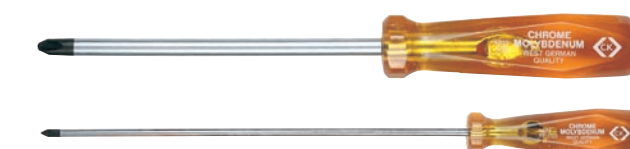

Screwdrivers - PH

ISO 8764

Item Number	Blade Width	Blade Length	Blade Thickness	Blade Diameter	Blade Tip Length	Quantity
T4812 0	PH0 3.5mm 3/16"	65mm 2 1/2"	70mm 2 3/4"	6		
T4812 1	PH1 5mm 3/16"	80mm 3 1/8"	90mm 3 1/2"	6		
T4977 1	PH1 5mm 3/16"	250mm 10"	100mm 4"	6		
T4812 2	PH2 6mm 1/8"	100mm 4"	100mm 4"	6		
T4977 2	PH2 6mm 1/8"	250mm 10"	110mm 4 1/4"	6		
T4812 3	PH3 8mm 5/16"	150mm 6"	110mm 4 1/4"	6		
T4812 4	PH4 10mm 3/8"	200mm 8"	120mm 4 3/4"	6		



Screwdrivers - Stubby slotted

DIN 5264, ISO 2380-2

Item Number	Blade Width	Blade Length	Blade Thickness	Blade Diameter	Blade Tip Length	Quantity
T4814 25	6.5mm 1/4"	25mm 1"	1.2mm 0.05"	60mm 2 3/8"	6	
T4814 31	8mm 5/16"	25mm 1"	1.2mm 0.05"	60mm 2 3/8"	6	



Screwdrivers - Stubby PZ

ISO 8764

Item Number	+	Ø	↔	↔	📦
T4816 1	PZ1	5mm 3/16"	25mm 1"	60mm 2 3/8"	6
T4816 2	PZ2	6mm 1/4"	25mm 1"	60mm 2 3/8"	6



Screwdrivers - Stubby PH

ISO 8764

Item Number	+	Ø	↔	↔	📦
T4815 1	PH 1	5mm 3/16"	25mm 1"	60mm 2 3/8"	6
T4815 2	PH 2	6mm 1/4"	25mm 1"	60mm 2 3/8"	6



Screwdrivers - Slotted strike through

Item Number	+	↔	↔	↔	📦
T4811 04	6mm 1/4"	100mm 4"	1.0mm 0.04"	100mm 4"	6
T4811 06	8mm 5/16"	150mm 6"	1.2mm 0.05"	110mm 4 1/4"	6
T4811 08	10mm 3/8"	200mm 8"	1.6mm 0.06"	120mm 4 3/4"	6
T4811 10	13mm 1/2"	250mm 10"	2.0mm 0.08"	130mm 5 1/8"	6



Nut spinners

DIN 3125

Item Number	Ø	↔	↔	📦
T4334M 03	3mm	130mm 5 1/8"	90mm 3 1/2"	3
T4334M 035	3.5mm	130mm 5 1/8"	90mm 3 1/2"	3
T4334M 04	4mm	130mm 5 1/8"	90mm 3 1/2"	3
T4334M 045	4.5mm	130mm 5 1/8"	90mm 3 1/2"	3
T4334M 05	5mm	130mm 5 1/8"	90mm 3 1/2"	3
T4334M 055	5.5mm	130mm 5 1/8"	90mm 3 1/2"	3
T4334M 06	6mm	130mm 5 1/8"	90mm 3 1/2"	3
T4334M 07	7mm	130mm 5 1/8"	100mm 4"	3
T4334M 08	8mm	130mm 5 1/8"	100mm 4"	3
T4334M 09	9mm	130mm 5 1/8"	100mm 4"	3
T4334M 10	10mm	130mm 5 1/8"	100mm 4"	3
T4334M 11	11mm	120mm 4 3/4"	110mm 4 1/4"	3
T4334M 12	12mm	120mm 4 3/4"	110mm 4 1/4"	3
T4334M 13	13mm	120mm 4 3/4"	110mm 4 1/4"	3

CONTENTS: 1 x slotted flared, sizes: 6.0 x 100, 6.5 x 25, 7.0 x 125 & 8.0 x 100mm. 1 x slotted parallel, sizes: 3.0 x 75 & 4.0 x 100mm. 1 x PZ, sizes: 1 x 80 & 2 x 100mm.



Screwdriver Set - 8 Piece SL/PZ

Item Number	📦
T4999B	1

CONTENTS: 6 x slotted flared, sizes: 6.5 x 25, 6.0 x 100 & 8.0 x 150mm. 6 x slotted parallel, sizes: 3.0 x 75 & 4.0 x 100mm. 6 x PZ, sizes: 0 x 60, 1 x 80, 2 x 25 & 2 x 100mm. 6 x PH, sizes: 1 x 80 & 2 x 100mm.



Top sellers display

Item Number	i	📦
HDCLASSIC-TS	stock, shelf & header	1

- Optional countertop Z-frame available



Countertop Z-frame

Item Number	📦
M0162	1

CONTENTS: 6 x slotted parallel, sizes: 3.0 x 150, 3.0 x 200, 4.0 x 250 & 6.0 x 300mm. 6 x slotted flared, sizes: 5.0 x 75, 6.0 x 100, 7.0 x 125, 8.0 x 150, 9.0 x 200, 10.0 x 250 & 12.0 x 300mm.



Full range display - Shelf 1

Item Number	i	📦
HDCLASSIC-S1	stock, shelf & header	1

CONTENTS: 12 x slotted parallel, sizes: 3.0 x 75 & 4.0 x 100mm. 6 x slotted parallel, sizes: 4.5 x 125, 5.0 x 150 & 5.0 x 200mm. 6 x slotted strike-through, sizes: 6.0 x 100, 8.0 x 150, 10.0 x 200 & 13.0 x 250mm.

Shelf 2

Item Number	i	📦
HDCLASSIC-S2	stock, shelf & header	1

CONTENTS: 12 x PZ, size: 2 x 100mm. 6 x PZ, sizes: 0 x 60, 1 x 80, 2 x 100, 3 x 150 & 4 x 200mm. 6 x PH, sizes: 0 x 65, 1 x 80, 2 x 100, 3 x 150 & 4 x 200mm.

Shelf 3

Item Number	i	📦
HDCLASSIC-S3	stock, shelf & header	1

CONTENTS: 12 x slotted flared, sizes: 6.5 x 25mm. 6 x slotted flared, sizes: 8.0 x 25mm. 6 x PZ, sizes: 1 x 25, 2 x 25, 1 x 250 & 2 x 250mm. 6 x PH, sizes: 1 x 25, 2 x 25, 1 x 250 & 2 x 250mm.

Shelf 4

Item Number	i	📦
HDCLASSIC-S4	stock, shelf & header	1