

**M8 St. ger. auf Bu. M8 ger. PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 2m**

Stecker gerade auf Buchse gerade  
M8 - M8, 3-polig

**Abbildung**

Abbildung stellvertretend

**Zulassungen****Expressprogramm**

MEX

**Bauform**

88001

**Technische Daten**

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung             | max. 60 V AC/DC                                                         |
| Betriebsstrom je Kontakt     | max. 4 A                                                                |
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde M8 x 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) selbstsichernd |
| Schutzart                    | IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)        |
| Temperaturbereich            | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung                      |

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 11/13

**Leitung**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Adernzahl/-querschnitt     | 3 × 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Aderisolation              | PP (br, bl, sw)          |
| Schleppkettenwerte         | 5 Mio.                   |
| Mantel                     | PUR (UL/CSA)             |
| Außendurchmesser           | ca. 4.1 mm               |
| Biegeradius (bewegt)       | 10 × Außendurchmesser    |
| Temperaturbereich (fest)   | -40...+80 °C             |
| Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C             |

**Kaufmännische Daten**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nettogewicht                | 57       |
| Gewichtseinheit             | Gramm    |
| Basismengeneinheit          | ST       |
| Zolltarifnummer             | 85444290 |
| Liefereinheit (Stück)       | 1        |
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1        |


**Hinweis**

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

## Kontaktbelegung

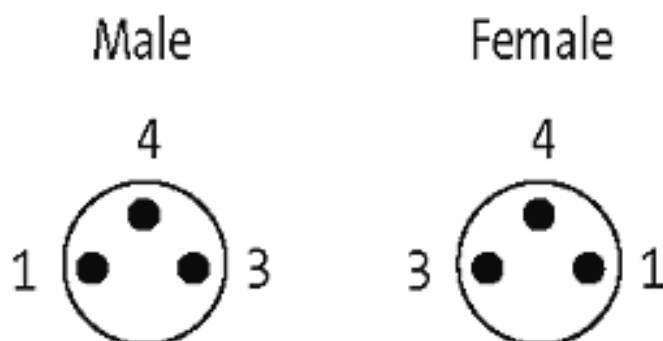

## Schaltbild

