

## Anschließbar 5-fach


Artikel-Nr.: 0200x02052300

- Robustes Kunststoffprofil, grau
- 90° gedrehte Steckdosen Typ E (Französischer Standard)
- Abstände der Steckdosen: 64 mm
- Ohne Zuleitung
- Einfacher Schraubanschluss für individuelle Zuleitungen bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Geräumiger Anschlussraum, Leitungseinführung (Ø 10 mm)
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

### Technische Daten

Anschlusswerte:	250 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
Anschlussklemmen:	bis 2,5 mm <sup>2</sup> je Pol
Steckdosen:	Mittenschutzkontakt Typ E
Abmessung:	462 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X:	454 mm

EAN:	401209600480 6
VPE:	10 St.

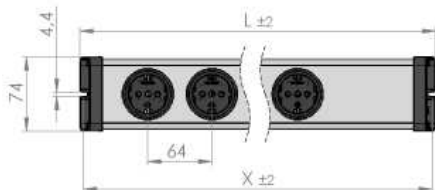

**VARIO**  
LINEA