

**Ø 4 mm-Messleitungen mit axialen Steckern**

**Ø 4 mm Test Leads with In-line Plugs**

**Cordons de mesure Ø 4 mm à fiches droites**

**LK425-ZL**



Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.


Highly flexible test lead with in-line Ø 4 mm Multilam plugs on both ends with retractable sleeve to prevent accidental touching.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble	Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

<b>LK425-ZL</b>	<b>49.0112-</b> <input type="checkbox"/> *	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 32 A	2,5 mm <sup>2</sup>	Ni PVC	<table border="1"> <tr> <td>0 25</td> <td>0 50</td> <td>0 75</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>1 00</td> <td>1 50</td> <td>2 00</td> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0 25	0 50	0 75	21	22	23	24	25	1 00	1 50	2 00	29				
0 25	0 50	0 75	21	22	23	24	25														
1 00	1 50	2 00	29																		

**XGMF-414 XGMS-414**

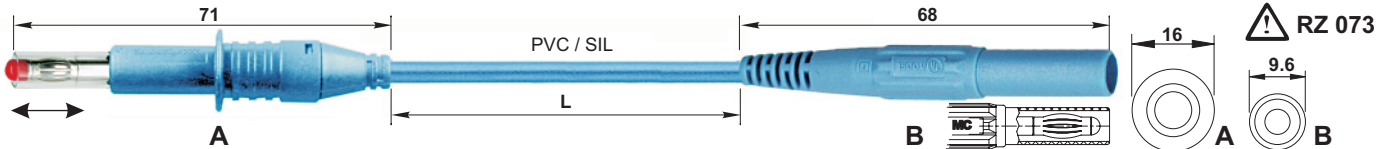

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung. Eine Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung, speziell für den Anschluss an elektrische Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Andere Seite axialer Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse, z. B. zum Aufstecken von Prüfspitzen oder Abgreiffen.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone. One end with in-line Ø 4 mm Multilam plug with protective collar and retractable sleeve to prevent accidental touching especially suitable for connecting to electrical apparatus not (yet) equipped with safety sockets. The other end with in-line Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve, e.g. for connecting probes or test clips.


Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés d'un côté d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite à garde de protection protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable et destinée à la connexion d'appareils de mesure, non (encore) équipés de douilles de sécurité. De l'autre côté, fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée par un fourreau isolant rigide, permettant par ex. la connexion de pointes de touche ou de pinces.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble	Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

<b>XGMF-414</b>	<b>66.9400-</b> <input type="checkbox"/> *	600 V, CAT II / 19 A	1,0 mm <sup>2</sup>	Ni PVC CE	<table border="1"> <tr> <td>0 50</td> <td>1 00</td> <td>1 50</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2 00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0 50	1 00	1 50	21	22	23	2 00					
0 50	1 00	1 50	21	22	23												
2 00																	

<b>XGMS-414</b>	<b>66.9401-</b> <input type="checkbox"/> *	600 V, CAT II / 19 A	1,0 mm <sup>2</sup>	Ni SIL CE	<table border="1"> <tr> <td>0 50</td> <td>1 00</td> <td>1 50</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2 00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0 50	1 00	1 50	21	22	23	2 00					
0 50	1 00	1 50	21	22	23												
2 00																	

**XMF-402 XMS-402**

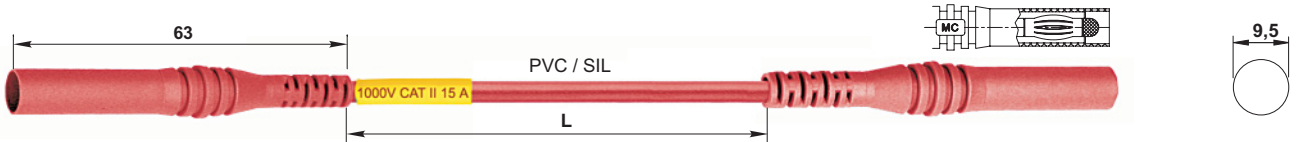

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with in-line Ø 4 mm Multilam plug with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée par un fourreau isolant rigide.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Leitungsquerschnitt Lead cross section Section du câble	Längen [cm] Lead lengths [cm] Longueurs [cm]	*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

<b>XMF-402</b>	<b>66.9634-</b> <input type="checkbox"/> *	1000 V, CAT II / 15 A	0,75 mm <sup>2</sup>	Ni PVC CE UL	<table border="1"> <tr> <td>0 50</td> <td>1 00</td> <td>1 50</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2 00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0 50	1 00	1 50	21	22	23	2 00					
0 50	1 00	1 50	21	22	23												
2 00																	

<b>XMS-402</b>	<b>66.9635-</b> <input type="checkbox"/> *	1000 V, CAT II / 15 A	0,75 mm <sup>2</sup>	Ni SIL CE UL	<table border="1"> <tr> <td>0 50</td> <td>1 00</td> <td>1 50</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2 00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0 50	1 00	1 50	21	22	23	2 00					
0 50	1 00	1 50	21	22	23												
2 00																	