

## Product

### TK PC 55-4-tm



Empty enclosure - Industrial Quality -, box: glass fibre reinforced polycarbonate, grey, similar to RAL 7035, cover: polycarbonate, transparent

with metric knockout

**Article:** TK PC 55-4-tm

### Technical Data

**Dimensions:**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Width:           | 52 mm |
| Length:          | 50 mm |
| Height:          | 35 mm |
| interior height: | 24 mm |

**material:**

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Base:        | Polycarbonate, glass-fibre reinforced, grey simila |
| Cover:       | Polycarbonate, transparent                         |
| Sealing:     | Polyurethane                                       |
| Cover screw: | Polyamide 6, fiber-glass reinforced                |


**Properties:**

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Impact resistance:          | {IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100 }                                |
| Protection class:           | II - isolate protection acc. VDE 0106 Protective insulation as per VDE 0106 |
| Halogen-free:               | √                                                                           |
| Heavy metals-free:          | √                                                                           |
| PVC-free:                   | √                                                                           |
| Silicone-free:              | √                                                                           |
| UV resistance:              | √                                                                           |
| Weatherproof:               | √                                                                           |
| Combustion behaviour to UL: | 5VA nach UL 50 / UL 746C                                                    |
| Combustion behaviour to UL: | {V-2 nach UL 94}                                                            |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Combustion behaviour to VDE:    | 960°C acc. VDE 0471/ EN 60695 |
| Fitted for outdoor application: | √                             |
| Knockouts:                      | √                             |

---

## Drawing

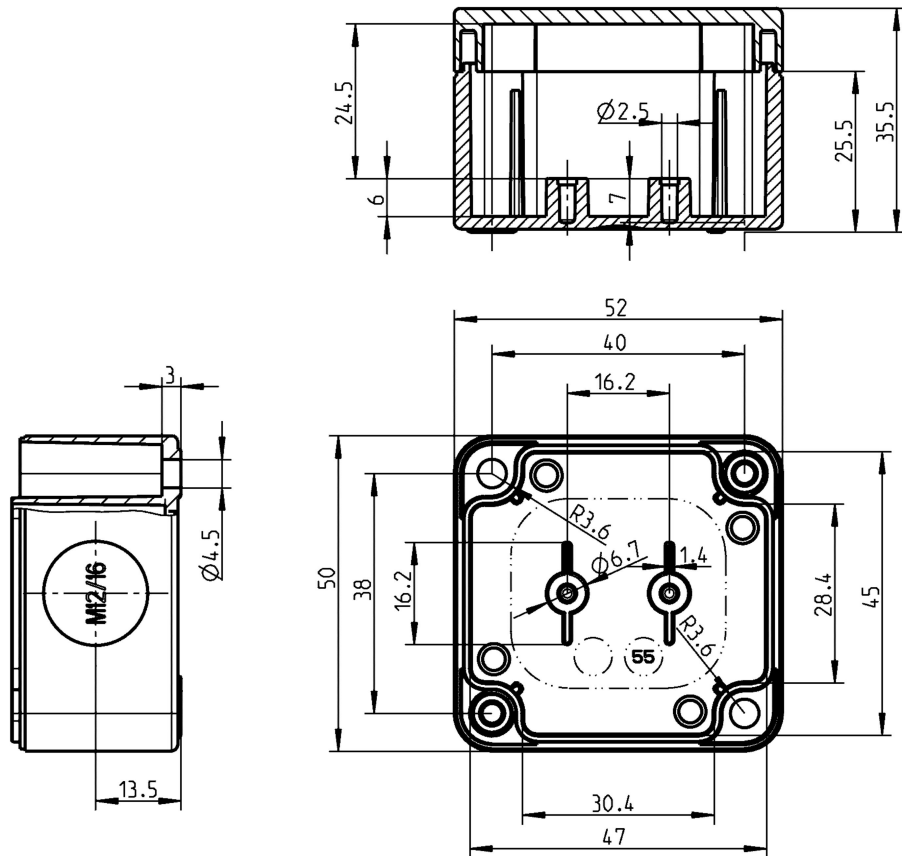

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilug ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-eintragung vorbehalten.

|                                     |                      |        |                 |                    |                       |                               |
|-------------------------------------|----------------------|--------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Schutzvermerk nach DIN 34 beachten! | (Verwendungsbereich) |        | (Zul. Abw.)     | (Oberflaeche)      | Masstab <b>1:1</b>    | (Volumen in cm <sup>3</sup> ) |
|                                     |                      |        |                 |                    | (Werkstoff, Halbzeug) |                               |
|                                     |                      |        | Datum           | Name               | (Benennung)           |                               |
|                                     |                      |        | Bearb. 23.05.02 | W Ge               | <b>Massblatt</b>      |                               |
|                                     |                      | Gepr.  |                 | <b>TK 55</b>       |                       |                               |
|                                     |                      | Vers.  |                 | (Zeichnungsnummer) |                       |                               |
|                                     |                      | Status |                 | <b>M-TK-55</b>     |                       | Blatt 1                       |
|                                     |                      |        |                 | <b>spelsberg</b>   |                       | Bl.                           |
| Zust.                               | Aenderung            | Datum  | Name (Urspr.)   | 4 / 5              | (Ersatz fuer:)        |                               |

---

**Manufacturer**

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG  
Im Gewerbepark 1  
58579 Schalksmühle  
+49 (0)2355/892-0  
+49 (0)2355/892-299  
[www.spelsberg.de](http://www.spelsberg.de)