



Measuring Tools 测量类工具



卷尺 90

直角尺 91

水平尺及直尺 91

塞尺 91



Measuring Tools 测量类工具

33-886U-81 FatMax XL5M/16' 公英制卷尺

Measuring
测量类工具



产品详情请见 75 页
(此图为广告效果, 产品以实物为准)

• 坚韧


32mm 的尺带宽度, 比普通卷尺加宽 25%, 尺带挺直度达 4 米。



加宽 25%

• 耐用

尺带前端独特的塑料薄层, 保护尺钩长久耐用。特有迈拉涂层, 不易弯折, 尺带寿命延长 10 倍。

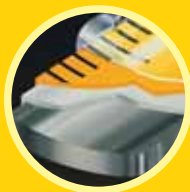

• 精确

卷尺尺钩具有对自身厚度的归零设置, 以确保对所有测量对象, 无论从外部还是内部测量, 均由零开始。



1930 的我们



2009 的我们



未来的我们仍在继续

FatMax XTREME超级 明星产品
公英制卷尺 ↓



- 32mm的尺带宽度，比普通卷尺加宽25%，尺带挺直度达4米。
- 尺带前端独特的塑料薄层，保护尺钩长久耐用。
- 特有迈拉涂层，不易弯折，尺带寿命延长10倍。
- 独特尺身上部锁扣装置，方便操作。

件号	公制长度(M)	英制长度(')	尺带宽度(mm)	
33-886U-81	5	16	32	4

POWERLOCK公制卷尺



- 镀铬壳体具有抗强烈冲击功能。
- 拇指控制锁定装置。
- 钢带经过充分热处理并附有耐磨损的迈拉涂层，延长使用寿命10倍以上。
- 尺钩具有对自身厚度的归零设置。

件号	长度(M)	尺带宽度(mm)	
33-218-2-20	3	12.5	6
33-194-2-20	5	19	6
33-168-2-20	8	25	12

LEVERLOCK公英制卷尺



- 采用TPR+PP双材料壳体设计，具有抗强烈冲击的功能。
- 有自锁功能的特殊设计和锁定功能装置，可适合特殊场合使用。
- 尺带经过充分热处理并附有耐磨损的迈拉涂层，可延长钢带寿命10倍以上。
- 尺钩具有对自身厚度归零设置的功能。
- 有公制和英制两种刻度，方便使用。

件号	公制长度(M)	英制长度(')	尺带宽度(mm)	
30-815-20	5	16	19	4
30-824-20	8	26	25	4

FatMax公英制卷尺



- FatMax卷尺采用的Armor™涂层为专利工业级热塑性涂层。
- 有效延展卷尺寿命，并能够降低卷尺损坏断裂的机率。
- 32MM的尺宽，比普通卷尺加宽25%，尺带挺直度达3.3米。
- 橡胶塑料尺壳，握持舒适，防滑抗冲击强。

件号	公制长度(M)	英制长度(')	尺带宽度(mm)	
33-719-81	5	16	32	4
33-726-81	8	26	32	4

橡塑公制卷尺



- 独特的一体软橡胶塑料尺壳，握持舒适，防滑抗冲击强。
- 侧面锁钮设计，尺带锁紧，解锁更方便。
- 尺带厚度增加13%，采用表面压纹技术，挺直度达到2.2米(25毫米宽的尺带)。
- 耐磨尺带，色彩鲜艳，清晰易读。
- 特有的三铆钉尺钩结构，确保测量更加精确。
- 特有缓冲装置，尺钩更结实。
- 优质加强型弹簧，更耐用，尺带伸缩自如。
- 尺带表面100%尼龙涂层，不易弯折，尺带寿命延长10倍。

件号	长度(M)	尺带宽度(mm)	
30-609-23	3	13	6
30-616-23	5	19	6
30-628-23	8	25	6

盘式玻璃纤维公英制长卷尺



- 1/2"宽尺带，双面公英制刻度，清晰易读。
- 抗冲击ABS外壳，有效防震。
- PVD尺带，易于清洁。
- 橡胶手柄，握持舒适。
- Class III精确度。

件号	公制长度(M)	英制长度(')	尺带宽度(mm)	
34-791-20	30	100	13	2
34-794-20	60	200	13	4

POWERLOCK公英制卷尺



- 镀铬壳体具有抗强烈冲击功能。
- 拇指控制锁定装置。
- 钢带经过充分热处理并附有耐磨损的迈拉涂层，延长使用寿命10倍以上。
- 尺钩具有对自身厚度的归零设置。
- 有公制和英制两种刻度，方便使用。

件号	公制长度(M)	英制长度(')	尺带宽度(mm)	
33-231-20	3	10	13	24
33-158-20	5	16	19	6
33-428-20	8	26	25	6

泰国新型卷尺



- 橡塑一体尺壳，抗冲击，防滑，握持舒适。
- 优质强力型弹簧，持久耐用，尺带伸缩自如。
- 侧面锁定装置，尺带锁紧和解锁更加方便。
- 三铆钉尺钩，牢固，测量更加精确。

件号	长度(M)	尺带宽度(mm)	
30-687-20	3	13	6
30-697-20	5	19	6
30-657-20	8	25	6

密闭式玻璃纤维公英制卷尺



- 1/2"宽尺带，双面公英制刻度，清晰易读。
- 抗冲击ABS外壳，有效防震。
- PVD尺带，易于清洁。
- 橡胶手柄，握持舒适。
- Class III精确度。

件号	公制长度(M)	英制长度(')	尺带宽度(mm)	
34-260-20	15	50	13	6
34-262-20	30	100	13	6
34-263-20	50	165	13	6

密闭式钢制公英制卷尺



- 宽钢尺带, 尺带表面聚合物涂层, 有效延长寿命10倍以上。
- ABS外壳, 有效防震, 抗冲击。
- Class III精确度。

件号	公制长度(M)	英制长度(')	尺带宽度(mm)	
34-104-20	15	50	13	6
34-107-20	30	100	13	6

9" FatMax Xtreme 磁性 180°可调鱼雷水平尺



- 压铸模尺身, 坚固耐用。
- 耐用水泡, 精确度高达0.0005in/in. (0.5mm/M)。
- 180度旋转水泡, 可多角度使用。
- 自带放大水泡, 增加可视度。
- 特殊管槽沟, 方便在圆滑表面使用。
- 附带磁铁, 可吸附金属表面工作。
- 终身精确度保证。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	水泡数目	
43-609-20	9	229	3	12

非磁性180°可调水平尺



- I型标水泡, 可以180°旋转。
- 刻度标示方便工作。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	水泡数目	
42-920-20 ↓	24	610	3	6
42-923-20	48	1220	3	6

非磁性水平尺



- I型标水泡。
- 新颖结构, 2倍抗摔。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	水泡数目	
43-024-20 ↓	24	610	3	6
43-048-20	48	1220	3	3

磁性水平尺 ↓



- 超强磁性, 提供2倍吸力。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	水泡数目	
43-124-20	24	610	3	6
43-148-20	48	1220	3	3

三水泡铝合金水平尺



- 轻便的铝制尺身, 轻便耐用。
- 顶部读数水泡, 方便用户使用。
- 手孔式结构, 方便储存携带。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	水泡数目	
42-072-20	12	305	3	10
42-073-20	18	450	3	5
42-074-20	24	610	3	5
42-075-20	36	915	3	5
42-076-20	48	1220	3	5

盒式水平尺



- 测量误差率低于0.1%。
- 环氧涂层, 经久耐用, 易于清理。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	水泡数目	
42-362-20	12	305	2	10
42-643-20	18	450	3	20
42-684-20	24	610	3	10
42-685-20	36	915	3	10
42-686-20	48	1220	3	10

磁性鱼雷式水平尺



- 带磁性
- 壳体为耐用铝制铸件, 管道测量工作的理想工具。
- 单个挂卡式包装。
- 360°水泡。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	水泡数目	
42-465-20	9	229	3	6

磁性塑身鱼雷式水平尺



- 带磁性。
- 壳体为ABS塑件。
- 上读取式设计, 可从顶部观测。
- 360°水泡。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	水泡数目	
42-264-20	9	229	3	6

不锈钢直尺



- 不锈钢材料, 镭射刻度。
- 尺身涂有上光漆可以防止刻度磨蚀。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	
35-341-0-11	12	300	20
35-342-0-11	24	600	10
35-343-0-11	39	1000	10

公制活动直角尺



- 标刻度的沟槽滑尺上涂有防锈层。
- 手柄内装有画针和手控测平水泡。
- 单个挂卡式包装。

件号	规格(英寸)	长度(mm)	
46-143-11	11-13/16	300	3

直角尺



- 钢制直角尺, 镭射刻度防锈耐磨。
- 尺身涂有上光漆可以防止刻度磨蚀。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
45-530-81	600x50	600	6

25片塞尺—公制



- 通用型塞尺, 金属壳保护, 专门为汽修行业设计。
- 25种尺寸, 0.04mm-1.00mm。

件号	尺寸(mm)	重量(kg)	
70115-S	0.04-1.00	0.125	10