

Typ UI 30 RS-Datenblattnr. 254-2994


4 VA, 6 VA, 10 VA

Lagerprogramm


- *Leistungen: 4 VA, 6 VA, 10 VA
- *VDE 0551 / EN 60742
- *Zweikammer-Wicklung
- *Temperaturklasse t_a 40°C/E
- *CCA - Zertifikat vorhanden

- *Gewicht : 0,145 kg (4 VA)
0,175kg (6 VA)
0,24 kg (10 VA)

- *Befestigungsmaterial für
2,5 mm (0,098 inch):
Schneidschrauben DIN 7513 (M3 x 8)
Blechschraben DIN 7971 (2,9 x 6,5)

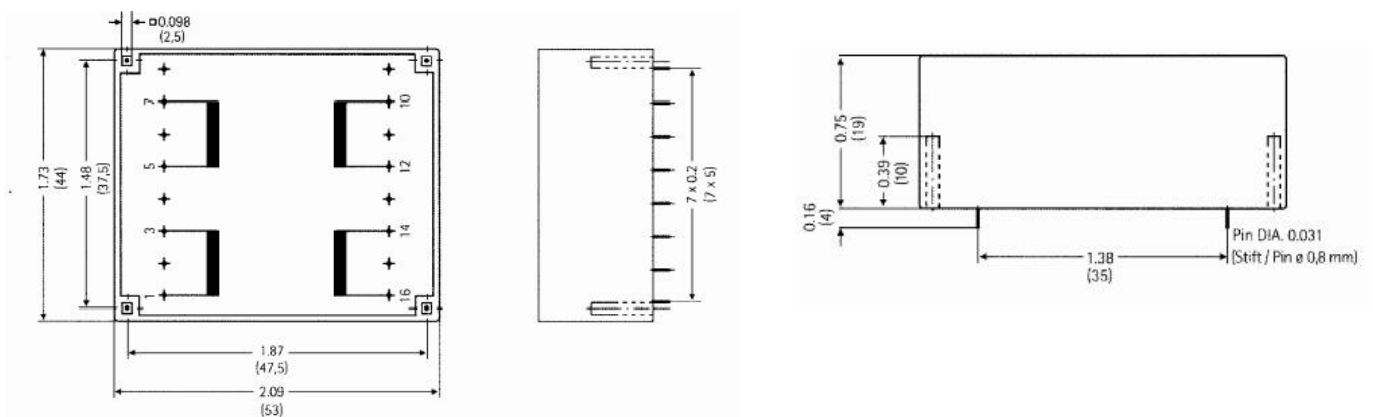

Anschlußmöglichkeiten:

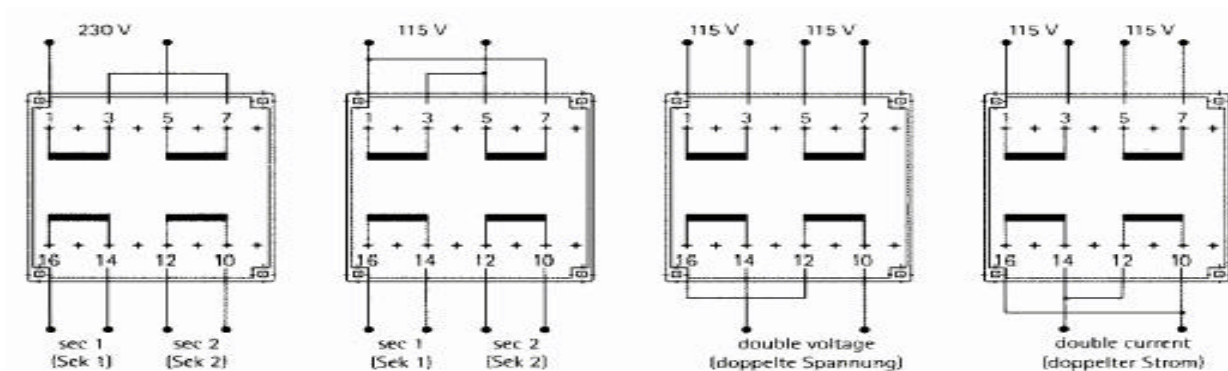

Primärspannung	Stift	Sekundärspannung	Leerlaufspannung	Stift	RS-Bestellnr.			Prüfzeichen
					4 VA	6 VA	10 VA	
2 x 115V	1-3/7-5	2 x 6V	2 x 8.6V	10-12/16-14	270-1402	270-1418	270-1430	1-2-3-4-5-10
2 x 115V	1-3/7-5	2 x 9V	2 x 13.6V	10-12/16-14	207-5731	207-5797	207-5854	1-2-3-4-5-10
2 x 115V	1-3/7-5	2 x 12V	2 x 17.6V	10-12/16-14	207-5747	207-5804	207-5860	1-2-3-4-5-10
2 x 115V	1-3/7-5	2 x 15V	2 x 23.0V	10-12/16-14	207-5753	207-5810	207-5876	1-2-3-4-5-10
2 x 115V	1-3/7-5	2 x 18V	2 x 24.8V	10-12/16-14	207-5775	207-5832	207-5882	1-2-3-4-5-10
2 x 115V	1-3/7-5	2 x 21V	2 x 30.5V	10-12/16-14	207-5781	207-5848	207-5898	2-3-10

