



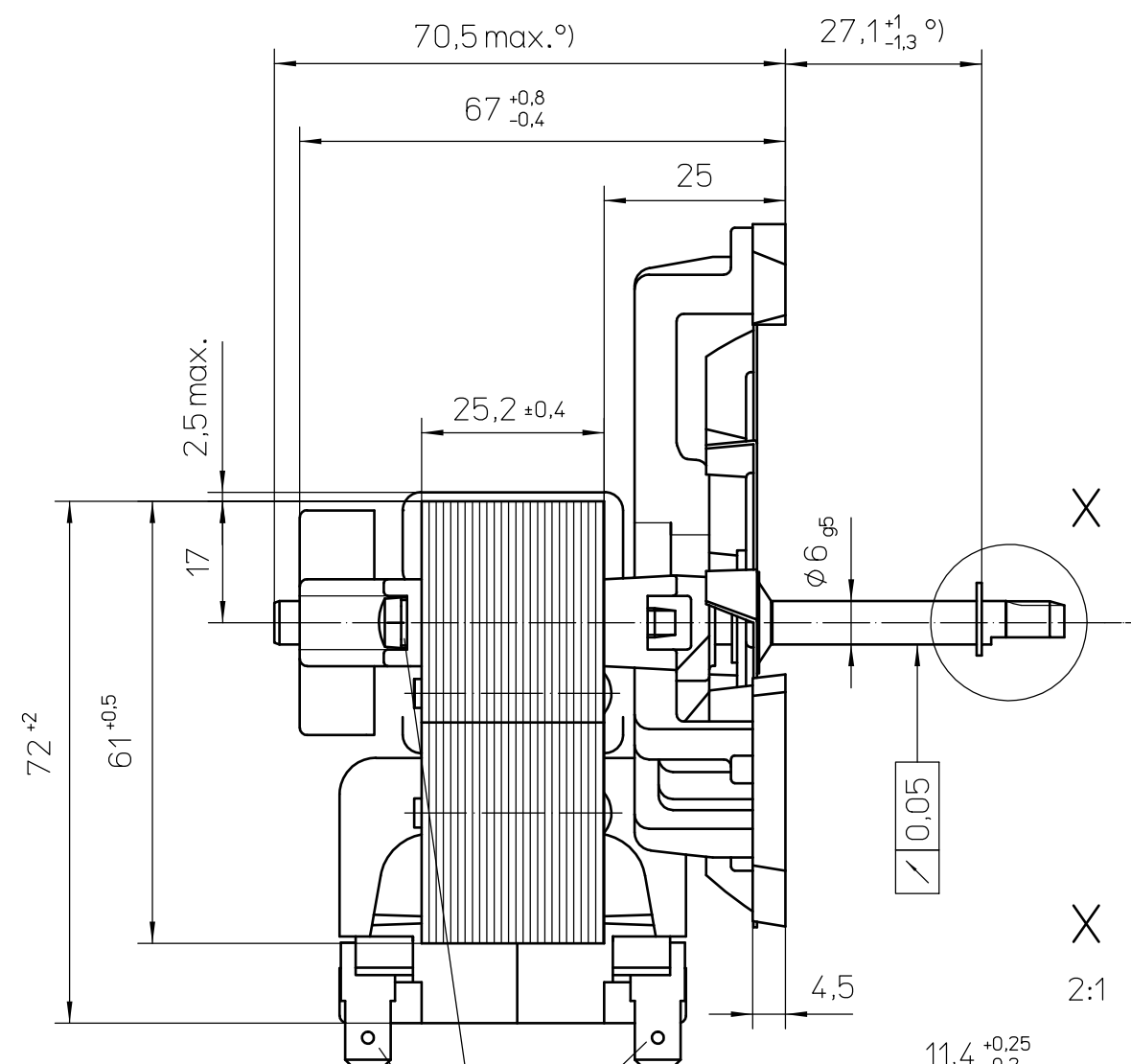


suitable for tab-terminal 6,3 x 0,8 Flachstecker passend für Steckhülse 6,3- ... DIN 46247	
---	--

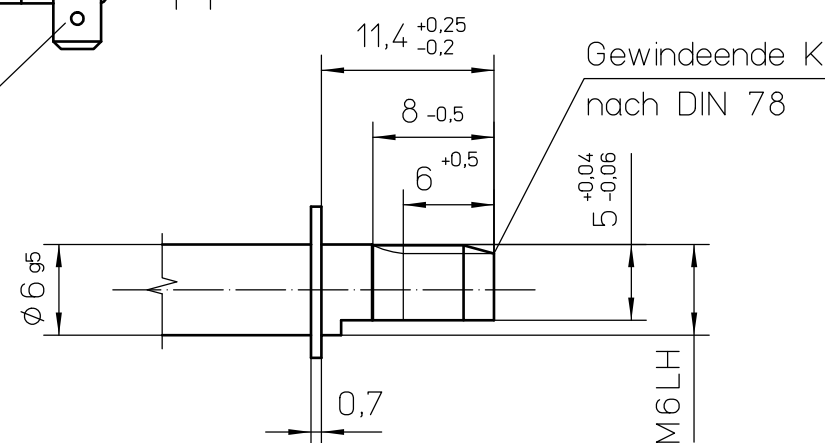

sense of rotation: c.w.
Motordrehrichtung **Rechtslauf** auf Antriebsseite gesehen

- °) tolerances including rotor axial play
- °) Toleranzen einschließlich Läuferlängsspiel 0,2mm...0,6mm

50	adh	EM3025LH/4 adh -18.1 230V~50Hz 240V~60Hz 37W Z.P. Ins.Class H 	
End-Nr. end-no.	Typ type	Angaben für zusätzliches Motorschild informations of additional motorlabel	

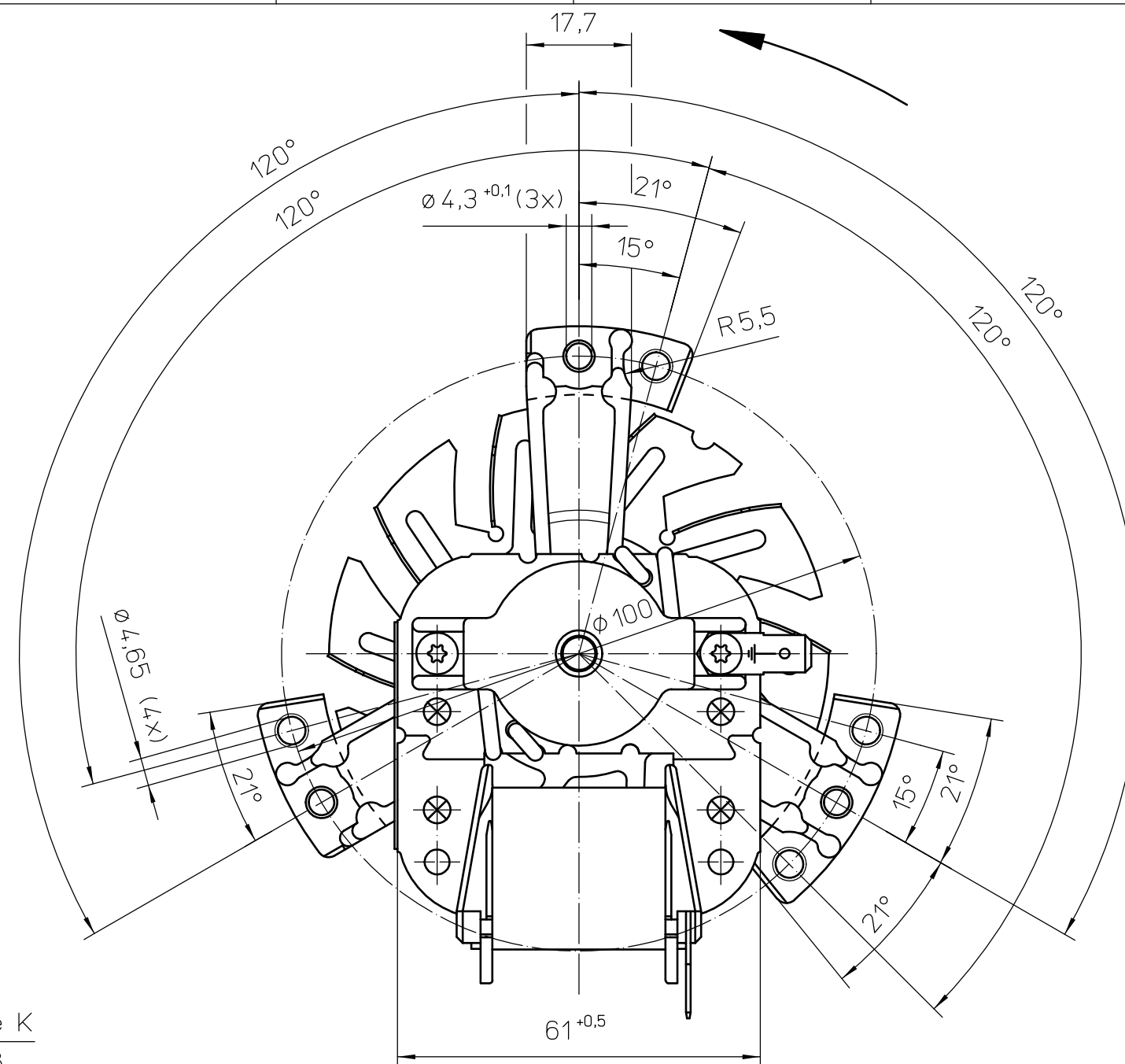

Ausz. 1: Neutyp

Wichtiger Hinweis:

Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.

important information:

This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.

Sicherheitshinweis:

Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR!
Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!

security advice:

Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM!
Beware of metal parts – they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply

Fertigzustand				Zul. Abw. DIN ISO 2768-c		Oberfläche		Maßstab 1:1		Geom.-Schl.:					
								Werkstoff							
				Status der Zeichnung		Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction Umwälzgebläse/circulating air blower RRL/B75-3025LH/4 ...							
				Ausgabedatum		genehmigt von									
				30.08.07		bleihold									
				ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH											
1	500000007136	24.08.07	goe												
Vers.		Änderungsnummer		Datum		Name		Urspr.		Ers.f.:		Ers.d.:		DIN_A	