

## Einzelspannzange

## Single-Collet Plier

## GRIP-ESZ...


Einzelspannzange zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Schraubbolzen M4, M5 oder M6, z.B. an Motorenanschlüssen (Einstecktiefe 3 – 6 mm). Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse oder als Leitungsabgang mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker und starrer Isolierhülse. Gewindeeinsätze sind auswechselbar und separat erhältlich. Die Stromstärke ist abhängig vom Gewindeeinsatz.

## GRIP-ESZ...



## GRIP-ESZ...

Single-collet plier for fast and safe contacting to M4, M5 or M6 threaded bolts, for example on motor connections (contact depth 3 to 6 mm). Fixed Ø 4 mm socket in the pressure section, to fit spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve or as a lead outlet with in-line Ø 4 mm Multilam plug and rigid insulating sleeve. Thread inserts are replaceable and available separately. The current depends on the thread insert.

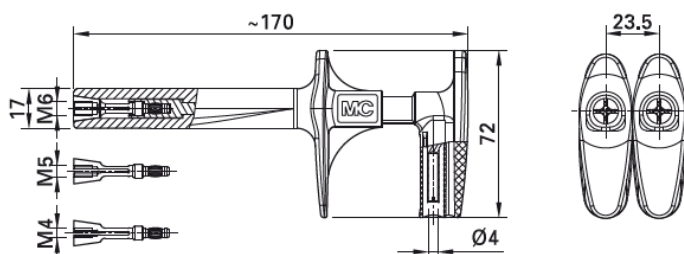

| Typ<br>Type | Bestell-Nr.<br>Order No. | Bemessungsspannung/-strom<br>Rated voltage/current | Zangeneinsatz<br>Plier insert | Gewinde<br>Thread | Längen L [cm]<br>Lead lengths L [cm] | Farben<br>Colors |
|-------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| GRIP-ESZ4   | 66.9446-21               | 1000 V, CAT IV / 20 A                              | Z4                            | M4                | –                                    | CE 21            |


## Z4/M4


 
|    |         |      |                            |    |
|----|---------|------|----------------------------|----|
| Z4 | 10.0804 | 20 A | Zangeneinsatz/Plier insert | M4 |
|----|---------|------|----------------------------|----|



Beilagezettel **RZ112**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)



RZ Sheet **RZ112**  
[www.multi-contact.com](http://www.multi-contact.com)