


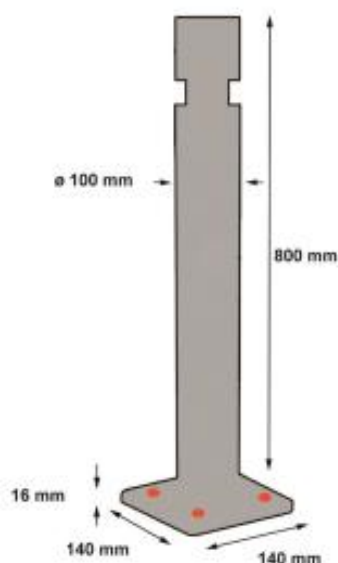

Hauteur poteau / Bollard height	800 mm
Diamètre poteau / Bollard diameter	100 mm
Epaisseur Poteau / Thickness bollard	10 mm
Longueur base / Base length	140 mm
Largeur base / Base width	140 mm
Hauteur base / Base height	25 mm+
Poids / Weight	3,6 kg
Fabriqué en / Made of	Polyuréthane / Polyurethane



#### DESCRIPTION :

- Poteau à tête cylindrique
- Fabriqué en polyuréthane
- Contient additif UV-328 (2%)
- Très flexible ; ne se casse pas, ne se tord pas
- Coloris noir et jaune
- A fixer au sol avec les fixations TPU FIX 1 SB (non fournies)
- Résistance au déchirement 84 KN/m
- Possibilité d'ajouter un autocollant classe 2 (TPU TAPE)

#### DESCRIPTION :

- Cylindrical head bollard
- Made of polyurethane
- Contains additive UV-328 (2%)
- Very flexible ; cannot be broken nor twisted
- Color : black and yellow
- To be fixed on the ground with the fixations TPU FIX 1 SB (not included)
- Breaking limit 84 KN/m
- Possibility to add a class 2 visibility tape (TPU TAPE)