


EVC002

ADOGH040MSS0005H04

连接技术

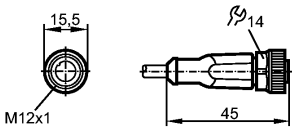

产品特点

插座
用于传感器
M12接插件
无硅树脂
无卤素
镀金触点

电气数据

电气设计	AC/DC
工作电压 [V]	250 AC / 300 DC
电流负载 [A]	4
防护等级	II

环境条件

环境温度 [°C]	-25...90, cULus: 温度最大值 75 °C
环境温度变化 [°C]	-25...90, cULus: 温度最大值 75 °C
外壳防护等级	IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

机械技术数据

设计	直型
材料体	外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: Viton
滚花螺母的材料	黄铜; 镀镍的
滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm]	0.6...1.5
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径: 小的10 x 电缆直径 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大加速度5 m/s² 传播速度: 弯曲周期: > 5百万 扭转应力: ± 180 °/m
重量 [kg]	0.173

电气连接

接口	PUR电缆 / 5 m; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm); Ø 4.9 mm; 无卤素
外壳颜色	黑色
接线	





EVC002

ADOGH040MSS0005H04

连接技术

芯线颜色

 - BK 黑色
- BN 棕色
- BU 蓝色
- WH 白色

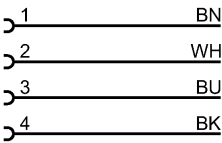

注释

包装单位 [件] 1

易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东新区 • 张江张衡路1000弄15号 • 邮编: 201203
Phone 0086-21-3813 4800 • Fax 0086-21-5027 8669 • 400 National Service Hotline: 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — CN — EVC002 —
15.06.2010